

Emax-Tmax T8

DOC. N.° 1SDH000460R0601 - L6082


Sganciatore di apertura

Opening release

Arbeitsstromauslöser

Déclencheur d'ouverture à émission

Relé de apertura

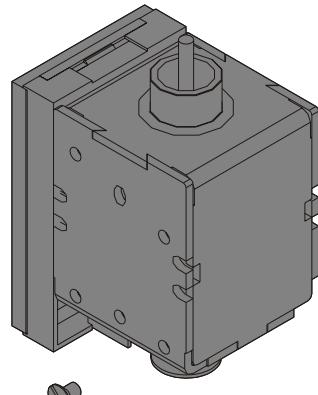

Potenza allo spunto
Inrush power consumption
Leistungsaufnahme bei Anzug (150 ms) ~ 200 VA
Consommation à l'appel ~ 200 VA
Potencia en el arranque ~ 200 W

Potenza di mantenimento
Continuous power consumption
Leistungsaufnahme bei Dauerbetrieb ~ 6,5 VA
Puissance de maintien ~ 6,5 W

Tensione di isolamento
Rated insulation voltage
Isolationsspannung 2500 V 50 Hz 1'
Tension d'isolement
Tensión de servicio

Percentuali di funzionamento

Operating percentages


ED %

Pourcentages de fonctionnement

Porcentaje de funcionamiento

IEC 947-2

A

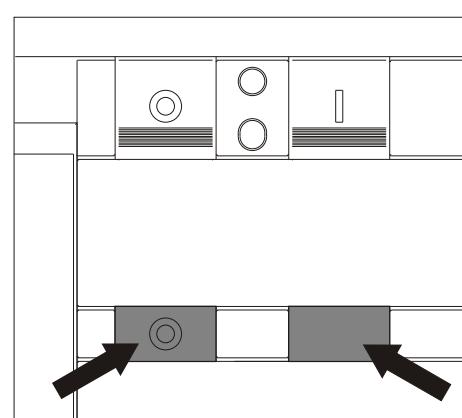

Emax-Tmax T8

APERTO
OPEN
AUS-STELLUNG
OUVERT
ABIERTO

BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC
BLANCO

Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto.


The supply circuit must be dimensioned for 30% maximum voltage drop during inrush phase.

Der Speisestromkreis ist für einen maximalen Spannungsabfall von 30% während der Einschaltphase auszulegen.

Le circuit d'alimentation doit être dimensionné pour une chute de tension maximale de 30% pendant la phase initiale de démarrage.

El circuito de alimentación se deberá dimensionar para una caída de tensión máxima del 30% durante la fase de arranque.

B

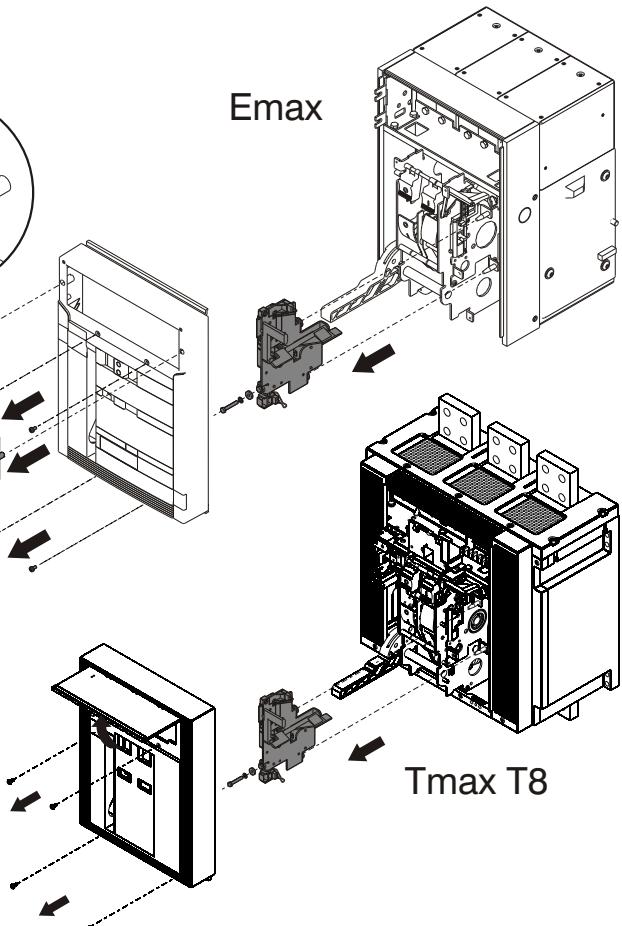

ABB

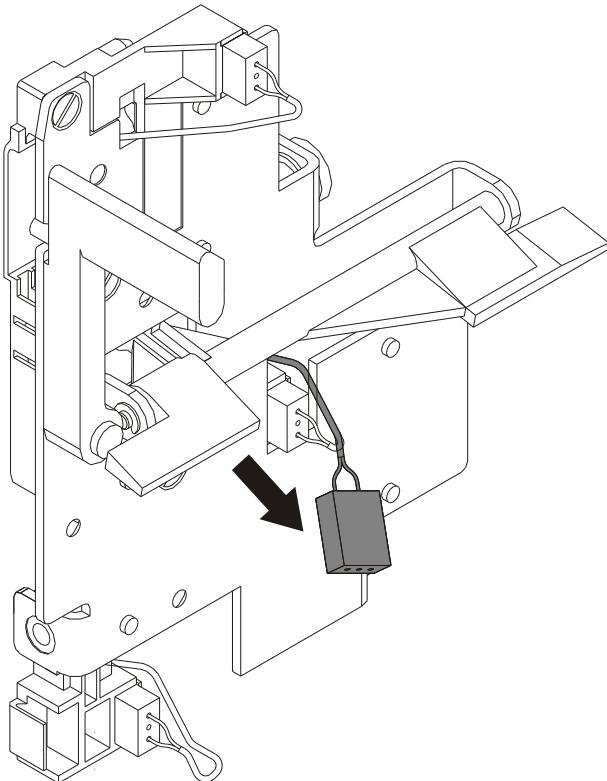
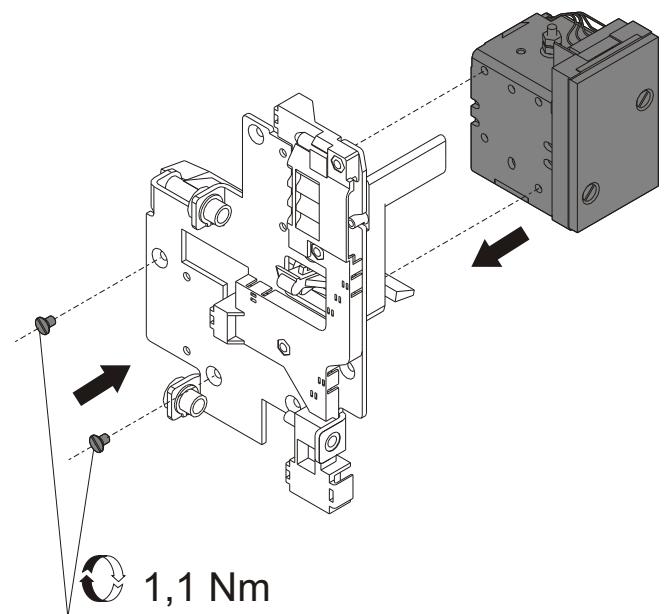
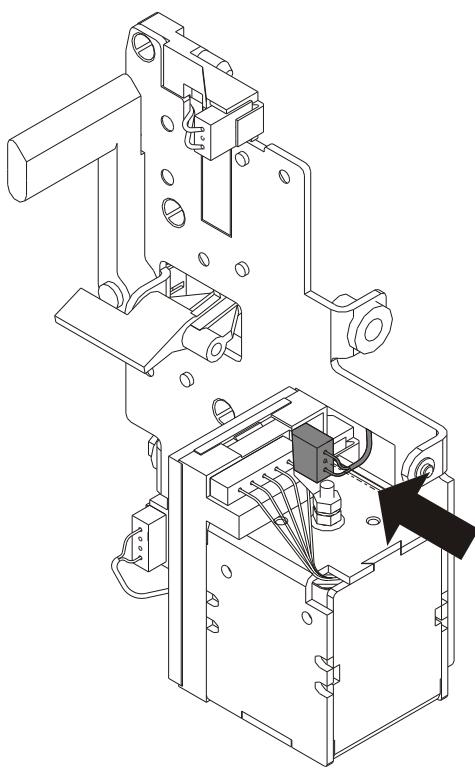
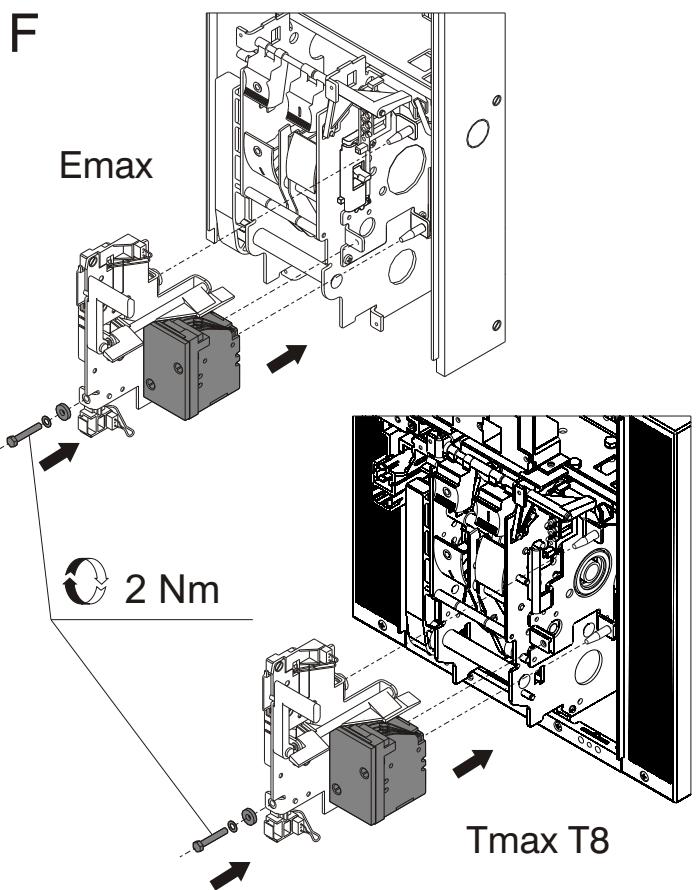
C**D****E****F**

ABB S.p.A.
ABB SACE Division
Via Baioni, 35
24123 Bergamo Italy
Tel.: +39 035 395.111 - Telefax: +39 035 395.306-433