

Emax-Tmax T8

DOC. N.° 1SDH000460R0602 - L6082


Sganciatore di chiusura

Closing release

Einschaltauslöser

Déclencheur de fermeture

Relé de cierre

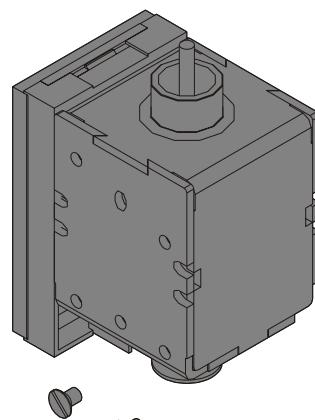

Potenza allo spunto
Inrush power consumption
Leistungsaufnahme bei Anzug ~ 200 VA
Consommation à l'appel ~ 200 W
Potencia en el arranque

Potenza di mantenimento
Continuous power consumption
Leistungsaufnahme bei Dauerbetrieb ~ 6,5 VA
Puissance de maintien ~ 6,5 W

Tensione di isolamento
Rated insulation voltage
Isolationsspannung 2500 V 50 Hz 1'
Tension d'isolation
Tensión de servicio

Percentuali di funzionamento

Operating percentages

ED %


Pourcentages de fonctionnement

Porcentaje de funcionamiento

IEC 947-2

A

Emax-Tmax T8

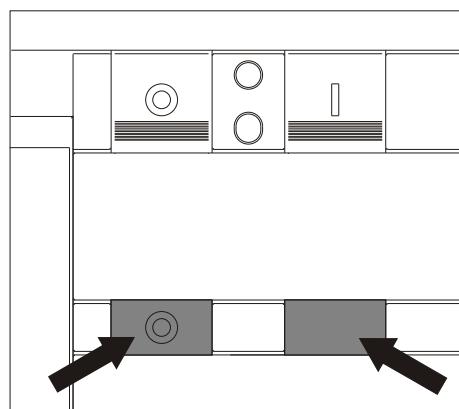

APERTO
OPEN
AUS-STELLUNG
OUVERT
ABIERTO

BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC
BLANCO

Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto.


The supply circuit must be dimensioned for 30% maximum voltage drop during inrush phase.

Der Speisestromkreis ist für einen maximalen Spannungsabfall von 30% während der Einschaltphase auszulegen.




Le circuit d'alimentation doit être dimensionné pour une chute de tension maximale de 30% pendant la phase initiale de démarrage.

El circuito de alimentación se deberá dimensionar para una caída de tensión máxima del 30% durante la fase de arranque.

B

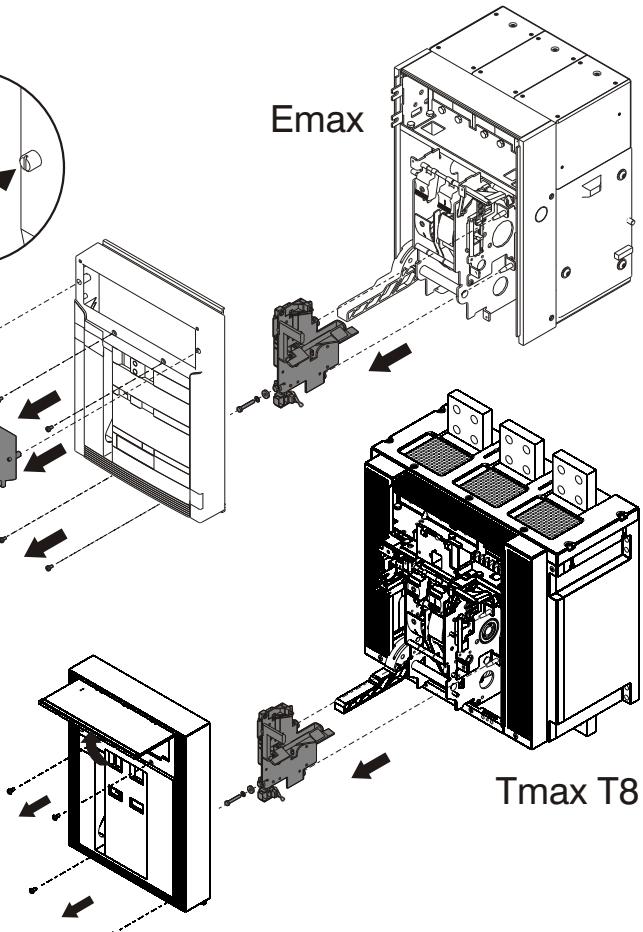

ABB

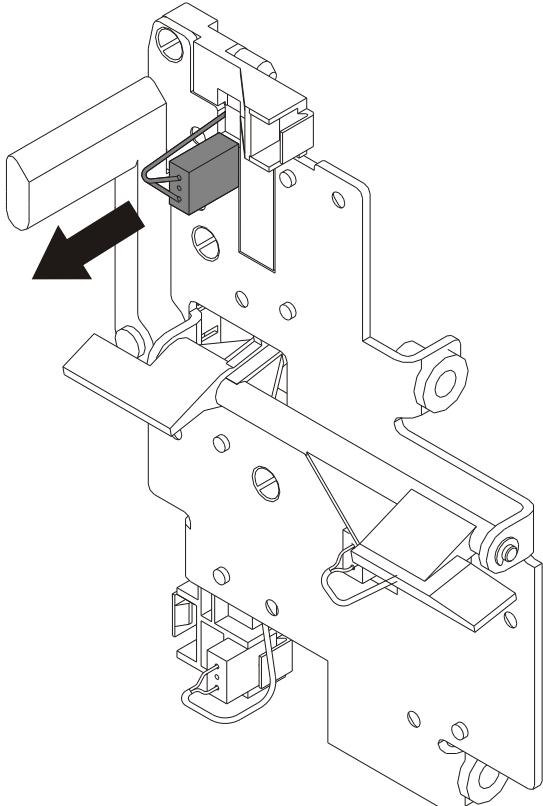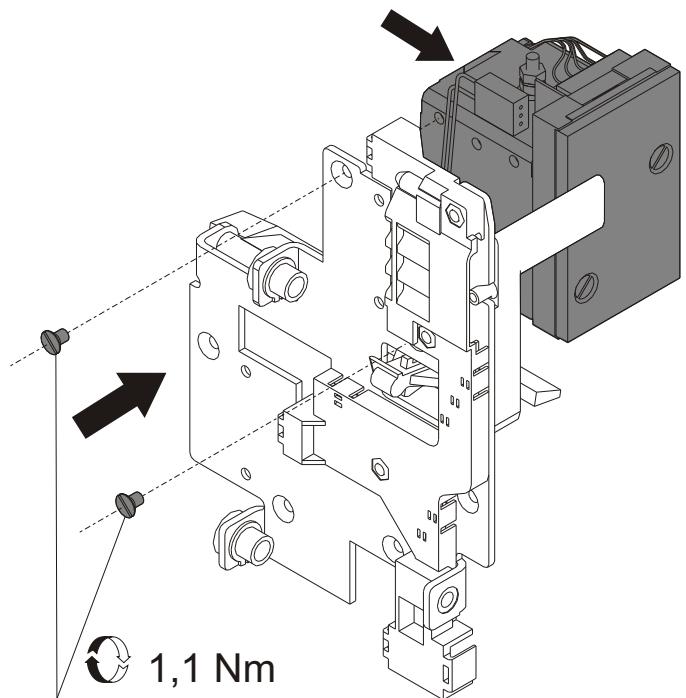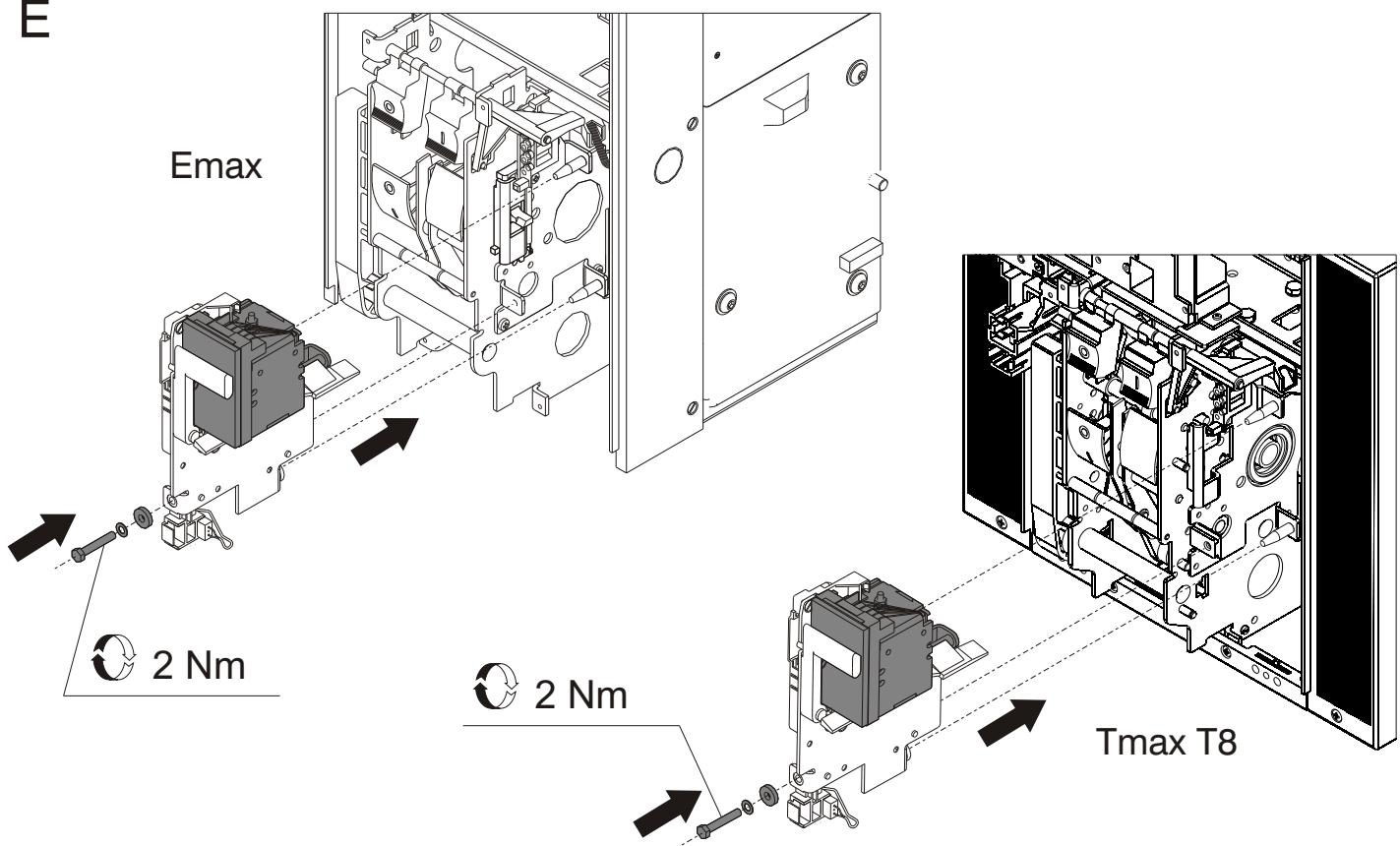C**D****E****ABB****ABB S.p.A.****ABB SACE Division**

Via Baioni, 35

24123 Bergamo Italy

Tel.: +39 035 395.111 - Telefax: +39 035 395.306-433

<http://www.abb.com>