



Dette trenger du

Installasjonsprodukter for boliger og prosjekter

Innhold

Jussi For boliger og prosjekter

Tidløs design	3	Dimmere Komfortprodukter	5
Brytere til alle formål	4	Stikkontakter	6

Dette trenger du En oversikt over muligheter

Innfelt materiell	7	Watchdog Komfortbrytere Fotocelle Hastighetsregulatorer Termostat Timer	13
Påveggsmateriell	9	Timerset Radioer Fuktighetsvarsler Alarmsystem	14
Installasjonsmateriell	10	Jussi gir deg muligheter	15
Dimmere Komfortprodukter	12		

Tidløst design

Jussi-seriens myke design er tidløst, og passer til innredninger av mange ulike typer. Den hvite og silkematte overflaten er lett å holde ren. Materialet er av høy kvalitet, og tåler daglig bruk år etter år.

Alle basisfunksjoner

Jussi-serien inneholder: brytere, stikkontakter, tele- og dataprodukter, dimmere, bevegelsesmeldere og signalprodukter. Jussi-produktene har vært i bruk i flere tiår både i bolig og forretningsbygg.

Fleksibilitet på mange områder

Jussi-seriens utvalg av rammer og produkter for påveggsmontering er bredt.



Brytere til alle formål



Alltid samme innsats

I seriene Jussi og Impressivo brukes samme innsats for alle installasjonsprodukter. Plastkomponentene kan dermed enkelt byttes ut, uten å bytte innsatsen.

Det store utvalget med rammer, brytere og bryternes lave dybde sammen med mange detaljer gjør det enkelt og raskt å montere utstyret.

Dimmere og komfortprodukter



Dimmere

Med dimmere kan du regulere lyset og få ønsket lysstyrke i rommet. Vi leverer også en unik LED dimmer som er spesialkonstruert for alle Philips sine LED lyskilder.



Watchdog

Watchdog er bevegelsesmeldere som tenner lyset automatisk når noen kommer inn i rommet. Lyset slås automatisk av når sensorene ikke oppdager bevegelse lenger.



Komfortbrytere

Komfortbryterne fungerer som en lysbryter som kan brukes til å tenne og slukke lyset manuelt eller automatisk. Ved automatisk funksjon kan bryteren fungere som en bevegelsesmelder.

Bevegelsesmeldere kan installeres isteden for lysbrytere i for eksempel trappeoppganger, vindfang, toaletter eller bad. Dette gir energieffektivitet og komfort.

Stikkontakter

Vi leverer et bredt utvalg i innfelt og påvegg utførelse, samt sprutsikre utførelser - også i flere design og farger.

Stikkontakter

Den doble stikkontakten leveres med hurtigklemmer som gir en rask og tidsbesparende montering.

Barnevern

Samtlige av våre stikkontakter leveres med barnevern, noe som setter sikkerheten i høysetet.



Her er et utvalg av våre ABB Busch-Jaeger produkter som du trenger til nyinstallasjoner eller rehabilitering.

Disse produktene er tilgjengelige hos elektrogrossister i Norge. Vårt produktprogram inneholder betydelig flere produkter enn

det som er listet opp her – så nøl ikke med å ta kontakt om det er produkter du savner!

Innfelt materiell



16A brytere.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 30	JUSSI 1-POL	1061U4	IP20	1/10	16A
14 145 32	JUSSI ENDEVENDER	1066U4	IP20	1/10	16A
14 145 35	JUSSI MELLOMVENDER	1067U4	IP20	1/10	16A
14 145 36	JUSSI IMPULSBRYTER	1466UGL4	IP20	1/10	10A

16A bryter.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 31	JUSSI 2-POL	1062U4	IP20	1/10	16A

16A bryter.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 33	JUSSI KRONEVENDER	1065U4	IP20	1/10	16A

16A 2-pol bryter med lys.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 37	JUSSI 2-POL.MED LYS	1062UK4	IP20	1/10	16A

10A markisebryter.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 38	JUSSI MARKISEBRYTER	2020/4U2	IP20	1/10	10A

16A bryter.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 39	JUSSI 2-POL+1 POL.	10621U4	IP20	1/10	16A

16A bryter.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 40	JUSSI 3X1-POL.	10631U4	IP20	1/10	16A



Enkel stikkontakt m/jord og hurtigkobling. 16A, 250V.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 40	STIKK ENK. M/JORD HURTIG, JUSSI	20EUJKS-212	IP21	1/10	16A



Dobbel stikkontakt m/jord og hurtigkobling. 16A, 250V.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 99	STIKK DOBB. M/JORD, HURTIG, JUSSI	302EUJ	IP21	1/10	16A
14 712 99	ROT-RAMME FOR 302EUJ	2521 R-100	IP21	1/5	



Eurostikk. 2,5A, 250V.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 14	EUROSTIKK	303UJ	IP21	1/10	2,5A



3 x dobbelt stikkontakt m/jord. 16A, 250V. Jussi

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 96	STIKKONTAKT FOR TV/ HJEMMEKINO	306EUJ	IP21	1/10	16A



2 x dobbel + 1 x eurostikkontakt for TV/Hjemmekino. 16A, 250V.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 97	STIKKONTAKT FOR TV/ HJEMMEKINO	307EUJ	IP21	1/10	16A



Stikkontakt m/jord og lokk, IP44. 16A, 250V. Stikkontaktene leveres med pakning.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 57	STIKK DOBB. M/JORD, HURTIG, KLAPPLOKK	302EUG	IP44	1/10	16A



Rammer 100mm til 15 179 94.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 712 69	RAMME 1-HULL	2521-100	IP21	1/10	
14 712 65	RAMME 2-HULL	2522-100	IP21	1/10	
14 712 80	RAMME 3-HULL	2523-100	IP21	1/10	
14 712 78	RAMME 4-HULL	2524-100	IP21	1/10	
14 712 79	RAMME 5-HULL	2525-100	IP21	1/10	



Rammer 85mm.

Hver av rammene har 1stk. RS16 hull.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 156 01	RAMME 2-HULL JUSSI/RS	2512-EL	10/100
14 156 02	RAMME 3-HULL JUSSI/RS	2513-EL	10/100
14 156 03	RAMME 4-HULL JUSSI/RS	2514-EL	10/50
14 156 04	RAMME 5-HULL JUSSI/RS	2515-EL	10/50

Hvert el.nr. inneholder 1 stk. ramme. (Kun for ABB produkter).

14 156 00	RAMME 1-HULL JUSSI	2511	20/200
14 156 21	RAMME 2-HULL JUSSI	2512	10/100
14 156 22	RAMME 3-HULL JUSSI	2513	10/100
14 156 23	RAMME 4-HULL JUSSI	2514	10/50
14 156 24	RAMME 5-HULL JUSSI	2515	10/50



Påveggskapper.

Leveres med skruer.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
14 712 58	ENKEL PÅVEGGSKAPPE	2551-510-212	1/10
14 712 59	DOBBEL PÅVEGGSKAPPE	2552-510-212	1/5

Påveggsmateriell



Brytere 16A.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 41	1-POL	1061A4	IP20	1/10	16A
14 145 42	2-POL	1062A4	IP20	1/10	16A
14 145 44	ENDEVENDER	1066A4	IP20	1/10	16A
14 145 43	KRONEVENDER	1065A4	IP20	1/10	16A



Bryter 10A.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 47	IMPULS M/LYS	1466AK4	IP20	1/10	10A



Bryter 16A.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 48	2 + 1-POL	10621A4	IP20	1/10	16A



Bryter 16A.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 52	SPRUTSIKKER 2-POL	1062SW	IP44	1/10	16A



Enkel stikkontakt m/jord.
16A, 250V. Stikkontakten leveres med bakplate.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 52	STIKK: ENK.M.JORD, PÅVEGG	20EAKS	IP20	1/10	16A



Doble stikkontakter m/jord.
16A, 250V. Stikkontaktene leveres med bakplate.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 55	DOBBEL STIKK. M/J OG HURTIGK.	402EA	IP20	1/10	16A
15 179 56	DOBBEL STIKK. M/J OG HURTIGK. FARGE: BRUN	402EA-01	IP20	1/10	16A



4-veis stikkontakt m/jord.
16A, 250V. Stikkontakten leveres med bakplate og intern kobling.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 80	4-VEIS STIKKONTAKT M/JORD, PÅVEGG	404EA	IP20	1/20	16A



Dobbel stikkontakt for hjørnemontasje.
16A, 250V.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 20	DOBBEL STIKKONTAKT FOR HJØRNEMONTASJE	402EA.E	IP21	1/20	16A



Dobbel stikkontakt m/jord, IP44.
16A, 250V. Med klapplokk.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 179 50	STIKK DOBB.M. KLAPPLOKK IP44	402ESW	IP44	1/10	16A



Dobbel stikkontakt m/jord, IP44.
16A, 250V. Med klapplokk. Farge: antrasitt.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
15 035 66	STIKK DOBB.M. KLAPPLOKK FARGE: ANTRASITT	302ESW-81	IP44	1/10	16A

Installasjonsmaterieill



Skjøtemuffer brukes for skjøting av installasjonsrør av plast. Muffene er utrustet med hel låsefjær.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
12 136 01	SKJØTEMUFFE 16MM	AJ16	100/500
12 136 02	SKJØTEMUFFE 20MM	AJ20	100/500
12 136 03	SKJØTEMUFFE 25MM	AJ25	50/250



Normalbend.
Med lim for låsing av røret.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
12 139 00	NORMALBEND VPS 16MM	JMKL16	20/200
12 139 01	NORMALBEND VPS 20MM	JMKL20	20/200
12 139 02	NORMALBEND VPS 25MM	JMKL25	20/100



Taklokk, slett.
I termoplast med skruer. Ø 100mm.
Avstand mellom skruene er 70mm.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
12 317 00	TAKLOKK SLETT AL-12	AKI30	10/100



Taklokk med krok.
I termoplast med krok og skruer. Ø 100mm.
Avstand mellom skruene er 70mm. Maks belastning på kroken er 15 kg.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
12 317 01	TAKLOKK M. KROK AL-14	AKI31	10/100



Vegglokk.
Lokk for koblings- og monteringsbokser.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Forpakning
12 337 00	VEGGLOKK SLETT STL-60, Ø 90MM	AKI7	50/500
12 337 01	VEGGLOKK MED UTSPARING. STL-U, Ø 90MM	AKI8	20/200



Koblingsbokser IP55 og IP65.
Passer for kabel opp til Ø 17mm. Boksene kan utrustes med strekkavlastere AS9, AS9.1 og AS9.3.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning
12 410 09	KOBLINGSBOKS AP9 SORT	AP9M	IP55	5/50
12 410 10	KOBLINGSBOKS AP9 HVIT	AP9	IP65	5/50



Koblingsboks, IP20.
En 3-pol. klemme kan festes i boksen på 8 forskjellige måter. Boksen har svekkinger i hvert hjørne og i midten, i tillegg finnes 3 svekkinger i bunnen. Boksen leveres med 2 stk. klemmer.
Maks. antall ledere er 8 x 1,5mm² eller 5 x 2,5mm².

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning
12 410 13	KOBLINGSBOKS AP12	AP12	IP20	10/50



Koblingsboks IP55.
Har 10 svekkinger på sidene og 2 i bunnen. Passer for kabler opp til Ø 19mm.
Boksen kan utrustes med strekkavlastere AS9, AS9.1 og AS9.3.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning
12 410 15	KOBLINGSBOKS AP10	AP10	IP55	5/50



Lokk med lampeuttak, 2-pol. m/jord. Maksimal vekt på 15 kg. 250V, 6A.
Plugg for taklokk.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning
15 143 45	LAMPEUTTAK FOR TAKBOKS	AKK13J	IP20	5/50
15 141 37	PLUGG M/JORD	AKTV13		5/50
15 143 46	UTFORINGSRING FOR LAMPEUTTAK	AKL2		10/100

Dimmere



LED/ laveffekt dimmere 2 - 100W/VA.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 713 15	LED M.VRIKNAPP	6523	IP20	1/10	2 - 100W/VA
14 713 14	LED M.TOUCH	6524	IP20	1/10	2 - 100W/VA

Alle dimmere er tilpasset standard veggboкс. Dimmerene passer i Jussi og RS16 systemer. Ved montering påvegg må påveggskappe bestilles separat.



El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 713 18	DIMMER 420 W FOR EL.TRAFO	6513	IP20	1/10	420W/VA
14 713 30	DIMMER 2-POL FOR EL.TRAFO. 230V HALOGEN OG GLØDELAMPER	6514	IP20	1/10	420W/VA
14 713 02	UNIVERSAL DIMMER TIL 1471300	6591	IP20	1/10	420W/VA
14 713 00	DIMMER ENDEVENDER TIL 1471302	6592	IP20	1/10	
14 713 33	KRONEDIMMER 400W+6A	6517	IP20	1/10	400W + 6A
14 713 16	DIMMER, LED OG JERNKJERNE	2247	IP20	1/10	500W



Dobbeldimmer 2 x 315W/VA. For el.trafoer, glødelamper og 230V halogen.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 713 05	DOBBELDIMMER	6565	IP20	1/10	2X315W/VA
14 156 99	OVERGANG TIL RS 16	JE1		1	

Komfortprodukter



Busch Watchdog BasicLINE 240.

Tekniske data: dekningsområde 240°, i front og til hver side: 12 m, tidsforsinkelse: 5 sek. - 12 min, luxinnstilling: 5 - 150 lux (dagtid), temperaturområde: -20°C til 40°C, glødelampe 1000W, halogenlampe 2000W, lysstoffrør 1000VA, IP55.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad
14 711 13	BASICLINE 240	6844 AGM-204	IP55



Busch Watchdog 220 MasterLINE.

Tekniske data: 230V, 16A, IP55 for påveggsmontasje. Dekningsområdet er 220°. Detektordelen kan vris nedover og fra side til side. Rekkevidden rett frem er 16m og 16m til sidene. Monteringshøyden er 2,5m. Lysnivået kan reguleres fra 0,5-300 lux, tidsforsinkelsen er 10 sek-30min.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 711 33	WATCHDOG MED FJERNKONTROLL	6847/8AGM-204	IP55	16A



Busch Watchdog komfort 180° innfelt 10A og 420W.

Sensorvinkel: 180°.

Skumringsnivå: 5 - 100 lux. Tidsforsinkelse: 10 sek. - 34 min. Rekkevidde: 10 m.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 780 90	WATCH DOG KOMFORT 180	6401	IP20	10A
14 780 99	WATCH DOG STANDARD 180	6804	IP20	420W



Komfortbryter 10A, 2300W.

Komfortbryter 300W.

Sensor: 180°, 5 m rett frem, 3 m til hver side. Tidsinnstilling: 1 min. - 10 min.

Montasjehøyde: 0,8 - 1,2 m.

For påveggsmontering: Kappe 14 712 58.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
14 780 50	KOMFORTBRYTER 10A	6816	IP20	10A
14 780 48	KOMFORTBRYTER 300W	6815	IP20	300W



Fotocelle 16A.

230V, 16A, IP44. Fotocellen kan justeres trinnløst fra 3 - 500 lux.

Tidsforsinkelse: inn/ut 3 - 6 min. Brukstemperatur fra - 35°C til + 55°C.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 780 89	FOTOCELLE 16A	2240W-53	IP44	1/10	16A



Hastighetsregulatorer 1A - 2,5A.

Hastighetsregulator for 1-fase motorer. Nominell spenning: 230V, 50Hz.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 713 19	HASTIGHETSREG. 1A	2299	IP20	1/10	0,1-1A
14 713 20	HASTIGHETSREG. 1A-2,5A	2297	IP20	1/10	0,1-2,5A



Hastighetsregulatorer IP44.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 711 71	HASTIGHETSREG. 1A	2299AG	IP44	1/10	0,1-1A
14 711 52	HASTIGHETSREG. 2,5A	2297AG	IP44	1/10	0,1-2,5A



Termostat 16A.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
54 028 80	TERMOSTAT 16A	TF16-11-214J	IP21	1/10	16A



Timer 10A.

Valgfrie tidsforsinkelser: 15 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 10	TIMER 10A	T210-214	IP21	1/10	10A



Timerset innfelt 10A.

Valgfrie tidsforsinkelser: 15 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 11	TIMERSETT 10A	T210-20EUCKS-214	IP21	1/10	10A



Timerset hjørneboks 10A.

Valgfrie tidsforsinkelser: 15 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Forpakning	Last
14 145 12	TIMERSETT HJØRNEBOKS	T210-20EUCKS-214.H	IP21	1/10	10A

Radioer



Komplett radio.

Består av 1 stk. radioenhet, 1 stk. høyttaler, ramme og fronter. Effekt: 2 x 2W. IP21.

El.nr.	Tekst	Betegnelse
64 037 00	FM RADIO, DIGITAL, HVIT	8220-84
45 448 86	DOBBEL PÅVEGGSKAPPE	1702-84

Komplett radio med iDock.

Består av 1 stk. radioenhet, 1 stk. iDock, 1 stk. høyttaler, ramme og fronter. Effekt 2 x 2W. IP21.

El.nr.	Tekst	Betegnelse
64 037 03	FM RADIO, DIGITAL MED IDOCK, HVIT	8230-84
45 448 87	TRIPPEL PÅVEGGSKAPPE	1703-84

Fuktighetsvarsler



Komplett fuktighetsvarsler.

Settet består av følgende produkter; 1 stk. fuktighetsvarsler FEH2100, 1 stk. alarm FIM1200, 1 stk. tapeføler FLA2100.02, 1 stk. trafo FLM1000 og 1 stk. Jussi 3-hulls ramme.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
63 155 70	FUKTIGHETSVARSLER KOMPLETT	FJW2100	IP20	

Alarmsystem



Alarmsystem for bad/wc komplett.

El.nr.	Tekst	Betegnelse	Kapslingsgrad	Last
63 155 60	BAD/WC	FJW1004	IP20	

Jussi gir deg muligheter

Har du installert Jussi produkter, er det enkelt å skifte til Impressivo design. Med Impressivo design kan detaljer fremheves eller smelte harmonisk sammen i en helhet. Impressivo serien kan utstyres med Carat- eller Axcentrammer etter eget ønske.

Den pene overflaten og det stilrene designet gir et markant uttrykk av eksklusivitet. Se hele vårt utvalg i vår designbrosjyre. Den finner du på www.abb.no/automasjonsprodukter.

Systemet er bygget opp etter modulprinsippet. Har man montert en Jussi bryter, trenger man bare å bytte front og ramme for å få et helt annet design.


Impressivo



Busch - Axcent® rammer

Hvitt glass, Foyer-rød, Chateau-sort, Entree-grå, Maison-beige og Chalet-hvit.

Hvit, sort, rød, blå, gul og grønn.

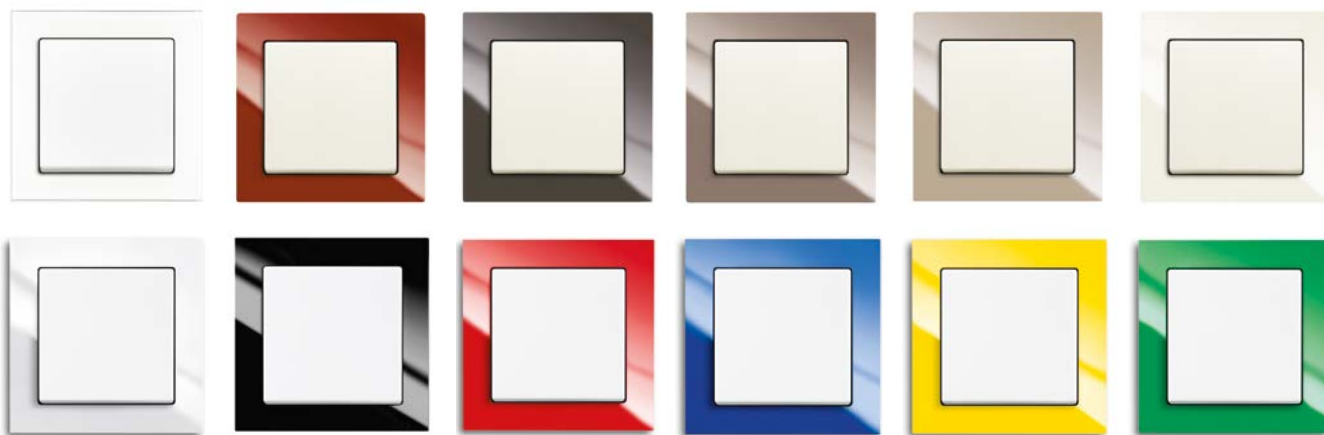

Carat® rammer

Bronse, gull, stål, chrom, sort glass, frosted glass og hvitt glass.





ABB AS

Electrification Products

Postboks 94, 1375 Billingstad

Bergerveien 12, 1396 Billingstad

Telefon: 24 16 54 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

E-post: prosjekt@no.abb.com

ABB AS

Electrification Products

Postboks 6014 Etterstad, 0601 Oslo

Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo

Telefon: 22 87 20 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS

Electrification Products

Postboks 100 Sentrum, 3701 Skien

Amtm. Aallsgt. 97, 3717 Skien

Telefon: 22 87 20 00

Fax Lavspenningssyst./Prod.service: 35 58 27 58

E-post: kabelskap@no.abb.com

E-post: systems@no.abb.com

E-post: sl-bestilling.skien@no.abb.com

E-post: NO-tilbud.mv-produkter@abb.com

ABB AS

Electrification Products

Kokstadvegen 23B, 5257 Kokstad

Telefon: 22 87 20 00 / 24 16 54 00

Fax: 55 69 49 05

ABB AS

Electrification Products

Ingvald Ystgaardsveg 3a

7047 Trondheim

Telefon: 22 87 20 00

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS

Hovedkontor

Bergerveien 12

Postboks 94

1375 Billingstad

Contact center: 22 87 20 00

E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre, eller registrert for videre oppfølging.

For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.



@abbepnorge

@abbinstallasjonsprodukter



Søkemotor/

Dokumentasjonsgenerator

Finn lavspenningsprodukter fra ABB, dokumentasjon, websider og send forespørsler.

Gå inn på a.abb.lv.no

abb.lv.no

abb.no/automasjonsprodukter

new.abb.com/medium-voltage

installasjonsprodukter.no

abb.no/knx


kabelskap.no

ABB Connect

Din digitale hjelper for produktinformasjon

Skan QR koden og last ned app for iOS, Android eller Windows 10.

new.abb.com/low-voltage/no/service/abb-connect

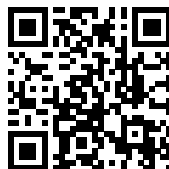

Lavspenningsprodukter



Medium Voltage Products



ABB Connect

