



技术资料，2016年07月

欧悦Millenium系列 超越开与关的全新体验

目录

ABB集团及工厂	3
产品概述	5
产品应用	10
特性和优势	12
安装系统及成套方案	15
KNX	21
POE供电无线路由器	23
尺寸及电路连接图	25
参考案例	28
APP下载	30

ABB集团及工厂

全球的客户

ABB电气产品行销全球100多个国家和地区，无论在何处制造、安装或运行设备，都可得到我们及时周到的服务与支持。

ABB集团

ABB位列全球500强，是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩，同时降低对环境的影响。ABB集团总部在瑞士苏黎士，业务遍布全球近100个国家，拥有13.5万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，员工1.8万名，拥有40家本地企业和遍布全国147个城市的销售与服务网络。

西班牙工厂

作为久负盛名的高端品牌，NIESSEN Centenary致力于为住宅和第三产业提供电气和自动化解决方案。企业宗旨是通过设计和创新打造更舒适、更安全的生活环境。

NIESSEN Centenary拥有员工人数212人，是西班牙市场的共同领导者，占有30%的市场份额。出口产品占据总销售额的30%，主要市场包括：墨西哥、俄罗斯、中东、巴西、摩洛哥等。NIESSEN Centenary同时也是隶属于ABB的一个全球化业务部门，在3大洲设有13处生产基地，并且在所有运营国家和地区都设有销售机构。

由于不同的法规、审美情趣和安装习惯，在不同国家销售的产品千差万别，因此NIESSEN Centenary往往会立足于本土化来开展业务。



德国工厂

德国Busch-Jaeger公司成立于1879年，始终在质量、产品线和创新上精耕细作，不断满足广大客户的严格要求。

德国Busch-Jaeger公司始终在质量、产品线和创新上精耕细作，不断满足广大客户的严格要求。

作为市场领导者，Busch-Jaeger在电气安装技术领域拥有130多年的丰富经验。我们在德国设有两家生产基地。作为ABB集团的一员，公司在吕登沙伊德和奥厄拥有约1000名员工，产品远销全球60多个国家和地区。



A minimalist bedroom scene. In the foreground, a bed is covered with a white sheet. On the left side of the bed, there is a pile of folded clothes, including a grey sweater and a light blue shirt. The background is a plain, light pink wall. The overall atmosphere is clean and modern.

精准洞察您的感受需求

欧悦Millenium系列集操控性、功能性和便利性于一身，完美契合建筑内部的视觉与感官需求。

超薄的经典设计，非凡的外观效果



欧悦Millenium系列是一款针对综合性系统应用方案而设计的系列产品，它可为单个房间或整个建筑提供全面的解决方案。方正超薄的开关不仅可以提升整个建筑的品质，增添时尚气息，而且安装便捷。

- 01 不锈钢
- 02 丝绸黑
- 03 古典金
- 04 磨砂金



一切尽在掌握



欧悦Millenium系列是第一个可与KNX系统相结合的金属开关系列，它可以实现对空间和能效的最智能化管理。

提高建筑的舒适性、安全性和能效性：

- 提供完整舒适的解决方案，满足多样的生活需求
- 为人员和物品提供安全保障
- 低功耗设计，能最大限度节约能源

- 01 KNX 6位传感器
- 02 KNX 6位红外传感器
- 03 KNX 红外感应开关
- 04 KNX 房间温度控制器



关注地球，热衷环保

如今，开关的设计仅仅能满足美学的基本要求已远远不够。对于环保重任，制造商亦责无旁贷，即进行设计时还需秉承生态环保理念。ABB深信，采用智能化技术便可最大限度保护地球，实现可持续发展。所以我们的产品同时兼顾大众需求及其周围环境的发展。

欧悦Millenium系列为改善环境所做出的努力：



- 指示信号是基于LED技术，可节约25%的能耗，并延长使用寿命（可达10年）。
- 包装可回收，从而最大程度减少原材料消耗。
- 设计、生产和销售流程均经过优化，可最大限度降低对环境的不良影响。



欧悦Millenium系列的设计符合ISO14006环境管理体系的要求，并获得生态设计证书。



产品应用

基于“可组合”这一理念和模块化设计，欧悦Millenium系列构建了完整的产品体系，可满足各种类型的需求，是家居、酒店、办公楼、商场等应用场合的理想之选。



家庭

任何类型的建筑，无论采用何种装修风格，欧悦Millenium的简约化设计都可与之完美融合。同时，它的完备功能和突出特性还可为建筑频添无尽功能，物超所值。



酒店

欧悦Millenium尤其适用于酒店项目。其现代化的设计、时尚的外观、优质的材料和强大的功能，可为酒店营造高度舒适的环境氛围。其KNX功能更是为酒店客房管理系统的日常管理倾情助力，使其能在节约能耗的同时，让宾客感受一份由高科技所带来的舒适和温馨。



商业

欧悦Millenium可为不同的商业场合，如饭店、咖啡厅、商场、办公室等，提供独特、典雅的解决方案，以满足其不同的使用要求。欧悦Millenium不失为改善生活空间的完美产品。



特性和优势

西班牙的创新设计和技术


西班牙原装进口、先进的技术、经典的设计和强大的功能是欧悦Millenium系列的独特优势。

符合AISI304标准的优质不锈钢材质，加之先进的金属表面处理技术，打造了4款顶级的欧悦Millenium系列颜色：不锈钢、丝绸黑、古典金和磨砂金


由欧洲著名设计师何塞普LLuscá设计



超薄直线条设计，面板厚度仅4毫米。翘板侧面采用镀铬设计，给人以独特的视觉效果。

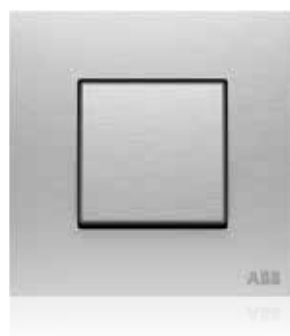


英式金属大翘板开关，边框翘板尺寸符合黄金分割比例的美学设计

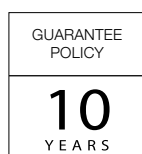

ABB保用政策：
- 机械开关插座保用10年
- 电子类开关保用1年



插座种类繁多，符合中国标准和英国标准的电源插座均可提供。所有插座都带保护门，增强了安全性，给儿童以特别的保护。

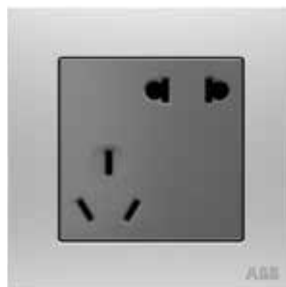

新型带LED灯开关的能耗更低，寿命更长，其简易的象形图型设计更易于辨别。

易于安装，操作简单，适应性强，可采用大号螺丝安装设计独特的金属安装框，可以吸收墙面不平误差（2毫米）的影响，因此在任何环境下都可确保开关与墙体完美贴合。



欧悦Millenium采用英式布线系统并获得生态设计证书。从设计、生产、经营、分销到回收，欧悦Millenium系列将减少对环境的不良影响这一理念贯穿于产品生命周期的各个环节。

欧悦Millenium可为任何商业项目，尤其是酒店，提供整套解决方案。既包括在其范围内的综合布线（DND门铃开关、插卡取电开关、温控器等），还包括KNX的房控系统。



特性和优势

全系列的KNX传感器，其元件构成弃繁从简，外观高贵典雅。未来如何创造舒适、安全、节能的生活环境？欧悦Millenium便是最佳答案。



带液晶显示屏的温控器是房间用恒温器，用于对房间内的通风和空调系统进行调节。欧悦Millenium的金属边框采用多种不同的表面处理技术，不但在视觉上给人以美的冲击，而且房间温度可随个人感受随心调出舒适温度。

01 采用塑料面板，更安全

02 插座带保护门，防单边插入


03 单控开关

04 优质不锈钢材质，符合
AISI304标准，4种金属表面
处理技术。

05 个性化超薄设计，面板厚度
仅为4mm

06 适合市面上的86型底盒

07 错位式插口设计，提高使用率

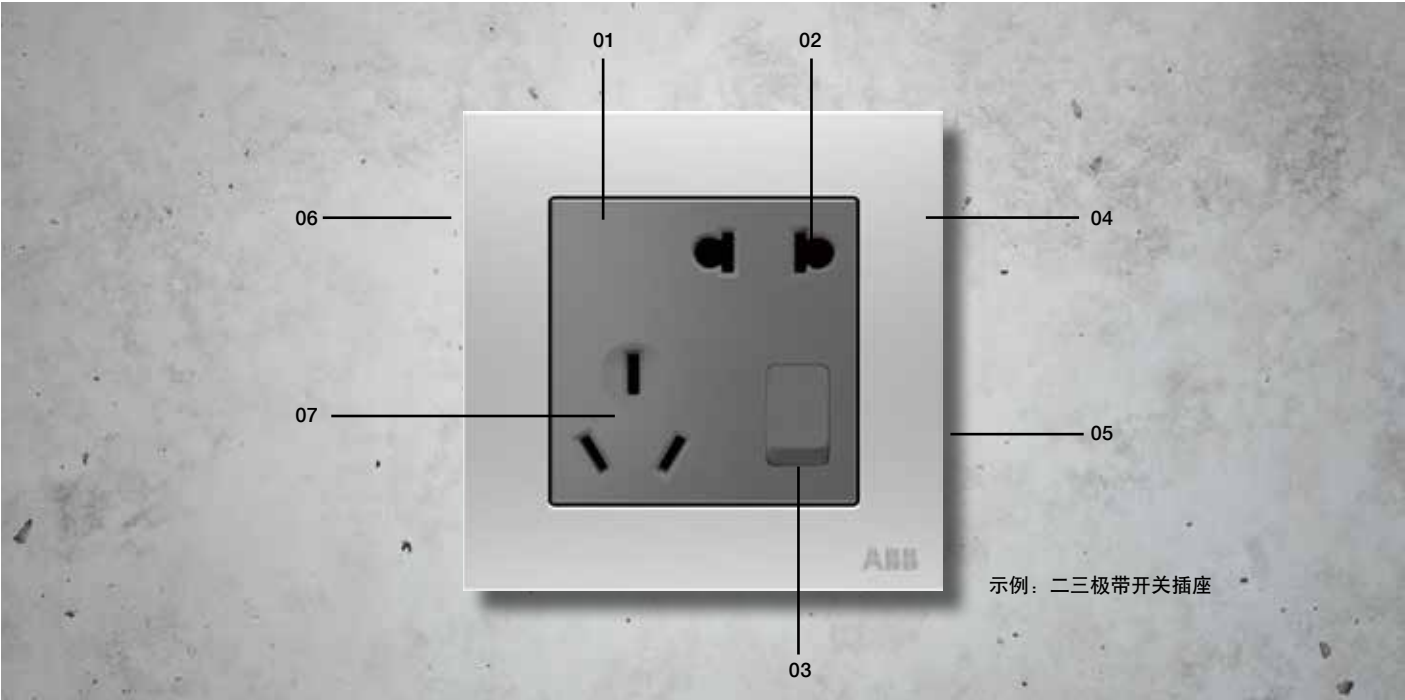

欧悦Millenium 安装系统

欧悦Millenium采用模块化结构，将产品的色彩、尺寸和功能完美集于一身。三种尺寸的开关以及KNX传感器组装时必须采用特定要求的边框，以满足各种类型的功能与设计要求。对于KNX传感器，借助特殊金属安装板便可安装于开关边框，既可确保整个面板的超薄效果，又能保持KNX传感器的功能稳定性。



安装板



大翘板开关



边框

翘板开关边框



+

翘板开关




两位翘板开关边框




+

两位翘板开关

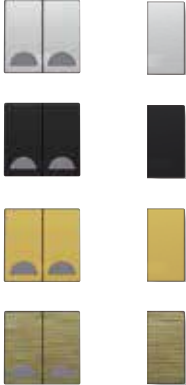

大翘板开关边框

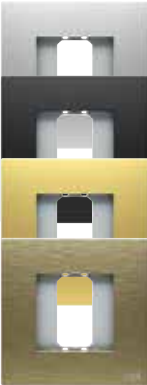

+

大翘板开关



三位翘板开关边框



+


三位翘板开关



KNX传感器
安装板



欧悦Millenium 成套方案

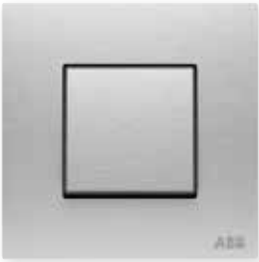

ST



SB

欧悦Millenium可提供优质的成套开关。每种独特的套件都包含模块、边框和安装板。这样的组合方式令下单、订单处理和安装更便捷。可靠而完备的组合套件，让所有功能一目了然。

欧悦Millenium系列采用符合AISI304标准的不锈钢材质，表面处理种类多样，外观高贵典雅。从哑光不锈钢，到丝质般触感的丝绸黑，再到奢华高贵的古典金和磨砂金，所有类型，尽可随心选择。



MG



AG

ST	不锈钢
SB	丝绸黑
MG	磨砂金
AG	古典金

一位翘板开关



型号	技术参数	描述
AM10120-ST	10 AX	一位单控开关 (20型)
AM10520-ST	10 AX	一位双控开关 (20型)
AM11920-ST	10 AX	一位中间开关 (20型)



型号	技术参数	描述
AM42920-ST	10 A	一位单控按钮门铃开关 (20型)

一位大翘板开关



型号	技术参数	描述
AM18120-ST	10 AX	一位双控门铃开关 (20型)



型号	技术参数	描述
AM10144-ST	10 AX	一位单控开关
AM10544-ST	10 AX	一位双控开关
AM11944-ST	10 AX	一位中间开关



型号	技术参数	描述
AM43020-ST	10 A	一位单控按钮开关 (20型)



型号	技术参数	描述
AM18144-ST	10 AX	一位双控门铃开关

欧悦Millenium

成套方案

一位大翘板开关




型号	技术参数	描述
AM43044-ST	10 A	一位按钮开关



型号	技术参数	描述
AM42944-ST	10 A	一位按钮门铃开关

两位开关

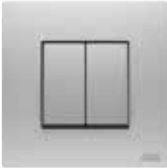

型号	技术参数	描述
AM10244-ST	10 AX	两位单控开关
AM10644-ST	10 AX	两位双控开关

三位开关



型号	技术参数	描述
AM10753-ST	10 AX	三位双控开关
AM12153-ST	16 AX	三位双控开关

插座



型号	技术参数	描述
AMD20553	10A 250V~	二极插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD22553	10A 250V~	二极带开关插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD20344	10A 250V~	一位三极插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD20644	16A 250V~	一位三极插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购

欧悦Millenium 成套方案

信息插座



型号	技术参数	描述
AMD32144	四芯非屏蔽双绞线	一位电话插座插件 RJ11 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD33144	八芯非屏蔽双绞线	一位电脑插座插件 RJ45, 超5类 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD33344	八芯非屏蔽双绞线	一位电脑插座插件 RJ45, 6类 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD32344	八芯非屏蔽双绞线	两位电脑插座插件 RJ45, 超5类 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD32944	八芯非屏蔽双绞线	两位电脑插座插件 RJ45, 6类 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD30144	具体技术参数参照26页	一位电视插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD31344	采用同轴电缆接入	二位电视、卫星电视插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD30344	采用同轴电缆接入	一位卫星电视插座插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD34144	两端子	两端子音响插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购

型号	技术参数	描述
AND34244	四端子	四端子音响插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AM55044	20 A	出线孔

调光开关



型号	技术参数	描述
AM41344-ST	230 V~ ± 10 % 50 Hz ⊕ 40-250 W ⏏ 40-150 VA	2位旋钮式调光开关
AM41344-SB		
AM41344-MG		
AM41344-AG		



型号	技术参数	描述
AMD41244	230 V~ ± 10 % 50 Hz ⊕ 40-400 W ⏏ 40-300 VA	1位旋钮式调光开关插件 ST/SB/MG/AG彩色边框需单独订购

欧悦Millenium 成套方案

酒店专用产品



型号	技术参数	描述
AM40344-ST	10 A DND / MUR	带“请勿打扰”LED灯和“请即清理”门铃开关



型号	技术参数	描述
AM40444-ST	10 A / 220 V DND / MUR	2位带“请勿打扰”LED灯和“请即清理”门铃开关



型号	技术参数	描述
AM11844-ST	额定功率： 16Ax, 2个触点，多个输入端（上下）	窗帘控制开关



型号	技术参数	描述
AM40244-ST	16 AX / 250 V 带LED灯	插卡取电开关
AM40244-SB		
AM40244-MG		
AM40244-AG		



型号	技术参数	描述
AM40544-ST	16AX / 250V 带LED灯 延时5-90秒 适合宽度54mm的卡	电子式插卡取电开关
AM40544-SB		
AM40544-MG		
AM40544-AG		



型号	技术参数	描述
AM50093-BL	0.7 mA 250v	插卡取电开关专用LED指示灯



型号	技术参数	描述
AM40188	额定功率 20VA; 电压: 115V/230V	剃须刀插座插件 ST/SB/MG/AG 彩色边框需单独订购

中央空调温控器



型号	技术参数	描述
AM41786-ST	额定功率: 200 W 传感器: NTC 温度设置范围: 5° C - 35° C 温度误差: ± 1° C 安装深度: 25,5 mm.	带蓝色显示屏 两管制温控器
AM41786-SB		
AM41786-MG		
AM41786-AG		



型号	技术参数	描述
AM42086-ST	额定功率: 200 W 传感器: NTC 温度设置范围: 5° C - 35° C 温度误差: ± 1° C 安装深度: 25,5 mm.	带蓝色显示屏 四管制温控器
AM42086-SB		
AM42086-MG		
AM42086-AG		

其它



型号	技术参数	描述
AM50444-ST		大翘板空白面板
AM50444-SB		
AM50444-MG		
AM50444-AG		



型号	技术参数	描述
AM50100-CH	适用于如下 编号产品: AM1120-XX, AMD1120-XX, AM18120-XX, AM50300-CH, AMD18120-XX, AMD2920-XX, AMD42920-XX, AM18144-XX, AMD18144-XX, AM42944-XX, AMD42944-XX	钥匙标识
AM50200-CH		风扇标识
AM50300-CH		洗手间标识
AM50400-CH		客房服务标识
AM50500-CH		看护标识
AM50600-CH		停止标识

欧悦Millenium

成套方案


模块化结构




根据金属表面处理方式，欧悦Millenium开关可分为4个系列。所有系列均可与任何装修设计风格相匹配，总有一种能为您营造独特而个性化的氛围，满足您的要求。

型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD4144-ST	AMD4144-SB	AMD4144-MG	AMD4144-AG	尺寸86*86 mm	44*44插座边框
AMD5353-ST	AMD5353-SB	AMD5353-MG	AMD5353-AG	尺寸86*86 mm	53*53插座边框

剃须插座边框

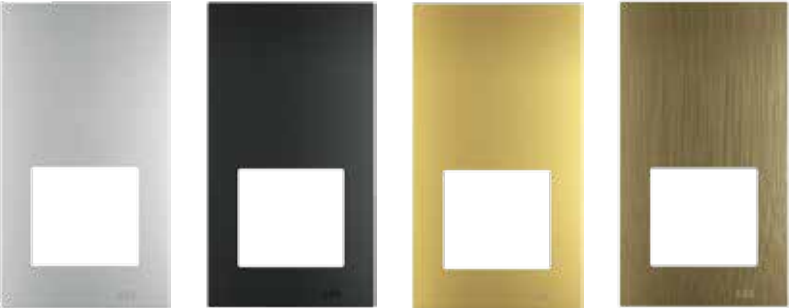

型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD40188-ST	AMD40188-SB	AMD40188-MG	AMD40188-AG	尺寸158.5*87.5 mm	剃须刀插座边框

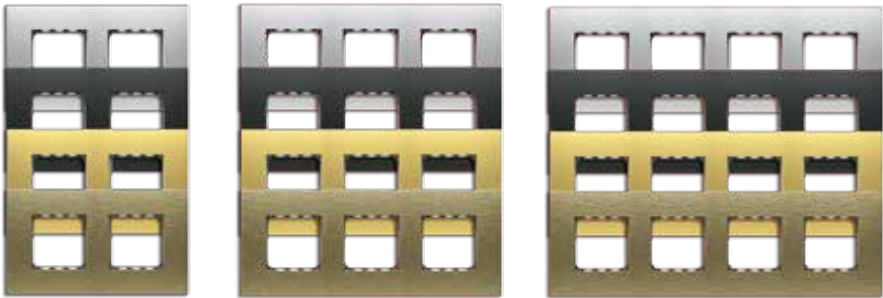

型号	描述
AMD5244-ST	两联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用146底盒
AMD5244-MG	两联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用146底盒
AMD5244-AG	两联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用146底盒
AMD5244-SB	两联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用146底盒
AMD5344-ST	三联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-MG	三联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-AG	三联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-SB	三联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-ST	四联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-MG	四联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-AG	四联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-SB	四联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒



满足审美需求和提高生活品质，KNX、欧悦Millenium系列可同时兼顾。

欧悦Millenium的KNX传感器可一键式管理我们的生活空间，使我们的生活更加舒适、安全，同时更节能环保。

欧悦Millenium为KNX传感器提供了特殊金属安装板，可以降低厚度，使整个面板因为超薄设计而更具美感。

此外，KNX系统还具有创新的色彩概念来支持各项功能，例如黄色代表照明、蓝色代表窗帘、橙色代表RTC、紫红代表场景、白色代表中性（未指定任何功能）以及标准的照明指示（红与绿）。

KNX传感器可用带有所需符号的按钮（如灯光、窗帘、场景、RTC、风机盘管和照明）替换现有按钮，以满足特定的设计和需求。



型号	技术参数		描述
AMD72053-AN (6125/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm	两位传感器
AMD74053-AN (6126/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm	四位传感器
AMD76053-AN (6129/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm	六位传感器
AMD76153-AN (6129/21-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm	六位红外传感器
AMD70153-AN (6122/20-981-500)	移动传感器，多达四个通道 探测范围：纵向6米，横向6面 探测角度：180度 光照度：5Lux-150Lux 安装高度：1.1米	防护等级：IP 20 温度范围：-5°C to 45°C 尺寸：(L x W x D): 53 mm x 44 mm 安装方式：垂直安装	180度红外探测器，暗装
AMD70053-AN (6124/20-981-500)	带房间温控功能的控制元件触发风机盘管通风和供暖。 两管制和四管制温控器具有传统的加热和冷却作用。 可手动或自动控制 包括10个逻辑回路（灯光场景控制、顺序控制、逻辑门等）	开关触点操作模式选择和拨号设定值或调整风扇转速。 显示模式：LCD显示操作模式 防护等级：IP 20 温度范围：-5°C to 45°C 尺寸：(L x W x D): 53 mm x 44 mm	房间恒温加热/制冷

符号



型号	技术参数	描述
AM50701-GR (6123/20-500)	Millenium系列带有载标卡：1/2位控制面板、2/4位控制面板、3/6位控制面板、3/6位带红外感应控制面板	房灯符号
AM50702-GR (6123/21-500)		窗帘符号
AM50703-GR (6123/22-500)		场景符号
AM50704-GR (6123/23-500)		温度符号
AM50705-GR (6123/24-500)		灯光符号
AM50706-GR (6123/26-500)		风机盘管符号

三位KNX边框



型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD5153-ST	AMD5153-SB	AMD5153-MG	AMD5153-AG	尺寸 86x147mm	一联三位KNX边框

KNX传感器金属安装板



型号	技术参数	描述
AMD5053	AMD72053-AN, AMD74053-AN, AMD76053-AN, AMD76153-AN 允许1mm厚度误差	KNX传感器金属安装板

国际标准

产品描述	标准号	标准名称
墙面开关	BS EN 60669-1 / IEC 60669-1 / SS 227 / MS IEC 60669-1/GB16915.1	家用和类似用途固定式电气装置开关
10A/16A 国标插座	GB2099.1/GB2099.4	带开关盒不带开关插座、带接地插座
四线制电话插座	TIA / EIA 568-A,568-B	商业建筑布线标准第二部分：平衡双绞线布线标准
英标六孔电话插座	BS 6312-2-1 / BS 6312-2-2.2	电信接口连接器
八芯电脑插座	TIA / EIA 568-A, 568-B	商业建筑布线标准第二部分：平衡双绞线布线标准
电视插座	BS 3041-2 / IEC 60169-2	射频连接器，同轴连接
电视插座	IEC 61558-1 / IEC61558-2-5	安全电力变压器，电源装置和类似用途第2-5部分：特殊剃须刀用途变压器和电源装置
剃须刀插座	IEC 60669-2-1	家用和类似用途固定式电气装置第2-1部分：特殊要求-电气开关
温度控制器	IEC 60730-1 / IEC60730-2-9	家用和类似用途-第2-9部分：温度敏感控制器特殊要求的自动电气控制装置
面板及支架	BS 5733 / MS 1144 GB17466.1	电气附件的一般要求规范 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳+第1部分：通用要求

壁装式POE供电无线路由器

高效便捷，体验无线自由

想要一款既能装饰又不占空间，而且设置简单的无线路由器？ABB壁装式POE供电无线路由器，传承了ABB开关插座一贯严谨细致的品质，兼具美观的设计和强大的信号穿透力，从此告别杂乱的网线，再也不用担心宝宝拔线啦。

极速体验，始终领先
基于 POE（局域网供电），引领无线网络新体验。

安装一步搞定，更智能轻松
只需正常接入网线，无需额外布电源线。简单友好的用户界面，默认工作模式下无需任何设置即可连入局域网。

信号覆盖，超乎想象
可实现多点分散覆盖，为多用户同时上网，提供优质、高速率的无线网络接入服务。

适用于各种建筑
专为别墅、公寓、写字楼、学校、餐厅、高档酒店等房间密集环境的无线网络而设计，让每一个角落都有流畅的网络体验。




- 01. AMD33544-ST(不锈钢)
- 02. AMD33544-SB (丝绸黑)
- 03. AMD33544-AG (古典金)
- 04. AMD33544-MG (磨砂金)

壁装式POE供电无线路由器

高效便捷，体验无线自由


工作系统图

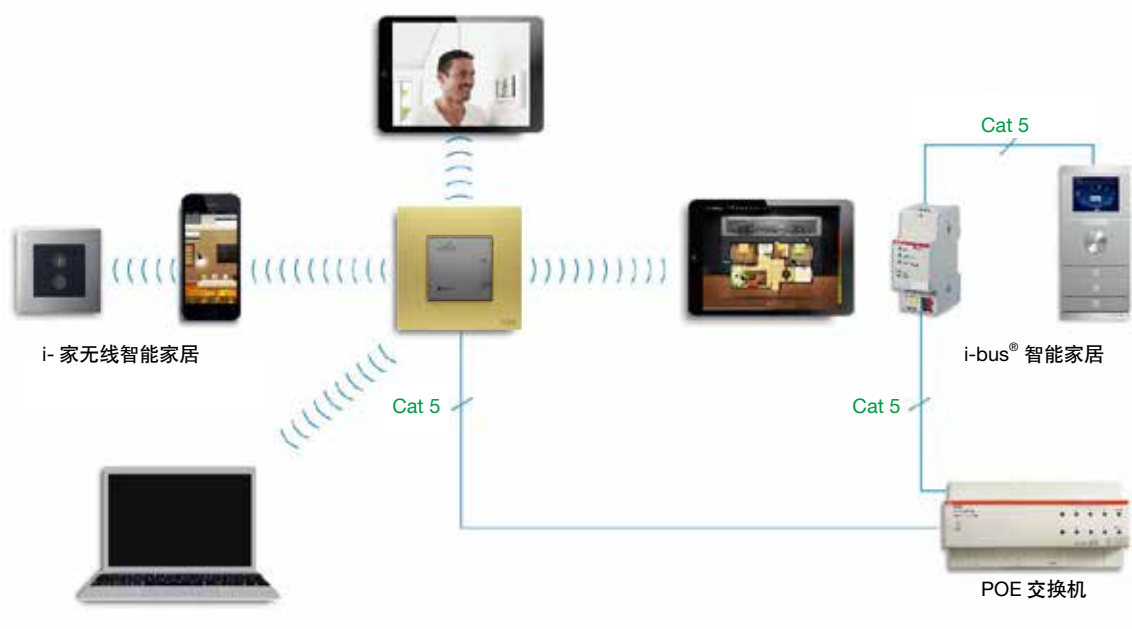


产品参数表

项 目		参 数
供电方式		POE 供电
工作频率		802.11b/g/n: 2.4GHz-2348GHz
功耗		<2w
工作温度		0℃~40℃
工作模式		AP 模式（出厂默认） Router 模式
无线		无线信道设置：Auto/1-11 信道带宽设置：20MHz-40MHz 无线发射功率调整
指示灯	常亮	系统正常待机中
	闪烁	系统启动中、工作状态中
	常灭	默认情况下系统不正常、除非人为关灭







框架尺寸

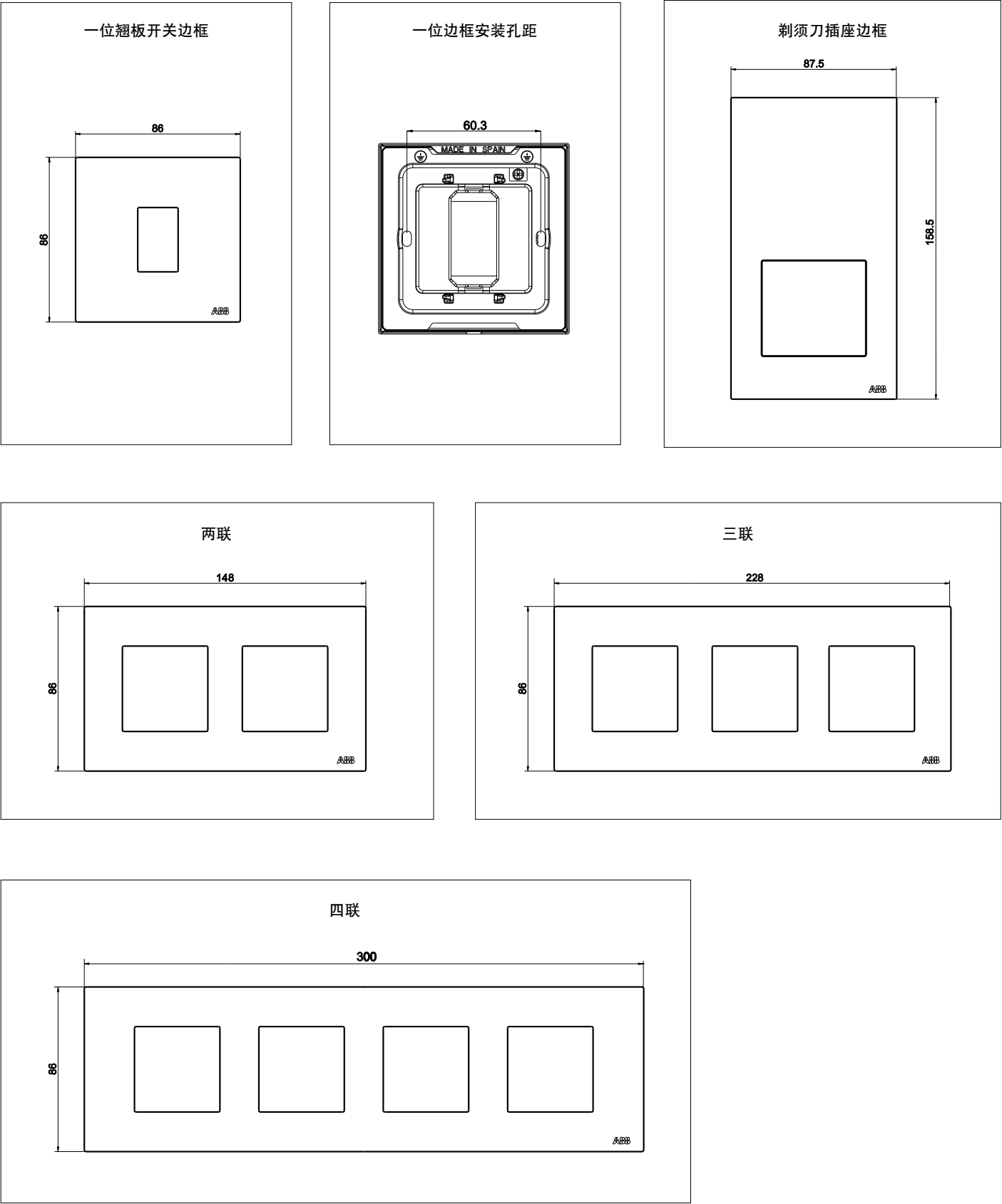

电路连接图

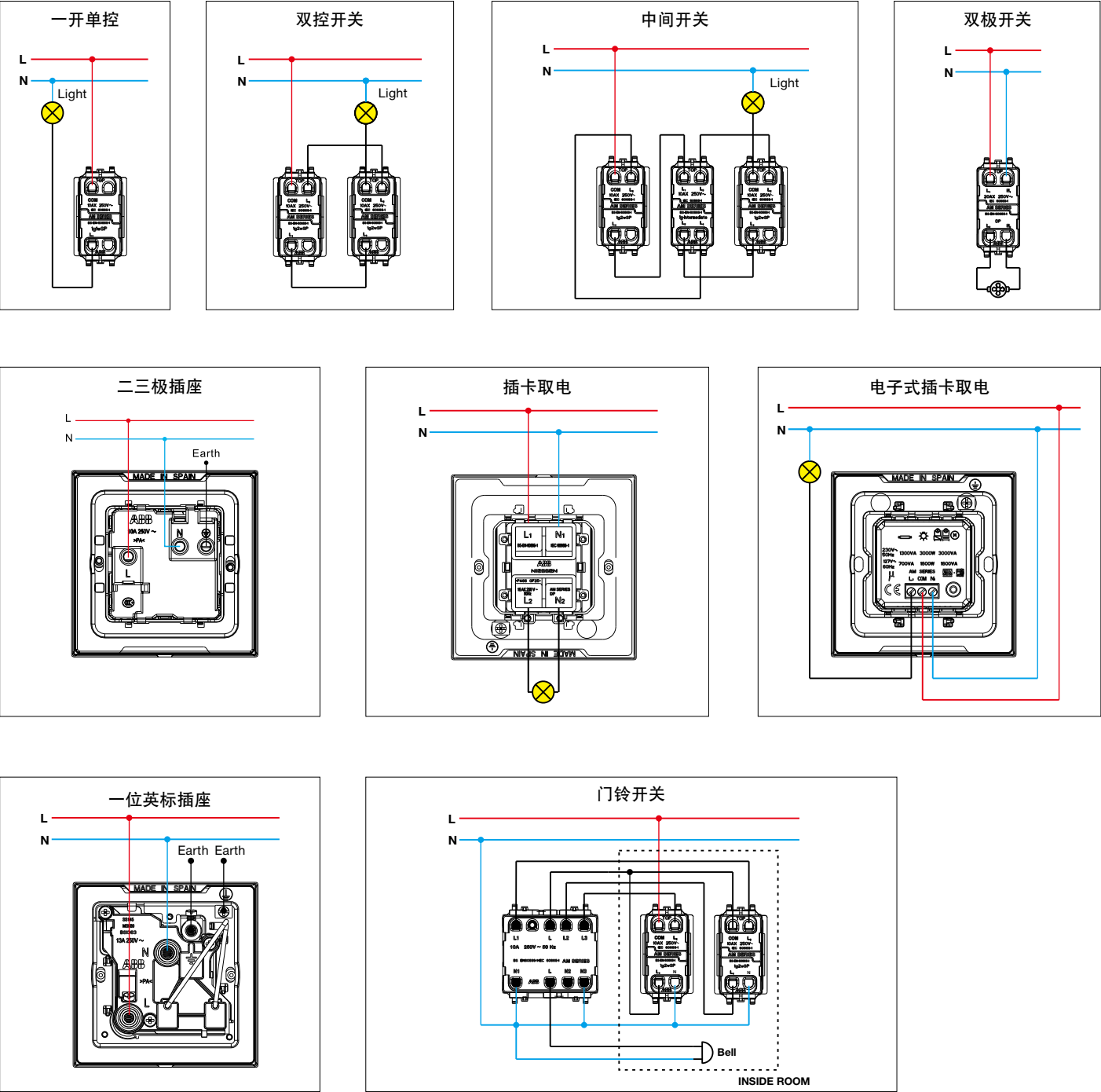

电路连接图

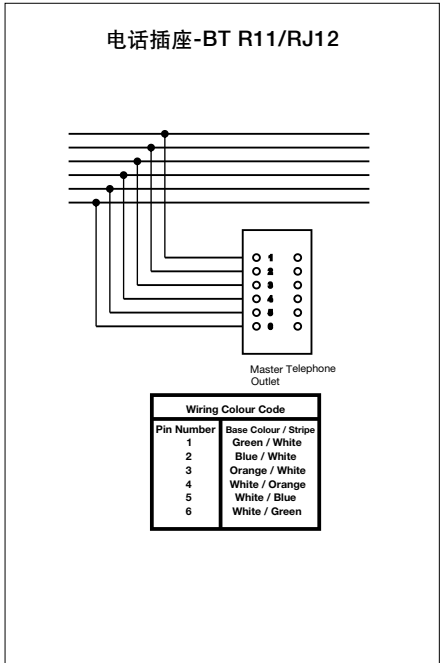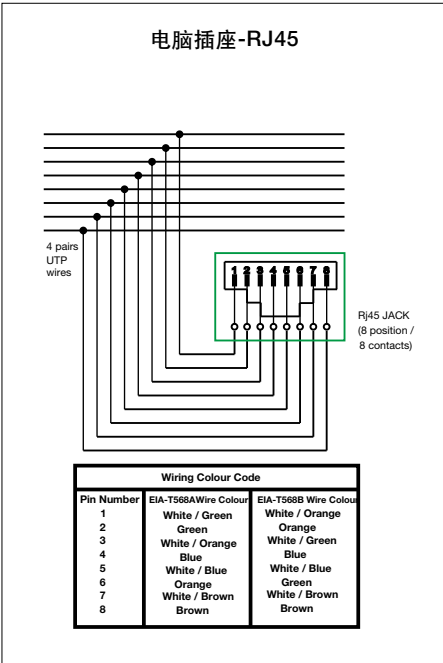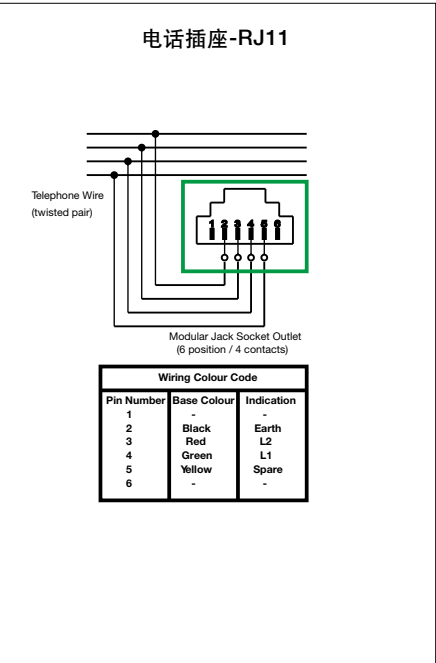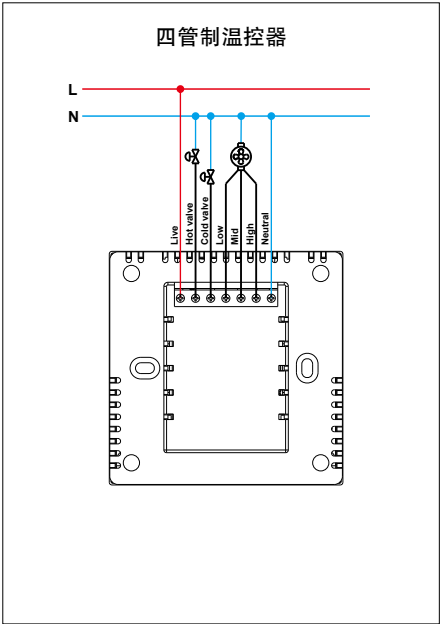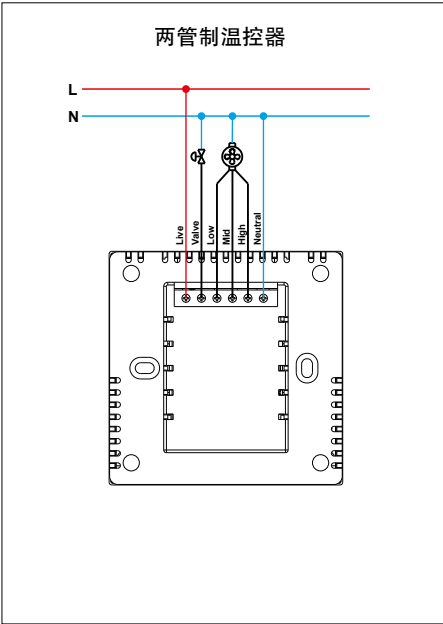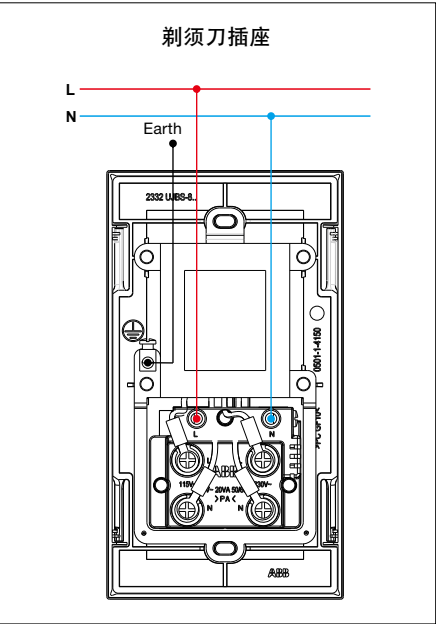

TV & SAT技术规范

TV				SAT OUTLET			
频率(Mhz)	插入损耗 (dB)	输出损耗 (dB)	耐受电压	频率(Mhz)	插入损耗 (dB)	输出损耗(dB)	耐受电压
5 ~ 550	< 2.5	> 16	2 KV	5 ~ 550	< 0.5	> 18	2 KV
550 ~ 750	< 2.5	> 14		550 ~ 750	< 0.8	> 18	
750 ~ 1000	< 2.5	> 14		750 ~ 1000	< 0.8	> 16	

酒店参考案例

酒店项目名称	所在城市	星级
安庆市石化宾馆	安庆	四星级
蚌埠南山豪生大酒店	蚌埠	五星级
成都西顿国际酒店	成都	五星级
锦江宾馆	成都	五星级
仁恒置地广场	成都	五星级
赤峰北方时代设计酒店	赤峰	三星级
滁州皖投齐云山山庄酒店	滁州	四星级
大连东泉温泉假日酒店	大连	四星级
德州康博富豪酒店 i-bus	德州	五星级
湖北恩施瑞享酒店	恩施	五星级
佛山皇冠假日酒店	佛山	五星级
福州世茂洲际酒店	福州	五星级
天水酒店	广州	四星级
广州地中海酒店	广州	五星级
富力（花都）假日酒店	广州	四星级
万豪酒店	哈尔滨	五星级
杭州西湖国宾馆	杭州	五星级
杭州楔弗利酒店	杭州	五星级
杭州雷迪森西溪精品酒店	杭州	四星级
杭州西溪宾馆	杭州	四星级
杭州西溪悦榕庄	杭州	五星级
杭州千禧酒店	杭州	四星级
浙江世贸君澜大饭店	杭州	五星级
杭州望湖宾馆	杭州	四星级
杭州契弗利精品酒店	杭州	五星级
杭州雷迪森西溪精品酒店	杭州	五星级
菏泽中岭酒店	菏泽	四星级
淮北温哥华酒店	淮北	五星级
湖北黄石磁湖山庄酒店	黄石	四星级
吉首边城酒店	吉首	四星级
山东政协齐汇维景酒店 i-bus	济南	五星级
泉州幸福华美达大酒店	晋江	五星级
廊坊阿尔卡迪亚酒店	廊坊	五星级
连云港海洲湾国际会议中心	连云港	五星级
临沂铂尔曼酒店	临沂	五星级
珠光地产江山御景温泉度假村	梅州	五星级
南京钟山高尔夫酒店	南京	五星级

酒店项目名称	所在城市	星级
南京润地广场	南京	五星级
南京古南都饭店	南京	四星级
南宁五象湖酒店（国宾馆）	南宁	五星级
南宁南湖明珠大酒店	南宁	五星级
南通城市时尚酒店	南通	四星级
盘锦国贸酒店	盘锦	四星级
青岛银沙滩凯宾斯基酒店	青岛	五星级
清远狮子湖喜来登酒店	清远	五星级
三亚海居铂尔曼酒店	三亚	五星级
三亚福朋喜来登酒店	三亚	五星级
厦门机场航空酒店	厦门	四星级
厦门霖德酒店	厦门	四星级
上海宝华万豪酒店	上海	五星级
上海圣诺亚皇冠假日酒店	上海	五星级
上海中航泊悦酒店	上海	五星级
圣诺亚皇冠假日酒店	上海	五星级
新发展圣淘沙酒店	上海	四星级
新发展古华山庄酒店	上海	三星级
绍兴嘉悦广场希尔顿酒店	绍兴	五星级
深圳京基100瑞吉酒店	深圳	五星级
皇冠假日酒店	沈阳	五星级
苏州日航酒店（狮山广场）	苏州	五星级
金鸡湖大酒店二期	苏州	五星级
晋合凯越酒店	苏州	四星级
天津津丽华酒店	天津	四星级
天津社会山酒店群	天津	四星级
天津宾馆	天津	五星级
天津海洲酒店	天津	三星级
天津津利华酒店	天津	四星级
天津水游城假日酒店	天津	五星级
无锡艾迪花园酒店	无锡	五星级
无锡百乐戴斯酒店	无锡	五星级
芜湖双翼宾馆	芜湖	四星级
湖北武汉万达瑞华酒店	武汉	奢华五星
西安中大利兹卡尔顿酒店	西安	五星级
西安中新凯宾斯基酒店	西安	五星级
青海建设厅宾馆	西宁	四星级

酒店项目名称	所在城市	星级
宿迁双星酒店	宿迁	五星级
荣盛阿尔卡迪亚酒店	徐州	三星级
延长延安宾馆	延安	五星级
湖北宜昌万达皇冠假日酒店	宜昌	五星级
永州市东方财富商务酒店	永州	三星级
延长石油大厦	榆林	五星级
三清山开元度假村	玉山	五星级
长沙金源酒店	长沙	四星级
小天鹅戴斯酒店	长沙	五星级
绿地JW万豪酒店	郑州	超五星级
重庆富力凯悦酒店	重庆	五星级
重庆威斯汀	重庆	五星级
重庆融汇丽笙酒店	重庆	五星级
重庆长江国际丽笙酒店	重庆	五星级
重庆中冶赛迪酒店	重庆	五星级
珠海喜来登酒店	珠海	五星级
珠海十字门喜来登就带你	珠海	五星级
格力万山岛静云山庄	珠海	五星级
珠海东澳岛南沙咀酒店	珠海	五星标准
珠海东澳岛南沙湾酒店	珠海	五星标准
珠海万山酒店	珠海	五星标准
淄博齐盛国宾馆 i-bus	淄博	四星级
淄博海悦大酒店 i-bus	淄博	五星级
合肥高速开元国际大酒店	合肥	五星级
余姚富达豪生酒店	宁波	五星级
甘肃国际贸易中心希尔顿酒店	甘肃	五星级
北京金隅喜来登	北京	五星级

APP下载

自定义你的Style

这个时代，几乎什么都可以通过智能终端实现，挑选开关面板也不例外。如何寻找最符合家居氛围的开关面板？几个简单的步骤，就能找到让你心动的款式：

步骤一

进入iPhone/iPad APP商店，搜索名字叫“Design Switch”的应用，下载安装。



步骤二

打开安装好的Design Switch应用，点击底部Catalogue菜单，ABB进口系列的开关面板即刻呈现。



步骤三

选择你喜欢的某一款产品，点击进入。



步骤四

点击左上角的不同色块，可查看不同颜色的面板。



步骤五

点击右上角的，不同的风格的壁纸随意选择，也可通过点击上方的拍摄您自己的背景墙进行搭配，还可通过按钮从相册里选择图片进行搭配。



步骤六

将壁纸和面板进行匹配，选出最适合的一款，并点击上方的按钮保存图片，面板就挑选好啦，事半功倍哦。



APP下载 自定义你的Style

此外，Dynasty系列产品，可通过以下方式查找：


步骤一

登陆iPhone/iPad APP商店，搜索名字叫“Busch-Jaeger Lichtschalter”的APP并下载。



步骤二

打开“Busch-Jaeger Lichtschalter”APP，并点击Dynasty系列的产品，进入Dynasty系列产品页面。

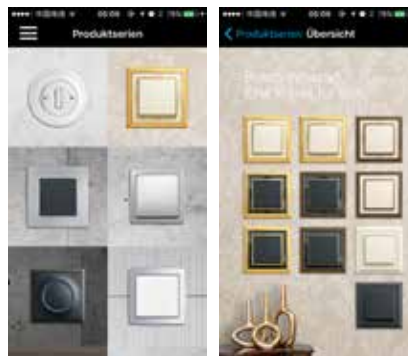

步骤三

选择你喜欢的某一款并点击进入，点击上方的  选择不同的壁纸效果，还可点击  即时拍摄图片进行搭配，也可点击  从相册里选择一张图片自定义背景。




步骤四

选好某一款产品后，点击  可将选好的产品图片发送到邮箱。



步骤五

在主页面选择“3D LiveView”，进入后选择“Los geht's”，扫描后旋转手机可以看到3D的开关图片。

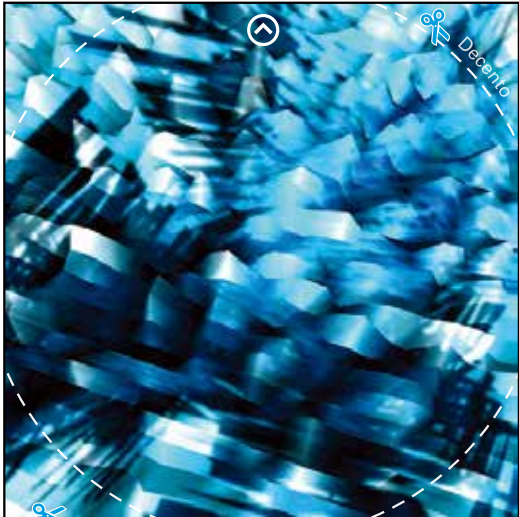

Busch-Jaeger Lichtschalter



So funktioniert's:

- 1) Lichtschalter-App laden und 3D-LiveView starten.
- 2) Trackingmotiv ausschneiden und dort befestigen, wo das Produkt platziert werden soll.

3D LiveView

BUSCH-JAEGER
Die Zukunft ist da.

联系我们 Contact US

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通大厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路 129 号
联发广场写字楼 28 层 2804-2806 室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21 号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

北京 ABB 低压电器有限公司

中国北京市 100176
北京经济技术开发区
康定街 17 号
电话：(010) 5808 5000
传真：(010) 5808 5288

<http://www.abb.com.cn>

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：cn-ep-hotline@abb.com

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
麦购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路 1 号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 933
传真：(0471) 5903 121

唐山分公司：
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路 101 号
高科总部大厦 805 室
电话：(0315) 5068 085
传真：(0315) 5068 080

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道 96 号
武汉万达中心写字楼 21 楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

上海分公司：
中国上海市 200023
蒙自路 763 号
丰盛创建大厦 5 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路 1018 号
中航中心 1504A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1 座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

ABB 新会低压开关有限公司

中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号
电话：(0750) 6322 200
传真：(0750) 6677 526

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158 号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310020
江干区钱江路 1366 号
华润大厦 A 座 8 楼 802-805 单元
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1 号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江西路 15 号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号 601 室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

厦门 ABB 低压电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路 12-20 号
电话：(0592) 6038 118
传真：(0592) 6038 110

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

南宁分公司：
中国广西壮族自治区南宁市 530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

ABB (Hong Kong) Ltd.

香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

厦门 ABB 振威电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号
电话：(0592) 5747 980
传真：(0592) 5625 072

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 塔 8 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路 320 号
新华国际广场 A 座 12A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

1SXF620009C2001 Rev B 07-2016
SH-JS 10000



ABB 电气产品官方微信



ABB 电气产品官方微信



ABB 天猫官方旗舰店



ABB 阿里巴巴官方旗舰店



ABB 电气产品官方微信

Power and productivity
for a better world™



样本所载述的产品资料以实物为准。
若有变更恕不另行通知，ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。