


Serenga 26

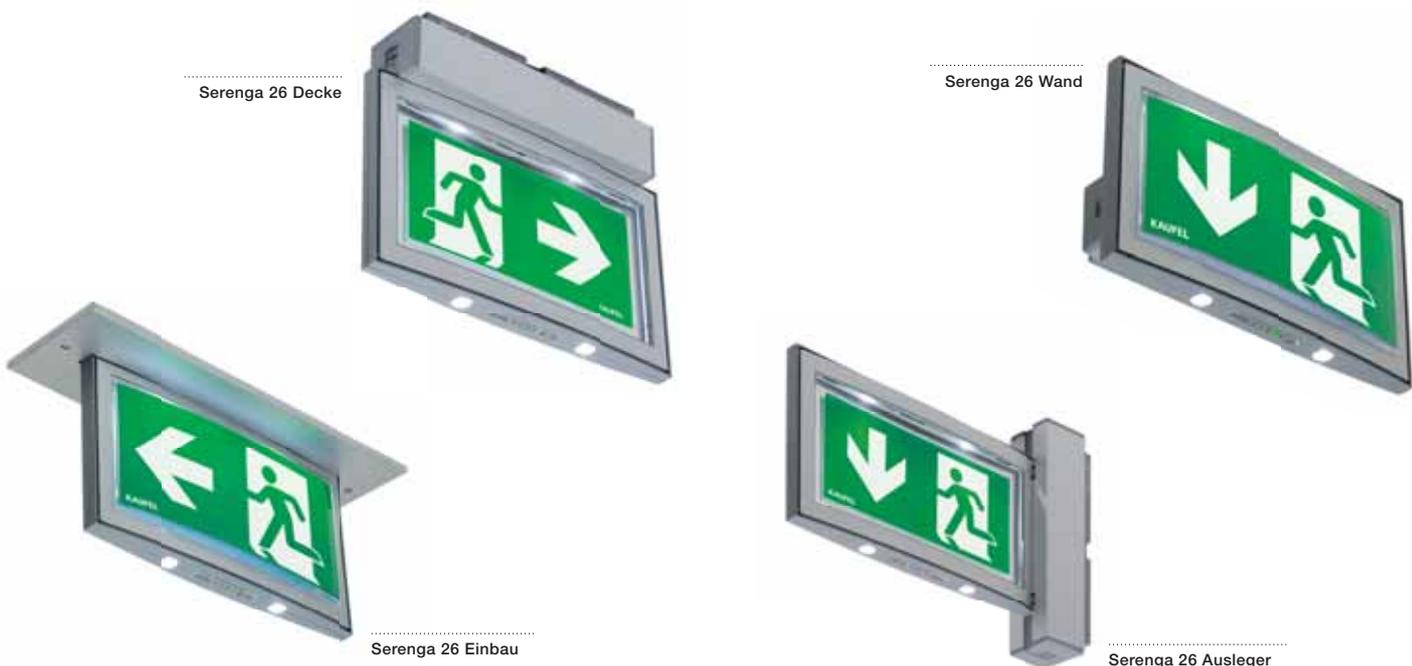

Serenga 26

Modulare, variantenreiche und universelle Kunststoff-Rettungszeichenscheibenleuchte, Piktogrammscheibe eingefasst im Rahmen, mit integriertem Lichtaustritt nach unten

Technische Daten

- **Gehäuse:** Kunststoff grau (RAL 7040), Piktogrammrahmen mit Umfassung aus eloxiertem Aluminium
- **Anschlussspannung:**
220...240 V AC 50/60 Hz
176...275 V DC (nur ZBL)
- Zulässige **Umgebungstemperatur:**
-5...+35°C Dauerschaltung
+5...+40°C Bereitschaftsschaltung
- **Leuchtmittel** inklusive

OPTIONEN

Kinoleuchte Cinema (ZBL), mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

stehende Piktogrammscheibe

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Lichtaustritt nach unten (Option „X“)




Optional mit LED-Downlight
Lichtaustritt unten, als zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
→ Option „X“ in Typenbezeichnung

Weitere Informationen zu der Leuchte finden Sie unter:

www.kaufel.de/product-line/serenga



Projektionstabellen

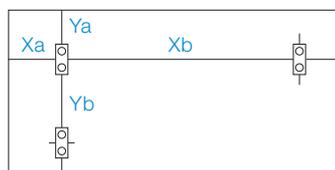

ZBL Serenga 26 FIX/FOX/FCX

h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,5	1,9	4,8	1,9	4,9
3,0	1,6	5,0	1,9	5,4
3,5	0,8	5,0	0,9	5,5
4,0	-	3,7	-	4,1

EBL Serenga 26 FIX/FOX/FCX

h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,5	1,9	4,8	1,9	4,9
3,0	1,6	5,0	1,9	5,4
3,5	0,8	5,0	0,9	5,5
4,0	-	3,7	-	4,1

Serenga 26



Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart		RZL/SL	Piktogramm	EKW [m]	Leuchtmittel	Leistungsaufnahme [VA/W]	Gewicht [kg]	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
			Zubehör enthalten	Zubehör separat								

Zentralbatterieleuchten

1	viaFlex	SERENGA 26 FI D/P/A FLX	9402601	D / A	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,7	1,4	Pikto auch stehend möglich	32110201/20
2		SERENGA 26 FI E FLX	9402602	E	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,7	2,1	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110201/20
3		SERENGA 26 FI K FLX	9402611	K		RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,7	1,6	inkl. 4 Kettenhaken	32110201/20
4		SERENGA 26 FIX D/P/A FLX	9402603	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5,3	1,5	Pikto auch stehend möglich	32110201/20
5		SERENGA 26 FIX E FLX	9402604	E	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5,3	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110201/20
6		SERENGA 26 FIX K FLX	9402612	K		RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5,3	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	32110201/20
7		SERENGA 26 FO D/P/A FLX	9402605	D / A	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,7	1,3	Pikto auch stehend möglich	32110201/20
8		SERENGA 26 FO E FLX	9402606	E	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,7	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110201/20
9		SERENGA 26 FO K FLX	9402613	K		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,7	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	32110201/20
10		SERENGA 26 FOX D/P/A FLX	9402607	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5,3	1,3	Pikto auch stehend möglich	32110201/20
11		SERENGA 26 FOX E FLX	9402608	E	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5,3	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110201/20
12		SERENGA 26 FOX K FLX	9402614	K		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5,3	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	32110201/20
13		SERENGA 26 FC W FLX	9402609	W		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,7	1,3		32110201/20
14		SERENGA 26 FCX W FLX	9402610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5,3	1,3		32110201/20
15		SERENGA 26 FI D/P/A EVG220	9102601	D / A	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,5	1,3	Pikto auch stehend möglich	32110200/20
16		SERENGA 26 FI E EVG220	9102602	E	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,5	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110200/20
17		SERENGA 26 FI K EVG220	9102611	K		RZL	Einzel*	30	LED 2 W	8 / 3,5	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	32110200/20
18		SERENGA 26 FIX D/P/A EVG220	9102603	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5	1,4	Pikto auch stehend möglich	32110200/20
19		SERENGA 26 FIX E EVG220	9102604	E	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5	2,1	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110200/20
20		SERENGA 26 FIX K EVG220	9102612	K		RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	11 / 5	1,6	inkl. 4 Kettenhaken	32110200/20
21		SERENGA 26 FO D/P/A EVG220	9102605	D / A	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,5	1,2	Pikto auch stehend möglich	32110200/20
22		SERENGA 26 FO E EVG220	9102606	E	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,5	1,9	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110200/20
23		SERENGA 26 FO K EVG220	9102613	K		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,5	1,4	inkl. 4 Kettenhaken	32110200/20
24		SERENGA 26 FOX D/P/A EVG220	9102607	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5	1,2	Pikto auch stehend möglich	32110200/20
25		SERENGA 26 FOX E EVG220	9102608	E	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5	1,9	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110200/20
26		SERENGA 26 FOX K EVG220	9102614	K		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5	1,4	inkl. 4 Kettenhaken	32110200/20
27		SERENGA 26 FC W EVG220	9102609	W		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	8 / 3,5	1,2		32110200/20
28		SERENGA 26 FCX W EVG220	9102610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	11 / 5	1,2		32110200/20

Einzelbatterieleuchten

29	Naveo / DCP	SERENGA 26 FI D/P/A M3 BUS	9702601	D / A	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	1,6	Pikto auch stehend möglich	32110104/20
30		SERENGA 26 FI E M3 BUS	9702602	E	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	2,3	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110104/20
31		SERENGA 26 FI K M3 BUS	9702611	K		RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	1,8	inkl. 4 Kettenhaken	32110104/20
32		SERENGA 26 FIX D/P/A M3 BUS	9702603	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	1,7	Pikto auch stehend möglich	32110104/20
33		SERENGA 26 FIX E M3 BUS	9702604	E	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	2,4	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110104/20
34		SERENGA 26 FIX K M3 BUS	9702612	K		RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	1,9	inkl. 4 Kettenhaken	32110104/20
35		SERENGA 26 FO D/P/A M3 BUS	9702605	D / A	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,5	Pikto auch stehend möglich	32110104/20
36		SERENGA 26 FO E M3 BUS	9702606	E	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110104/20
37		SERENGA 26 FO K M3 BUS	9702613	K		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	32110104/20
38		SERENGA 26 FOX D/P/A M3 BUS	9702607	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,5	Pikto auch stehend möglich	32110104/20
39		SERENGA 26 FOX E M3 BUS	9702608	E	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110104/20
40		SERENGA 26 FOX K M3 BUS	9702614	K		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	32110104/20
41		SERENGA 26 FC W M3 BUS	9702609	W		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,5		32110104/20
42		SERENGA 26 FCX W M3 BUS	9702610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,5		32110104/20
43		SERENGA 26 FI D/P/A M3 SÜ	9602601	D / A	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	1,6	Pikto auch stehend möglich	32110100/20
44		SERENGA 26 FI E M3 SÜ	9602602	E	P	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	2,3	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110100/20
45		SERENGA 26 FI K M3 SÜ	9602611	K		RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13 / -	1,8	inkl. 4 Kettenhaken	32110100/20
46		SERENGA 26 FIX D/P/A M3 SÜ	9602603	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	1,7	Pikto auch stehend möglich	32110100/20
47		SERENGA 26 FIX E M3 SÜ	9602604	E	P	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	2,4	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110100/20
48		SERENGA 26 FIX K M3 SÜ	9602612	K		RZL+SL	Einzel*	30	LED 4 W	18 / -	1,9	inkl. 4 Kettenhaken	32110100/20
49		SERENGA 26 FO D/P/A M3 SÜ	9602605	D / A	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,5	Pikto auch stehend möglich	32110100/20
50		SERENGA 26 FO E M3 SÜ	9602606	E	P	RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110100/20
51		SERENGA 26 FO K M3 SÜ	9602613	K		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	32110100/20
52		SERENGA 26 FOX D/P/A M3 SÜ	9602607	D / A	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,5	Pikto auch stehend möglich	32110100/20
53		SERENGA 26 FOX E M3 SÜ	9602608	E	P	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	32110100/20
54		SERENGA 26 FOX K M3 SÜ	9602614	K		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	32110100/20
55		SERENGA 26 FC W M3 SÜ	9602609	W		RZL	Einzel*	25	LED 2 W	13 / -	1,5		32110100/20
56		SERENGA 26 FCX W M3 SÜ	9602610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4 W	18 / -	1,5		32110100/20

* Bitte Pfeilrichtung angeben

Serenga 26



Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht [kg]	Anmerkungen
PENDELSET SER-PK 150MM SERENGA 26	32130211/20	P	0,6	nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK 300MM SERENGA 26	32130212/20	P	0,7	nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK 500MM SERENGA 26	32130213/20	P	0,7	nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK1000MM SERENGA 26	32130214/20	P	0,9	nicht kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014591	6014591	W	0,4	nur für FC+FCX
BETONEINGIESSKASTEN SERENGA 26	32130202	E	0,8	

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht [kg]	Anmerkungen
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FI 30M	6016021	D / P / A / E / K	0,8	LED 2x1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FIX 30M	6016022	D / P / A / E / K	0,9	LED 4x1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FO	32120202/20	D / P / A / E / K	0,7	LED 2x1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FOX	32120402/20	D / P / A / E / K	0,7	LED 4x1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FC	32120201/20	W	0,7	LED 2x1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FCX	32120401/20	W	0,7	LED 4x1 W
26 LMU-SER-ISO-I	12929658/20		<0,1	Piktografie für FI+FIX
26 SER-ISO-I BLIND	12929650/20		<0,1	Piktografie für FI+FIX
26 LMR-SER-ISO-I	12929652/20		<0,1	Piktografie für FI+FIX
26 LML-SER-ISO-I	12929653/20		<0,1	Piktografie für FI+FIX
26 LMO-SER-ISO-I	12929651/20		<0,1	Piktografie für FI+FIX
26 LMU-SER-ISO-C	12929158/20		<0,1	Piktografie für FO+FOX, FC+FCX
26 SER-ISO-C BLIND	12929150/20		<0,1	Piktografie für FO+FOX, FC+FCX
26 LMR-SER-ISO-C	12929152/20		<0,1	Piktografie für FO+FOX, FC+FCX
26 LML-SER-ISO-C	12929153/20		<0,1	Piktografie für FO+FOX, FC+FCX
26 LMO-SER-ISO-C	12929151/20		<0,1	Piktografie für FO+FOX, FC+FCX
DECKENEINBAUSATZ SER-EK SERENGA 26	32130201/20	E	0,7	
KETTENHAKEN 1 VE = 1 TUETE	600970540	K	0,1	pro Leuchte 2 VE

Serenga 26



Piktogrammrahmen


Serenga 26

<p>FI</p> <p>Piktogramm gerade</p> 	<p>F0</p> <p>Piktogramm beidseitig gewölbt</p> 	<p>FC</p> <p>Piktogramm einseitig gewölbt</p> 
<p>FIX (X = mit Lichtaustritt unten)</p> 	<p>FOX (X = mit Lichtaustritt unten)</p> 	<p>FCX (X = mit Lichtaustritt unten)</p> 


Maßzeichnungen Leuchten

Serenga 26

Serenga 26 D FI(X)

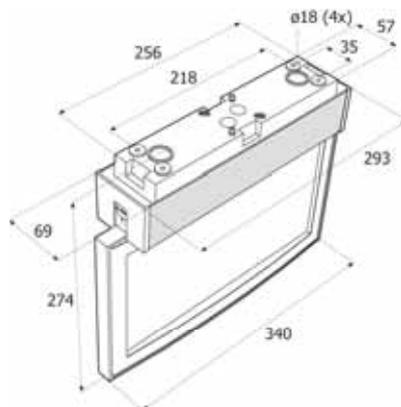

Serenga 26 W FC(X)

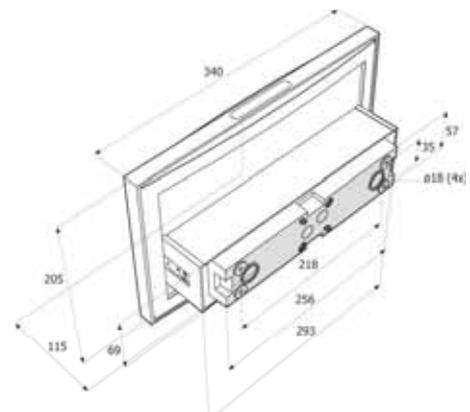


Serenga 26




Maßzeichnungen Leuchten

Serenga 26


Serenga 26 A FI(X)

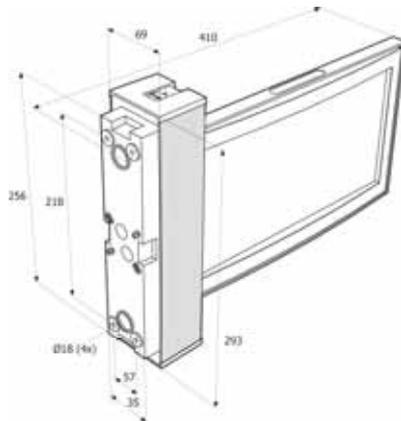


Serenga 26 P FI(X)

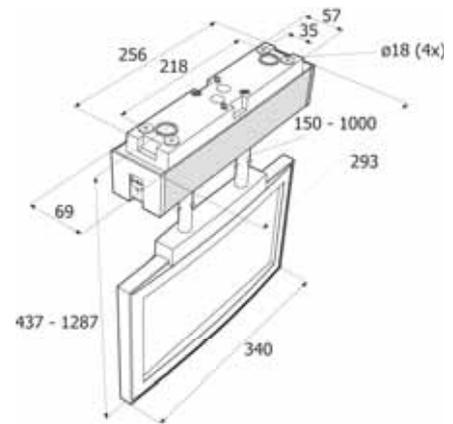

Serenga 26 E FI(X)

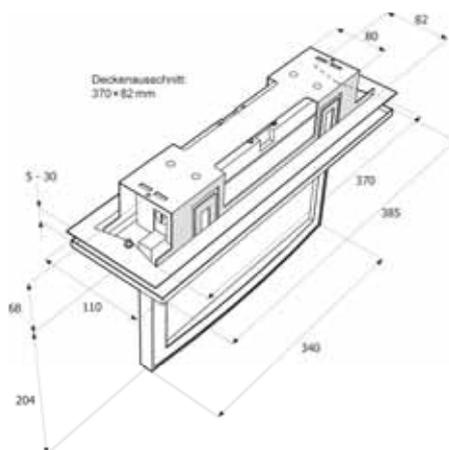


Serenga 26 E FI(X) mit Pendel

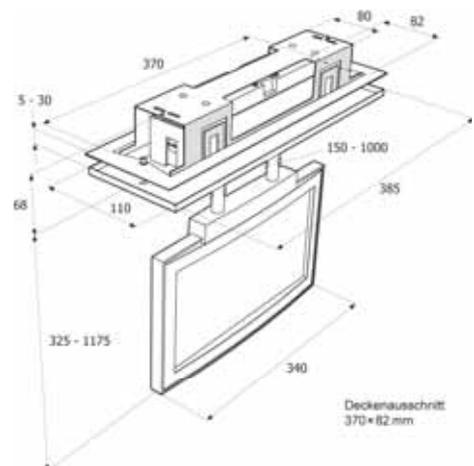

Maßzeichnungen Zubehör

Ballschutzkorb 6014591 (nur für Serenga 26 W FC / FCX)

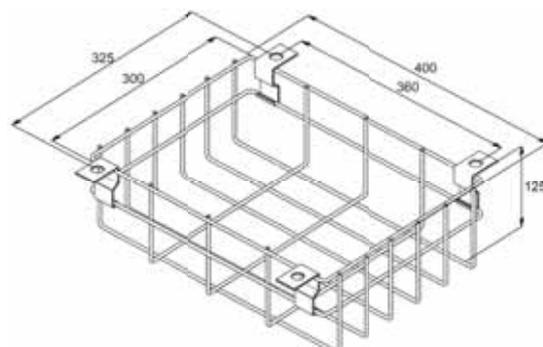

Legende

A Icons	
	LED-Leuchtmittel
	EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit
	Schutzart IP XX
	Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung
	Erkennungsweite
	Schutzklasse I
	Schutzklasse II
	ENEC-zertifiziert

B Montagearten	
W	Wandaufbau
WE	Wandeinbau
D	Deckenaufbau
E	Deckeneinbau
A	Wandausleger (Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel (Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette (Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil (Seil i.d.R. nicht enthalten)

C Piktogramme		
	einseitig	doppelseitig
LMU		
LML		
LMR		
LMO		
LML/R		
LMU/U		
LMO/O		
LMUL		
LMUR		
LMUL/UR		
LMOL		
LMOR		
LMOL/OR		

Weitere Hinweise zur Katalognutzung auf den Seiten 118-119

Hinweise zur Katalognutzung

Bitte bestellen Sie komplette Leuchten immer mit der „Bestell-Nr.“. Unter „Bestell-Nr.“ haben wir für Sie bereits alle Komponenten zusammengefasst, die Sie für eine Leuchte der entsprechenden Montageart benötigen.

Beispiel:

Bestell-Nr. 9402221 Optilux 22 LED WE FLX

bestehend aus:

Art.-Nr. 4200445 OPTILUX 22 W LED FLX (KAUFEL)*

Art.-Nr. 11110111 EINBAUSCHALE OPTILUX 22/24

Art.-Nr. 12332653/20 22 LML-ISO-PIKTO

*Dies ist die Basisleuchte. Sie finden die „Art.-Nr. der Basisleuchte“ zur Information auch am Ende der Tabellenzeile.

Montageart (Zubehör enthalten)

Der Lieferumfang der Bestell-Nr. beinhaltet bereits alle notwendigen Komponenten für die genannten Montagearten, es braucht also kein Zubehör zusätzlich bestellt zu werden.

Montageart (Zubehör separat)

Die Leuchte mit der Bestell-Nr. ist für die genannte Montageart vorbereitet, es muss jedoch noch Zubehör mitbestellt werden, z. B. ein Pendel.

Montagearten: siehe Legende im Ausklapper **B**

Optilux 22

Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart		RZL/SL	Piktogramm
			Zubehör enthalten	Zubehör separat		

Zentralbatterieleuchten						
1	OPTILUX 22 LED W FLX	9402219	W		RZL	Einzel*
2	OPTILUX 22 LED D FLX	9402220	D (eins.)		RZL	Einzel*

Name und Nummer der Leuchtenfamilie

OPTILUX 22 LED W FLX

Leuchtmittel

LED = LED-Leuchtmittel
 RLED = Retrofit-LED-Leuchtmittel
 CCFL = Kaltkathodenrohr
 LL8 = 8 W T5
 TC 11 = 11 W TC-SEL
 usw.
 Leuchtmittel bei allen Leuchten inklusive

Montageart

W = Wandaufbau
 WE = Wandeinbau
 D = Deckenaufbau
 E = Deckeneinbau
 A = Wandausleger
 P = Pendel
 K = Kette
 S = Deckenaufbau mit Seil
 SE = Deckeneinbau mit Seil

Elektrische Ausführung

FLX = Zentralbatterieleuchte, inkl. Leuchtenbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung, mit Netzüberwachungs- und Schalteingang (viaFlex)
 EVG220 = Zentralbatterieleuchte, ohne Einzelleuchtenüberwachung, nicht für Mischbetrieb geeignet
 M3 BUS = Einzelbatterieleuchte, 3-stdg., inkl. Kommunikationseinheit für zentrale Überwachung über Bus (Naveo/DCP)
 M3 SÜ = Einzelbatterieleuchte, 3-stdg., selbstüberwachend, mit selektiver Status- und Fehleranzeige mittels LED

Dargestellter Ersatzteillumfang begrenzt auf Piktogramme und mechanische Komponenten

Piktogramme: siehe Legende im Ausklapper **C**

→ Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung

→ LML-ISO-PIKTO

22 LMR-ISO-PIKTO

AUSKLAPPSEITE AUS DEM UMSCHLAG ÖFFNEN

Inhaltsverzeichnisse

Dieser Katalog hat 3 Inhaltsverzeichnisse, die die gezielte Suche erleichtern:

- Inhalt Zentralbatterieleuchten** Übersicht über alle ZBL
- Inhalt Einzelbatterieleuchten** Übersicht über alle EBL
- Anwendungskriterien** Übersicht aller Leuchten zu wichtigen Anwendungskriterien (z. B. hohe Schutzart)

Projektierungsdaten / Wartungsfaktor

Allen in diesem Katalog genannten Projektierungsdaten liegt einheitlich, unabhängig vom verwendeten Leuchtmittel, ein leuchtenbezogener Wartungsfaktor von 0,8 zugrunde, d. h. die in den Tabellen gezeigten Abstände wurden bereits um den Faktor 0,8 verringert. Für genaue Berechnungen stehen Ihnen zu allen Leuchten entsprechende Lichtstärkeverteilungsdaten im Eulumdat-Format als Download auf unserer Internetseite zur Verfügung: www.kaufel.de

Abkürzungen

- ZBL = Zentralbatterieleuchte
- EBL = Einzelbatterieleuchte
- RZL = Rettungszeichenleuchte
- SL = Sicherheitsleuchte
- EKW = Erkennungsweite einer Rettungszeichenleuchte

Icons Leuchteigenschaften

Bestimmte Leuchteigenschaften sind nur optional erhältlich oder gelten nicht für alle Leuchtenversionen. Nicht alle Eigenschaften sind miteinander kombinierbar.

CE-Zeichen

Alle Leuchten dieses Katalogs tragen das CE-Zeichen.



A Icons: siehe Legende im Ausklapper

EKW [m]	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
		[VA/W]	[kg]		
24	LED 2 W	7 / 3,7	0,9		4200445
24	LED 2 W	7 / 3,7	1,2	inkl. Decken-/Wandbügel	4200445

Alle Rettungszeichenleuchten-Bestellnummern beinhalten entweder ein Piktogramm oder ein Piktogramm-Set:

- Einzel** = ein einseitiges Piktogramm bzw. ein doppel-seitiges Piktogramm. Bei Bestellung bitte gewünschte Pfeilrichtung(en) angeben
- Set** = Bestellnummer enthält ein Piktogramm-Set, bestehend aus LMU, LML, LMR und bei doppelseitigen Piktogrammen auch „blind“

Die Information zur Art des Piktogrammes (Klebe-piktogramm, Folienpiktogramm oder Piktogrammscheibe) finden Sie zusätzlich bei den unter Ersatzteilen auf-geführten einzelnen Piktogrammen.

Zentralbatterieleuchten:
 VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung) im Netzbetrieb
 W = Nennwert der Leistungsaufnahme (Wirkleistung) im Batteriebetrieb
Einzelbatterieleuchten:
 VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung) im Netzbetrieb bei Dauerschaltung und Batterieladung

Die „Basisleuchte“ ist Hauptbestandteil der links in der Tabellenzeile genannten „Bestell-Nr.“.

In den meisten Fällen kann jedoch allein mit der Basisleuchte nicht die gewünschte Montageart realisiert werden. Dafür ggf. zusätzlich notwendige Komponenten und Piktogramme beinhaltet die „Bestell-Nr.“.

Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht [kg]	Anmerkungen
12332658/20		<0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen
12332652/20		<0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen