



basic55®
Farby plné inšpirácie

Jeden koncept. Široká škála možností.

basic55® Baseline



01



02

Ľudia, ktorí si sami navrhujú svoj životný priestor sa snažia, aby ho čo najlepšie prispôbili vlastným predstavám. Aj tu hrajú veľkú úlohu farby, ktoré musia ladiť s prostredím. Nový dizajnový rad vypínačov a zásuviek basic55® spĺňa aj tieto požiadavky a ponúka dve rôzne farebné škály. Môžete si vybrať z mnohopočetnej ponuky kombinácií farieb, čo sa týka rámčekov, vypínačov a farebných akcentov medzirámčekov tak, aby ste dosiahli absolútnu harmóniu s okolím a pritom zachovali jedinečný štýl, ktorý ste si zvolili.

basic55® Trendline



03



04

01 basic55®, biela / medzirámček tmavo modrá

02 basic55®, biela / medzirámček oranžová

03 basic55®, slonová kosť / cappuccino

04 basic55®, slonová kosť / grafitová šedá



01

basic55® Baseline.

Priorita? Samozrejme diskretnosť.

Dizajnový rad basic55® Baseline predstavuje inovatívny farebný program, ktorý podnecuje predstavivosť a podporuje túžbu po jedinečnosti, ktorú v sebe máme a reflektujeme ju v priestore, ktorý okolo seba vytvárame. Môžeme ju vyjadriť aj prostredníctvom farieb. Hoci diskretné a nenápadne. Dokážeme tak nečakane vytvoriť mnohé kreatívne riešenia pre miesta, ktoré obývame.

Osobný vkus. Dôsledný postoj.

Všetky individuálne požiadavky aj v tom najjemnejšom detaile dávajú charakter interiéru. Kombinácia bielych rámčekov, krytov a farebných medzirámčekov v ôsmich rôznych decentných farbách radu basic55® Baseline skvele zvýrazňuje osobitý vkus a moderný životný štýl. Vďaka tomuto dizajnovému radu môžete skĺbiť eleganciu a kreativitu. Súčasne tak premeniť na realitu najrôznejšie trendy v dizajne interiéru.



basic55® Baseline. Priestor pre nápady.



01



03 fosforeskujúca



02



04

01 basic55®, biela

02 basic55®, biela / medzirámček žltá

03 basic55®, biela / medzirámček fosforeskujúca

04 basic55®, biela / medzirámček oranžová



05



07



06



08

05 basic55®, biela / medzirámček ružová

06 basic55®, biela / medzirámček strieborná

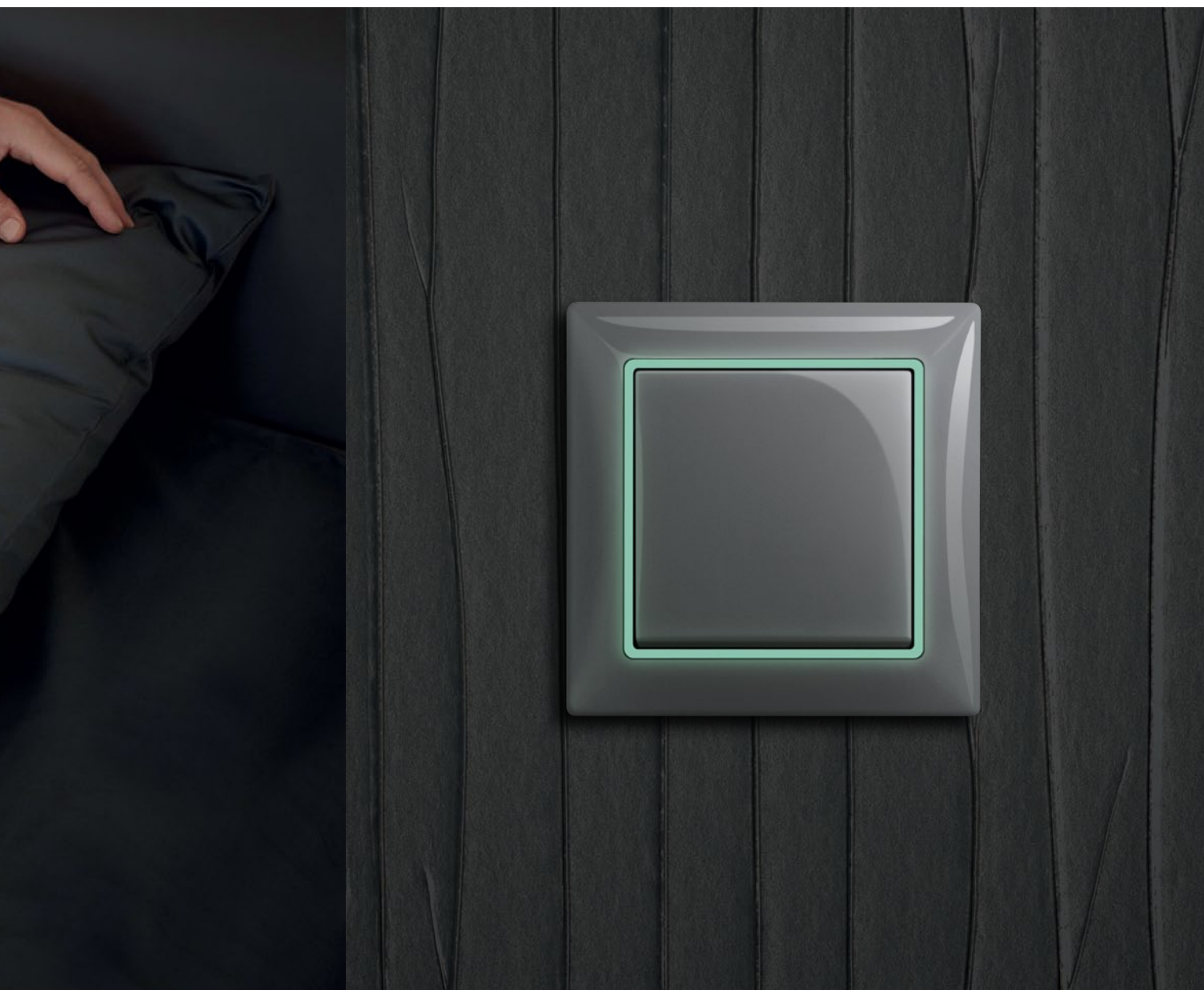
07 basic55®, biela / medzirámček tmavo modrá

08 basic55®, biela / medzirámček svetlo zelená

Dokonalý príklad funkčného dizajnu.



Čistý a elegantný počas dňa a dokonalý pôžitok navečer. Luminiscenčný, fosforovo farebný medzirámček exkluzívne v rade basic55®. Svojou žiarou je neuveriteľne praktický. V temnote sa premení na bezpečný ukazovateľ. Inteligentné a príjemné riešenie, ktoré kombinuje dokonalú estetiku s praktickým účelom.



Perfektné riešenie pre svetlé miestnosti. Rad basic55® biela / medzirámček fosforeskujúca vás presvedčí svojou čistotou a minimalizmom. Podsvietený farebný rámček v tme prekvapí okúzľujúcim efektom.

basic55® Baseline.

Jedinečnosť v každej miestnosti.



01



03 fosforeskujúca



05



07



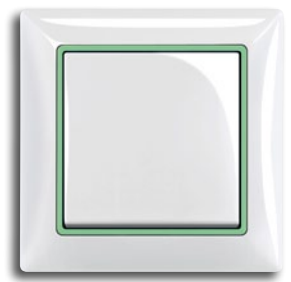
02



04



06



08

Všetky obmedzenia, ktoré dosiaľ stáli v ceste požiadavkám a potrebám kreativity a dizajnu životného priestoru, boli prelomené. Rad basic55® Baseline silne presviedča svojou farebnosťou: biela farba krytov a rámečkov vypínačov v súlade s jemnosťou farieb medzirámečkov vás odrazu prekvapí. Ponúkame mnoho nových variantov, ktoré budú s istotou ladiť s každým jednotlivým interiérom aj v najmenšom detaile. Vďaka tejto variabilite získa každá miestnosť svoj farebný koncept a aj zdanlivo obyčajný biely vypínač tak môže hrať svoju špecifickú úlohu. Aj vy máte zmysel pre detail.



01 basic55®, biela

02 basic55®, biela / medzirámcček žltá

03 basic55®, biela / medzirámcček fosforeskujúca

04 basic55®, biela / medzirámcček oranžová

05 basic55®, biela / medzirámcček ružová

06 basic55®, biela / medzirámcček strieborná

07 basic55®, biela / medzirámcček tmavo modrá

08 basic55®, biela / medzirámcček svetlo zelená



02

basic55® Trendline.

Sloboda v individuálnom prístupe.

Farby zosobňujú naše emócie a ovplyvňujú celý náš život. Tvarujú a spájajú nás, ale súčasne dokážu vyjadrovať rozdiely medzi každým z nás. Sú jedinečným obrazom talentu a tvorivosti, ktoré sa skrývajú v našich dušiach. S radom basic55® Trendline máte možnosť usporiadať si svoj životný priestor, interiér, v novej dimenzii. Predstavujeme vám nové, teplé, harmonické, príjemné a elegantné kombinácie farieb vypínačov a zásuviek. Dokonale spĺňajú predstavy každého jedinca a odrážajú vašu individualitu. Aj jednoduchý predmet, akým je vypínač, dokážeme pretaviť do vysoko kvalitného dizajnu.

Čistý dizajn. Štýl a elegancia.



01



02

01 basic55®, grafitová šedá / slonová kosť

02 basic55®, grafitová šedá / cappuccino

03 basic55®, slonová kosť / slonová kosť

04 basic55®, slonová kosť / cappuccino

Vypínače a zásuvky sa možno zdajú ako nedôležité predmety, ale v našich životoch hrajú veľmi významnú úlohu. V rámci harmónie životného štýlu každého z nás umožňujú vyjadriť vlastnú kreativitu, ktorá podtrhne jedinečnosť životného priestoru, ktorý okolo seba v interiéri budujeme. Vo farebnom vyhotovení grafitová šedá / slonová kosť či slonová kosť / cappuccino, zaujme rad basic55® Trendline jemnými detailmi a čistotou dizajnu.



03



04

Klasická kombinácia. Moderná a trvalá.



01



02

- | | |
|----|---|
| 01 | basic55®, grafitová šedá / moka |
| 02 | basic55®, grafitová šedá / grafitová šedá |
| 03 | basic55®, slonová kosť / moka |
| 04 | basic55®, slonová kosť / grafitová šedá |

Klasika, ktorá však udáva nové meradlá. A to platí aj pre farby. Kombinácia čiernej a bielej farby odjakživa stelesňuje pravidlá čistoty, estetiky a extravagancie. Vo farebnom vyhotovení slonová kosť / grafitová šedá či grafitová šedá / moka, zaujme rad basic55® Trendline svojou nadčasovosťou a čistou optikou.



03



04

Expresívna optika.

Individualita a kreatívny prístup k životu.

Moderný spôsob života je zosobnený kreatívnym prístupom k súčasným farebným trendom. Moderný človek dokáže svoj osobný štýl zrealizovať a potešiť sa aj takými drobnosťami, ako sú tieto veľmi kvalitné a na pohľad atraktívne svetelné spínače. Vo farebnom vyhotovení slonová kosť / škoricová či slonová kosť / svetlo modrá vás rad basic55® Trendline uchváti svojou jedinečnou expresivitou.

01 basic55®, slonová kosť / škoricová

02 basic55®, slonová kosť / svetlo modrá



01



02

Individuálny štýl. Elegancia a luxus.

Ak vyžadujete ten najvyšší štandard a ak si potrpíte na vysoké nároky v každom, hoci aj v malom, drobnom detaile, čo sa estetiky týka, potom ste samozrejme nekompromisní aj pri výbere dizajnu vypínačov. Dizajnový rad basic55® Trendline spĺňa aj vaše prísne požiadavky: prvotriednu kvalitu, dokonalý materiál a luxusné vyhotovenie. Extravagantné a farebne štýlové riešenie iba podčiarkuje dokonalosť výrobku.



01

basic55® Trendline.

Kreativita bez hraníc.



01



03



05



07



02



04



06



08

Rad basic55® Trendline ponúka mnoho variantov a dokáže splniť každé prianie podľa požiadaviek klienta. Šesť farieb rámciekov je možné skvele kombinovať s dvoma odtieňmi krytov k plnej spokojnosti zákazníka. Luxusné farebné vyhotovenie šampanské je čerešničkou na torte. Trinásť jedinečných kombinácií, v ktorých sa spája čistý dizajn s modernými, veľmi príjemnými farbami.



09



10



11

01 basic55®, slonová kost' / slonová kost'

02 basic55®, grafitová šedá / slonová kost'

03 basic55®, slonová kost' / cappuccino

04 basic55®, grafitová šedá / cappuccino

05 basic55®, slonová kost' / moka

06 basic55®, grafitová šedá / moka

07 basic55®, slonová kost' / grafitová šedá

08 basic55®, grafitová šedá / grafitová šedá

09 basic55®, slonová kost' / škoricová

10 basic55®, slonová kost' / svetlo modrá

11 basic55®, šampanská metalíza

Všestranný komfort. Spíňajú najvyššie štandardy.



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

01 Spínač / prepínač / ovládač

02 Prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou

03 Prepínač sériový / prepínač striedavý dvojité

04 Spínač kartový

05 Stmievateľ s otočným ovládačom

06 Stmievateľ s krátkocestným ovládačom

07 Časovač Busch-Timer®

08 Spínač / ovládač žalúziový

09 Spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom

10 Termostat priestorový s otočným nastavením teploty

11 Termostat priestorový alebo podlahový programovateľný

12 Zásuvka anténna TV+R+SAT

13 Zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami

14 Zásuvka komunikačná jednonásobná

15 Zásuvka reproduktorová

16 Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM

17 Internetové rádio ABB-Radio iNet

18 Stanica dokovacia Busch-iDock

19 Reprodukter zapustený

20 Zásuvka jednonásobná

21 Zásuvka jednonásobná s clonkami

22 Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom, IP 44

23 Zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchnou dutinou, s clonkami
Dostupná od 1. 7. 2013

24 Vývodka káblová / kryt zaslepovací

Rámčeky pre vodorovnú aj zvislú montáž,
jednonásobný až päťnásobný

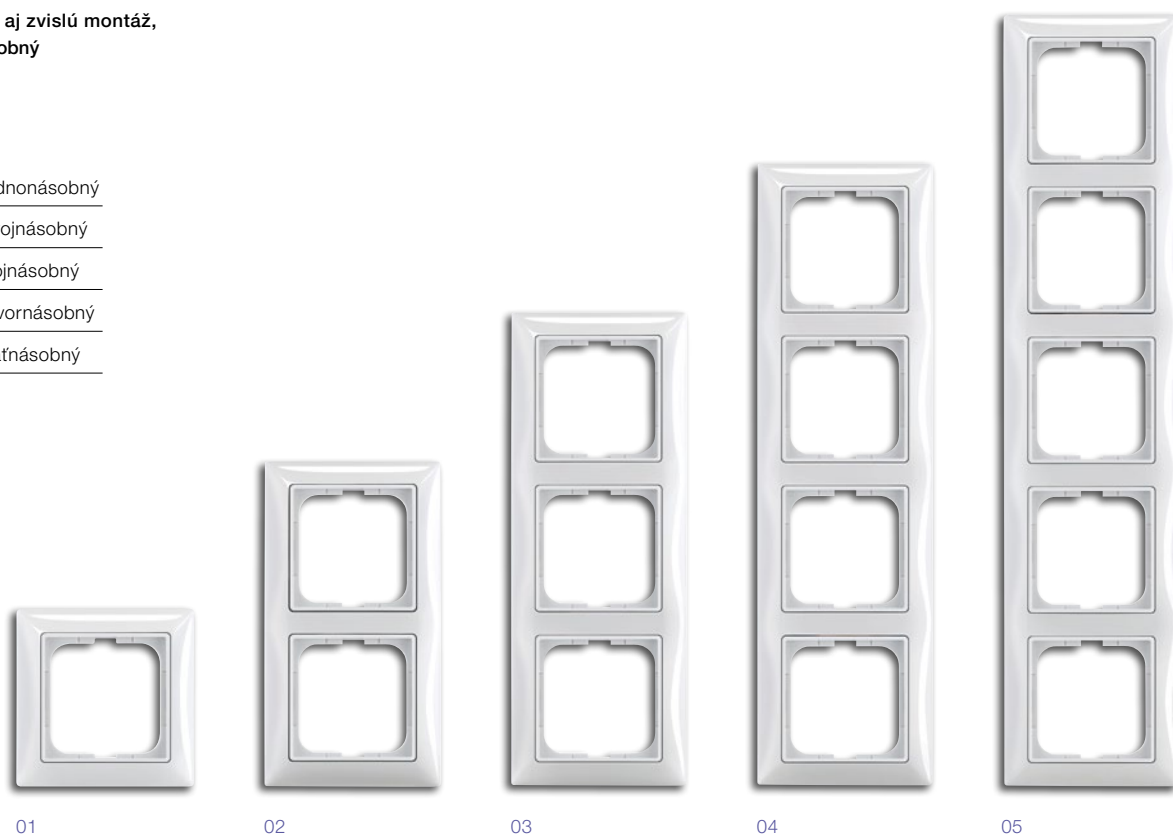
01 basic55®, rámček jednonásobný

02 basic55®, rámček dvojnásobný

03 basic55®, rámček trojnásobný

04 basic55®, rámček štvornásobný

05 basic55®, rámček päťnásobný



Význam jednotlivých číslic kódu kompletnosti

Číslica	Význam	Príklad
1	Nekompletný funkčný prístroj dodávaný samostatne	prístroj stmievača 6515-0-0704
2	Prístroj s krytom	spínač jednopólový 3521B-A0134594
3	Kompletný prístroj	kompletná zásuvka 2017-0-0855
4	Kryt	kryt stmievača 6599-0-2928
5	Rámček	rámček 1725-0-1479
6	Nevyhnutné príslušenstvo	nosná maska 5014A-B1018
7	Voliteľné príslušenstvo	tlejivka 3916-12221
8	Náhradná súčasť	náhradná tlejivka 6599-0-0518

Zostavovanie prístrojov

V katalógovej časti je pri výrobkoch pod objednávacím číslom uvedený kód, ktorý naznačuje, z akých komponentov sa daný prístroj kompletizuje, napr.: **1 2 3 4 5 6 7 8**

 
 
 
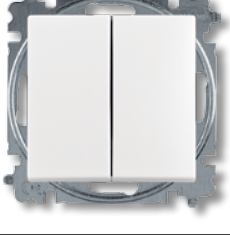
 
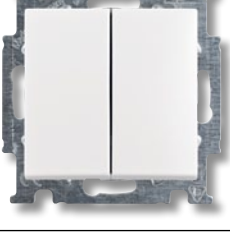
 
 
Biela číslica v čiernom poli udáva, akú časť kompletného prístroja popisovaný výrobok predstavuje. Čierna číslica v šedom poli udáva, aké komponenty je potrebné doplniť na zostavenie kompletného prístroja. Šedá číslica v bielom poli nemá pre popisovaný výrobok význam.

Príklad:

3521B-A0134594 **1 2 3 4 5 6 7 8**

 
 
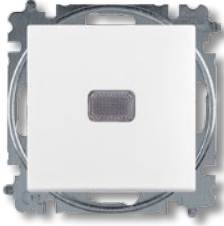
 
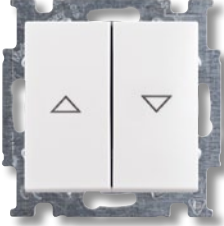
 
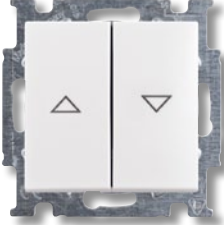
 
 
 
Popisovaný výrobok je spínač dodávaný s krytom (2). Na zostavenie kompletného spínača je potrebný iba rámček (5).



	Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	1	Spínač jedнопólový s krytom	slonová kosť	 3521B-A0134592	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A0134593	10/1
			biela	 3521B-A0134594	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A0134595	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			
	6	Prepínač striedavý s krytom	slonová kosť	 3521B-A0634592	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A0634593	10/1
			biela	 3521B-A0634594	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A0634595	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			
	7	Prepínač krížový s krytom	slonová kosť	 3521B-A0734592	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A0734593	10/1
			biela	 3521B-A0734594	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A0734595	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			
	5	Prepínač sériový s krytom	slonová kosť	 3521B-A0534592	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A0534593	10/1
			biela	 3521B-A0534594	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A0534595	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			
	6+6	Prepínač striedavý dvojité s krytom	slonová kosť	 1012-0-2151	10/1
			šampanská metalíza	 1012-0-2171	10/1
			biela	 1012-0-2144	10/1
			grafitová šedá	 1012-0-2181	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			
	1/0+1/0	Ovládač zapínací dvojité s krytom	slonová kosť	 3521B-A8734592	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A8734593	10/1
			biela	 3521B-A8734594	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A8734595	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 A, 250 V AC			
	6S, 6So 1S, 1So	Prepínač striedavý s krytom, so svorkou N, s priezorom ¹⁾	slonová kosť	 3521B-A2534692	10/1
			šampanská metalíza	 3521B-A2534693	10/1
			biela	 3521B-A2534694	10/1
			grafitová šedá	 3521B-A2534695	10/1
	basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC			

¹⁾ Tlejvka nie je súčasťou spínača. Objednávacie čísla sú na strane 40.

 Novinka

Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
7So	Prepínač krížový s krytom, s priezorom ¹⁾	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 3521B-A0734692  3521B-A0734693  3521B-A0734694  3521B-A0734695	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC				
1/0	Ovládač zapínací s krytom, so svorkou N	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 3521B-A9134592  3521B-A9134593  3521B-A9134594  3521B-A9134595	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC				
6/0, 6/0So, 6/0S 1/0, 1/0So, 1/0S	Ovládač prepínací s krytom, so svorkou N, s priezorom ¹⁾	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 3521B-A8634692  3521B-A8634693  3521B-A8634694  3521B-A8634695	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 A, 250 V AC				
1+1 s blokovaním	Spínač žalúziový jednopólový s krytom	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1012-0-2147  1012-0-2166  1012-0-2140  1012-0-2176	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC				
1/0+1/0 s blokovaním	Ovládač žalúziový jednopólový s krytom	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1413-0-1085  1413-0-1094  1413-0-1082  1413-0-1098	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 10 AX, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	slonová kosť biela	 5521B-A0234792  5521B-A0234794	10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 5521B-A0235792  5521B-A0235793  5521B-A0235794  5521B-A0235795	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				

¹⁾ Tlejvka nie je súčasťou spínača. Objednávacie čísla sú na strane 40.

 Novinka

	Radenie/Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom	slonová kosť biela	N 2017-0-0857 N 2017-0-0855	10/1 10/1
		Medzirámček nie je možné vymeniť.			
	basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44 16 A, 250 V AC			
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ²⁾	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	N 5513B-C0235792 N 5513B-C0235793 N 5513B-C0235794 N 5513B-C0235795	10/1 10/1 10/1 10/1
		Zásuvka bude dostupná od 1. 7. 2013.			
	basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC			
	6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ³⁾ 6513-0-0590 6512-0-0307 6599-0-2987 6599-0-2988	Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou a tlejkou. Náhradná tlejkka: 6599-0-0518	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	N 6599-0-2929 N 6599-0-2990 N 6599-0-2928 N 6599-0-2991	10/1 10/1 10/1 10/1
	basic55®	Typové číslo: 2115-9x-507			
		6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 ³⁾ 6401-0-0049 6512-0-0312	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom S tlejkou. Náhradná tlejkka: 6599-0-2282	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	N 6599-0-2996 N 6599-0-2993 N 6599-0-2997 N 6599-0-2994
basic55®		Typové číslo: 6543-9x-507			
		6410-0-0373 6410-0-0393 1032-0-0508 1032-0-0509	Kryt ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo termostatu so spínacími hodinami	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	N 6430-0-0353 N 6430-0-0392 N 6430-0-0352 N 6430-0-0393
	basic55®	Typové číslo: 6435-9x-507			
		1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	Kryt termostatu s otočným ovládaním	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	N 1710-0-3869 N 1710-0-3931 N 1710-0-3867 N 1710-0-3935
basic55®		Typové číslo: 1795-9x-507			

 
²⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva Kopos Kolín).

³⁾ Osvetlenie krytu tlejkou nie je možné použiť.

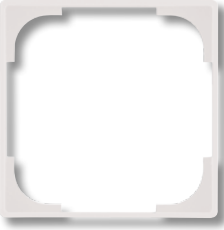
N Novinka

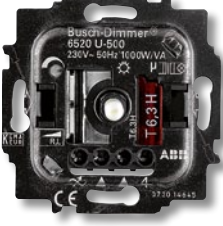
Pre prístroje/Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
1012-0-1713	Kryt spínača kartového	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1710-0-3865  1710-0-3929  1710-0-3864  1710-0-3933	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 1792-9x-507				
8200-0-0041 8200-0-0153	Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo ABB-Radio iNet	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 8200-0-0166  8200-0-0157  8200-0-0169  8200-0-0160	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 8252-9x-507				
8200-0-0142	Kryt stanice dokovacej Busch-iDock	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 8200-0-0168  8200-0-0159  8200-0-0171  8200-0-0162	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 8254-9x-507				
8200-0-0042	Kryt reproduktora	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 8200-0-0167  8200-0-0158  8200-0-0170  8200-0-0161	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 8253-9x-507				
TV+R TV+R+SAT	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1724-0-4284  1724-0-4311  1724-0-4283  1724-0-4314	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 1743-9x-507				
1753-0-8055	Kryt zásuvky komunikačnej S krycimi clonkami.	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1710-0-3944  1710-0-3941  1710-0-3945  1710-0-3942	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 1800-9x-507				
	Kryt zásuvky komunikačnej Kryt zásuvky komunikačnej s kovovým soklom.	slonová kosť šampanská metalíza biela grafitová šedá	 1753-0-0211  1753-0-0212  1753-0-0213  1753-0-0214	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 2561-9x-507				

 Novinka

Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Kryt zásuvky reproduktorovej 0230-0-0403 0230-0-0402 0230-0-0404			
		slonová kosť	N 1724-0-4279	10/1
		šampanská metalíza	N 1724-0-4312	10/1
		biela	N 1724-0-4275	10/1
		grafitová šedá	N 1724-0-4315	10/1
basic55®	Typové číslo: 2539-9x-507			
	Vývodka káblová S odľahčovacou sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3x 1,5 mm² - 5x 2,5 mm². Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.			
		slonová kosť	N 1710-0-3773	10/1
		šampanská metalíza	N 1710-0-3932	10/1
		biela	N 1710-0-3772	10/1
		grafitová šedá	N 1710-0-3936	10/1
basic55®	Typové číslo: 2527-9x-507			
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím strmeňom.			
		slonová kosť	N 1715-0-0313	10/1
		šampanská metalíza	N 1715-0-0314	10/1
		biela	N 1715-0-0312	10/1
		grafitová šedá	N 1715-0-0315	10/1
basic55®	Typové číslo: 2538-9x-507			
	Rámček pre elektroinštalčné prístroje jedenásobný Rámček sa dodáva v balení spolu s medzirámčekom v príslušnej farbe. Typové číslo: 2511-9x-507	moka	N 1725-0-1531	10/1
		slonová kosť	N 1725-0-1484	10/1
		šampanská metalíza	N 1725-0-1501	10/1
		biela	N 1725-0-1479	10/1
		grafitová šedá	N 1725-0-1506	10/1
		škoricová	N 1725-0-1516	10/1
		svetlo modrá	N 1725-0-1521	10/1
		cappuccino	N 1725-0-1526	10/1
				
	Rámček pre elektroinštalčné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú aj zvislú montáž. Rámček sa dodáva v balení spolu s medzirámčekom v príslušnej farbe. Typové číslo: 2512-9x-507	moka	N 1725-0-1532	10/1
		slonová kosť	N 1725-0-1485	10/1
		šampanská metalíza	N 1725-0-1502	10/1
		biela	N 1725-0-1480	10/1
		grafitová šedá	N 1725-0-1507	10/1
		škoricová	N 1725-0-1517	10/1
		svetlo modrá	N 1725-0-1522	10/1
		cappuccino	N 1725-0-1527	10/1
				
	Rámček pre elektroinštalčné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú aj zvislú montáž. Rámček sa dodáva v balení spolu s medzirámčekom v príslušnej farbe. Typové číslo: 2513-9x-507	moka	N 1725-0-1533	10/1
		slonová kosť	N 1725-0-1486	10/1
		šampanská metalíza	N 1725-0-1503	10/1
		biela	N 1725-0-1481	10/1
		grafitová šedá	N 1725-0-1508	10/1
		škoricová	N 1725-0-1518	10/1
		svetlo modrá	N 1725-0-1523	10/1
		cappuccino	N 1725-0-1528	10/1
				
	Rámček pre elektroinštalčné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú aj zvislú montáž. Rámček sa dodáva v balení spolu s medzirámčekom v príslušnej farbe. Typové číslo: 2514-9x-507	moka	N 1725-0-1534	10/1
		slonová kosť	N 1725-0-1487	10/1
		šampanská metalíza	N 1725-0-1504	10/1
		biela	N 1725-0-1482	10/1
		grafitová šedá	N 1725-0-1509	10/1
		škoricová	N 1725-0-1519	10/1
		svetlo modrá	N 1725-0-1524	10/1
		cappuccino	N 1725-0-1529	10/1
				

N Novinka

Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
basic55®	Rámček pre elektroinštalčné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú aj zvislú montáž. Rámček sa dodáva v balení spolu s medzirámčekom v príslušnej farbe. Typové číslo: 2515-9x-507	moka	 1725-0-1535	10/1	
		slonová kosť	 1725-0-1488	10/1	
		šampanská metalíza	 1725-0-1505	10/1	
		biela	 1725-0-1483	10/1	
		grafitová šedá	 1725-0-1510	10/1	
		škoricová	 1725-0-1520	10/1	
		svetlo modrá	 1725-0-1525	10/1	
		cappuccino	 1725-0-1530	10/1	
					
basic55®	Dekoratívny medzirámček Typové číslo: 2516-9xx-507	slonová kosť	 1726-0-0220	10/1	
		šampanská metalíza	 1726-0-0230	10/1	
		biela	 1726-0-0218	10/1	
		grafitová šedá	 1726-0-0232	10/1	
		tmavo modrá	 1726-0-0222	10/1	
		strieborná	 1726-0-0223	10/1	
		svetlo zelená	 1726-0-0224	10/1	
		oranžová	 1726-0-0225	10/1	
		žltá	 1726-0-0226	10/1	
		ružová	 1726-0-0227	10/1	
		fosforeskujúca	 1726-0-0228	10/1	
basic55®	Krabica prístrojová jednonásobná Typové číslo: 1701-9x-507	slonová kosť	 1799-0-0971	10/1	
		šampanská metalíza	 1799-0-0962	10/1	
		biela	 1799-0-0974	10/1	
		grafitová šedá	 1799-0-0965	10/1	
basic55®	Krabica prístrojová dvojnásobná Typové číslo: 1702-9x-507	slonová kosť	 1799-0-0972	10/1	
		šampanská metalíza	 1799-0-0963	10/1	
		biela	 1799-0-0975	10/1	
		grafitová šedá	 1799-0-0966	10/1	
basic55®	Krabica prístrojová trojnásobná Typové číslo: 1703-9x-507	slonová kosť	 1799-0-0973	10/1	
		šampanská metalíza	 1799-0-0964	10/1	
		biela	 1799-0-0976	10/1	
		grafitová šedá	 1799-0-0967	10/1	

Radenie/Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 basic55®	6 Prístroj stmievača na otočné ovládanie a tlačidlové spínanie ^{5) 6)} Pre  ; tiež pre kompaktné žiarivky alebo LED na 230 V AC so závitovou páticou (tzv. úsporné žiarovky), ktoré sú výrobcom určené na stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na nábežnej hrane). Je možné kombinovať so prepínačom radenia 6, príp. 6 a 7 (pomocou prepínačov je možné svetidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné). Typové číslo: 2250 U min. 60 W, max. 600 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC min. 6 W, max. 60 W pre stmievateľné zdroje s LED, 230 V AC		6515-0-0704	1
 basic55®	6 Prístroj stmievača na otočné ovládanie a tlačidlové spínanie ^{5) 6)} Pre   ⁷⁾ ; tiež pre kompaktné žiarivky alebo LED na 230 V AC so závitovou páticou (tzv. úsporné žiarovky), ktoré sú výrobcom určené na stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na nábežnej hrane). Je možné kombinovať so prepínačom radenia 6, príp. 6 a 7 (pomocou prepínačov je možné svetidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné). Typové číslo: 2247 U min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, pre 230V alebo mn žiarovky, 230 V AC min. 5 W, max. 100 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC min. 2 W, max. 50 W pre stmievateľné zdroje s LED, 230 V AC		6512-0-0057	1
 basic55®	6 Prístroj stmievača na otočné ovládanie a tlačidlové spínanie ^{5) 6)} Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Možnosť nastavenia minimálneho jasu. Pre:   ⁷⁾ Je možné kombinovať so striedavým prepínačom (spínačom radenia 6); prepínačom je možné svetidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné. Typové číslo: 6520 U-500 min. 200 W/V-A, max. 1 000 W/V-A, 230 V AC		6520-0-0227	1
 basic55®	6+1 Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu, s nezávislým tlačidlovým prepínačom ^{5) 6)} Pre:   ⁷⁾ Prepínač časť prístroja je možné kombinovať so striedavým prepínačom (spínačom radenia 6). Regulovaný výstup je na tomto prepínači nezávislý. Typové číslo: 6517 U-101-500 Spínač: 6 A; stmievač: min. 60 W/V-A, max. 400 W/V-A, 230 V AC		6517-0-0018	1
 basic55®	6 Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie ^{5) 6)} Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Pre:   ⁶⁾ ; tiež pre LED, ktoré sú výrobcom určené na stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na zostupnej hrane). Je možné kombinovať so prepínačom radenia 6, príp. 6 a 7 (pomocou prepínačov je možné svetidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné). Typové číslo: 6513 U-102 min. 40 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC min. 4 W, max. 40 W pre stmievateľné zdroje s LED, 230 V AC		6513-0-0568	1
 basic55®	Prístroj potenciometra elektronického pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu Pre  alebo LED s elektronickým predradníkom s rozhraním 1 - 10 V DC. Pre viac než 5 predradníkov sa odporúča použiť relé. Max. riadiaci prúd: 50 mA DC Typové číslo: 2112 U-101 4 A (cos φ = 0,9), 3 A (cos φ = 0,5) 700 W/V-A, 230 V AC		6599-0-2035	1
 basic55®	6590-0-0178 Prístroj ovládania podružného Pre otočné inkrementálne ovládanie (bez dorazu) a tlačidlové spínanie. Pre riadenie centrálného univerzálneho stmievača. K jednému centrálnemu stmievaču je možné pripojiť max. 5 prístrojov podružného ovládania. Typové číslo: 6592 U-500 230 V AC		6513-0-0590	1

 
⁵⁾ Pri teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3 % / °C).

⁶⁾ Je možné použiť tieľivku na orientačné osvetlenie (bližšia informácia je uvedená pri krytoch).

 
⁷⁾ Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20 %.

⁸⁾ Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5 %.

 Novinka

Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Prístroj stmievača regulovateľných LED zdrojov, na otočné ovládanie a tlačidlové spínanie ^{5) 6)} Nastaviteľná minimálna úroveň jasu. Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET. Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu. Pre stmievateľné retrofitové zdroje s LED (LEDi) na 230 V AC či 12 V AC ⁷⁾ , pre stmievateľné halogénové úsporné žiarovky na 230 V AC. Tiež pre klasické a halogénové žiarovky na 230 V AC či 12 V AC ⁷⁾ – je možné použiť iba transformátory charakteru L alebo LC (C nie je dovolené). Zdroje LEDi a žiarovky je možné kombinovať. Je možné kombinovať s prepínačom radenia 6, príp. 6 a 7 (pomocou prepínačov je možné svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné). Typové číslo: 6523 U-500 min. 2 W/VA, max. 100 W/VA pre stmievateľné LEDi zdroje, 230 V AC min. 4 W/VA, max. 100 W/VA pre stmievateľné LEDi zdroje, 12 V AC (L, LC) ⁷⁾ min. 10 W/VA, max. 100 W/VA pre halogénové žiarovky, 12 V AC (L, LC) ⁷⁾ min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné halogénové úsporné žiarovky, 230 V AC min. 10 W, max. 100 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC 2-vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz			
basic55®			N 6512-0-0307	1
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

⁵⁾ Pri teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3 % / °C).
⁶⁾ Je možné použiť tlejivku na orientačné osvetlenie (bližšia informácia je uvedená pri krytoch)
⁷⁾ Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20 %.
⁹⁾ Ak je použitá tlejivka, nesmie premostovať kontakt tlačidlového ovládača (je nutné použiť prístroj so svorkou N).
 N Novinka

Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Prístroj stmievača univerzálneho pre krátkocestné ovládanie ^{5) 6)} Pamäť hodnoty jasu. Inteligencia pre univerzálnu prevádzku. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Prepínač funkcie (zapnutie alebo vypnutie pamätej funkcie, rýchle či plynulé zapnutie alebo vypnutie). V kombinácii so snímačom prítomnosti Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti. Pomocou výkonového modulu je možné zaťažiteľnosť zvýšiť. Pre:    ^{7) 8)} Je možné kombinovať so zapínanými ovládačmi (spínačmi radenia 1/0). ⁹⁾ Typové číslo: 6593 U-500 min. 50 W/V-A (pre IR ovládanie min. 60 W), max. 420 W/V-A, 230 V AC		6590-0-0171	1
	Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie Pamäť hodnoty jasu. Integrovaný obmedzovač zapínacieho prúdu. Prepínač prevádzkového režimu (normálny, tlačidlový). Pre  alebo LED s elektronickým predradníkom s rozhraním 1 - 10 V DC. V kombinácii so snímačom prítomnosti Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti. Max. riadiaci prúd: 50 mA DC. Je možné kombinovať so zapínanými ovládačmi (spínačmi radenia 1/0). ⁹⁾ Typové číslo: 6550 U-101-500 4 A (cos φ = 0,9), 3 A (cos φ = 0,5), 700 W/V-A, 230 V AC		6550-0-0042	1
	Prístroj relé univerzálneho Pre snímač pohybu Busch-Wächter® 180 UP Standard, Komfort II (M), Präsenz tech, Allwetter 44®. Pre manuálne, resp. infračervené spínanie. Pre:     ¹⁰⁾ Je možné kombinovať so zapínanými ovládačmi (spínačmi radenia 1/0). ⁹⁾ Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C Typové číslo: 6401 U-102-500 3-vodičové pripojenie. 10 AX, 2 300 W/V-A, 230 V AC		6401-0-0049	1
	Prístroj stmievača regulovateľných LED zdrojov, na krátkocestné ovládanie ^{5) 6)} Pamäť hodnoty jasu. Nastaviteľná minimálna úroveň jasu. Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET. Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu. Pre stmievateľné retrofitové zdroje s LED (LEDi) na 230 V AC či 12 V AC ⁷⁾ , pre stmievateľné halogénové úsporné žiarovky na 230 V AC. Tiež pre klasické a halogénové žiarovky na 230 V AC či 12 V AC ⁷⁾ – je možné použiť transformátory charakteru L alebo C. Zdroje LEDi a žiarovky je možné kombinovať. Možnosť kombinácie so zapínanými ovládačmi (spínačmi radenia 1/0). ⁹⁾ Je možné využiť tiež kryt s IR prijímačom na diaľkové ovládanie, komfortný časovací ovládač Busch-Timer® alebo snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech. Typové číslo: 6524 U-500 min. 2 W/VA, max. 100 W/VA pre stmievateľné LEDi zdroje, 230 V AC min. 4 W/VA, max. 100 W/VA pre stmievateľné LEDi zdroje, 12 V AC (L, C) ^{7), 8)} min. 10 W/VA, max. 100 W/VA pre halogénové žiarovky, 12 V AC (L, C) ^{7), 8)} min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné halogénové úsporné žiarovky, 230 V AC min. 10 W, max. 100 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC 3-vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz		6512-0-0312	1
	Ovládač časovací komfortný Busch-Timer® Pre spínače Busch-Jalousiecontrol® II, univerzálne relé, univerzálny stmievač alebo stmievač pre žiarivky. Pre ručné a programovateľné ovládanie žalúzií, roliet, markíz, svetidiel a i. Voliteľná súmraková funkcia alebo ochrana proti slnečnému žiareniu (v spojení so snímačom 6410-0-0389 a prístrojom 6410-0-0380). V kombinácii so stmievačom je možné pre každý čas zapnutia nastaviť iný jas. Prevádzkové režimy: Ručne, Automat, Dovolenka Rezerva chodu: 14 hodín Spínanie režimy: Denné / Týždenné spínanie hodiny, Astrofunkcia Pre každý deň je možné zadať 2 (+2) spínanie časy. Automatické prepínanie letného a zimného času. Voliteľná dĺžka spätného impulzu pre nastavenie uhla lamiel (0 - 255 s). Voliteľný čas chodu pohonu smerom dole (5 s - 3 min.).		6410-0-0373	1
	6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0049 6590-0-0171 6550-0-0042 basic55®	Typové číslo: 6455-500		

⁵⁾ Pri teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3 % / °C).

⁶⁾ Je možné použiť tlejivku na orientačné osvetlenie (bližšia informácia je uvedená pri krytoch).

 
 
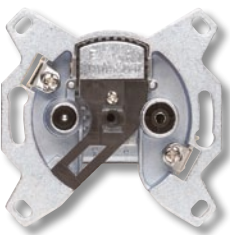
 
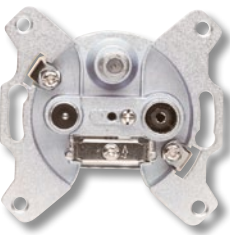
 
⁷⁾ Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20 %. ⁸⁾ Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5 %.

⁹⁾ Ak je použitá tlejivka, nesmie premostovať kontakt tlačidlového ovládača (je nutné použiť prístroj so svorkou N).

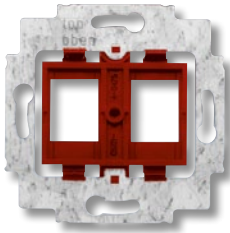
 
 
 
 
 
 
 
¹⁰⁾ Tiež napr. pre kompaktné žiarovky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarovky) alebo svetidlá s LED.

 
 
 
 Novinka

Prospekt basic55® | Katalógová časť 37

Pre prístroje/Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Rádio internetové ABB-Radio iNet so zosilňovačom Prijímač internetového rádia s rozhraním WLAN. Integrovaná WLAN anténa, podporované štandardy 802.11 b/g Integrovaný WebServer pre konfiguráciu a nastavenie prístroja. Možnosť diaľkového ovládania pomocou smartfónu alebo tabletu s WiFi rozhraním a internetového prehľadávača. Displej so zobrazením informácií o stanici a časových údajov. Funkcia budenia a automatického vypnutia (Sleep). Pamäť na 8 rozhlasových staníc. Monofónna alebo stereofónna prevádzka. Svrky na pripojenie dokovacej stanice Busch-iDock. Možnosť diaľkového ovládania s využitím dokovacej stanice Busch-iDock. Vstup pre zapnutie/vypnutie (230 V) z iného miesta, napr. snímačom pohybu. Vstavaná hĺbka: 33 mm		 8200-0-0153	1
basic55®	Typové číslo: 8216 U-500 230 V AC, 50/60 Hz, 3 W, IP 20			
	Stanica dokovacia Busch-iDock Pre modely Apple iPod, iPhone s dokovacím konektorom. Reprodukcia pomocou zosilňovača s FM tunerom. Prístroj je využiteľný ako alternatívny zdroj hudby pre integráciu do systému AudioWorld. Automatické dobíjanie pripojeného prístroja. IR prijímač na diaľkové ovládanie vysielačom Apple Remote (vysielač nie je súčasťou dodávky). Potvrdzovanie prijatých IR povelov prostredníctvom LED diód. Riadiace funkcie pre zosilňovač s FM tunerom. Vstup AUX pre ďalšie audio zariadenie (zdierka pre stereofónny 3,5 mm jack). Apple, iPod iPhone sú registrované značky spoločnosti Apple Inc. „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že dané elektronické príslušenstvo bolo koncipované špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a že spĺňa príslušné podmienky. Vstavaná hĺbka: 34 mm		8200-0-0142	1
basic55®	Typové číslo: 8218 U 230 V AC			
	Reproduktor Pre zosilňovače s tunerom FM alebo ABB-Radio iNet. Menovitý výkon: 2 W (RMS) Frekvenčný rozsah: 200 až 20 000 Hz Impedancia: 4 Ω Vstavaná hĺbka: 32 mm IP 20, SELV		8200-0-0042	1
basic55®	Typové číslo: 8223 U Bezskrútkové pripojenie vodičov.			
	Prístroj zásuvky televíznej a rozhlasovej – koncové (typové číslo EU 3503) – priebežné s odbočovacím útlmom 7 dB (typové číslo EU 3607) – priebežné s odbočovacím útlmom 10 dB (typové číslo EU 3610) – priebežné s odbočovacím útlmom 14 dB (typové číslo EU 3614) Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ω Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6 - 6,8 mm. Upevnenie skrutkami a rozperkami.		5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	1 1 1 1
basic55®				
	Prístroj zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej – koncové (typové číslo EU 3303) Umožňuje prechod prúdu 500 mA DC a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB. Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ω Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6 - 6,8 mm. Upevnenie skrutkami a rozperkami.		5011-A3303	1
basic55®				

 Novinka

Pre prístroje	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
KEJ-C5E-U-BK KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G	Strmeň so soklom Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm Do sokla je možné zabudovať tiež napr. zásuvky keystone firiem AMP, Panduit a i.	červená	1753-0-8055	10/1	
basic55®	Typové číslo: 1812				
	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) Netienený KELine Keystone Cat.5E umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22). Zárezový systém: LSA KRONE		KEJ-C5E-U-BK	1	
basic55®	Pre zabudovanie do krytu zásuvky komunikačnej s kovovým soklom 2561-9x-507 a strmeňa 1753-0-8055.				
	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 5E umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).		KEJ-C5E-S-TL	1	
basic55®	Pre zabudovanie do krytu zásuvky komunikačnej s kovovým soklom 2561-9x-507 a strmeňa 1753-0-8055.				
	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) Netienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).		KEJ-C6-U-TL	1	
basic55®	Pre zabudovanie do krytu zásuvky komunikačnej s kovovým soklom 2561-9x-507 a strmeňa 1753-0-8055.				
	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).		KEJ-C6-S-TL	1	
basic55®	Pre zabudovanie do krytu zásuvky komunikačnej s kovovým soklom 2561-9x-507 a strmeňa 1753-0-8055.				
	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) Vysoko výkonný Cat.6A plne tienový Keystone Jack. Certifikovaný podľa najnovšej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2.vydanie, 2. doplnok: 2010. Jednoduchá, rýchla a beznástrojová montáž umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) alebo kábla s lankom od AWG 26/7 do AWG 24/7. Vysoko kvalitný kryt zo zinkovej zliatiny, odolný proti korózii. Kontakty z fosfor-bronzovej zliatiny plátované 100-mikrónovou vrstvou niklu a 50-mikrónovou vrstvou zlata. Pre zabudovanie do krytu zásuvky komunikačnej s kovovým soklom 2561-9x-507 a strmeňa 1753-0-8055.		KEJ-C6A-S-10G	1	
basic55®					
	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm²	alpská biela	0230-0-0403	10/1	
basic55®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/04-101				

Radenie	Názov	Farba	Objednávacie číslo	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm ²	slonová kosť	0230-0-0402	10/1
basic55®	Upevnenie skrútkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/02-101			
	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm ²	čierna	0230-0-0404	10/1
basic55®	Upevnenie skrútkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/05-101			
	pre radenie So, S Tlejivka orientačná univerzálna Pre kolískové spínače a ovládače radu 3521B. – svetlo oranžové (obruba tlejivky má modrú farbu) – svetlo zelené (obruba tlejivky má sivú farbu) – svetlo modré (obruba tlejivky má fialovú farbu)		3916-12221 3916-12222 3916-12223	100/10 100/10 100/10
basic55®	0,5 mA, 230 V AC			
	pre radenie S Tlejivka signalizačná Pre kolískové spínače a ovládače radu 3521B. – svetlo oranžové (obruba tlejivky má zelenú farbu)		3916-22221	100/10
basic55®	2 mA, 230 V AC			
	Tlejivka náhradná Pre kryty stmievačov s otočným ovládaním.		6599-0-0518	10/1
basic55®	Typové číslo: 3855 0,8 mA, 230 V AC			
	Tlejivka náhradná Pre kryty stmievačov s krátkocestným dotykovým ovládaním.		6599-0-2282	10/1
basic55®	Typové číslo: 3857 0,8 mA, 230 V AC			

Poznámky

[illegible]

Poznámky

[illegible]

Kontaktujte nás

ABB, s.r.o.

Divízia nízkeho napätia

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

Tel.: 02 - 594 18 701, 801

Fax: 02 - 594 18 766

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

Technická podpora

Tel.: +421 905 946 619

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

www.abb.sk/vypinace