 


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)



Suoja johdin

MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RP2E12JS-IT		
Sähkö nro	3310128		
I _{nA} =	25A	U _n =	400V
P _n =		P _h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	2013


L1,L2,L3,N,PE 25 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
	Pääkytkin (40A)					
1F1			C16A			
1F2			C16A			
1F3			C16A			
2F1			C10A			
2F2			C10A			
2F3			C10A			
3F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA					
3F1			C16A			
3F2			C16A			
3F3			C16A			
4F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA					
4F1			C16A			
4F2			C16A			
4F3			C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	11 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	480 mm
Korkeus:	965 mm
Syvyys :	105 mm

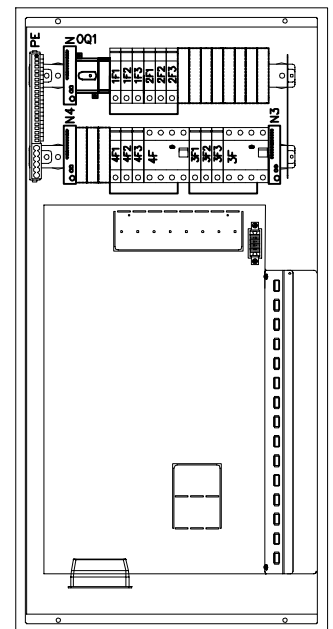

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ:

LÄHDÖT:
24x21mm + 2x26mm reikää
SYÖTTÖ:
32mm reikä

Työ nro	Ark. koodi	RP2E12JS-IT-A		KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 02.04.2015	Suunn. PP	Tark. VN	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde		Tall.koodi 3310128-K
						Lehti 01 Lehestä 01
						Piirustus nro