

# Sidus Blindabdeckungen

**B Gr. I**  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 x 77 mm

**Z**  
ohne Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 x 77 mm

**Frontset «B»**  
Abdeckrahmen  
Frontplatte  
Adapterring

**Frontplatte**  
Adapterring

**AP 75 x 75 x**  
41 mm mit  
Frontplatte  
mit Befesti-  
gungsplatte  
70 x 70 mm  
Gehäuse  
38 mm hoch

Weiss



Weiss



Weiss



Weiss



Weiss



## Blindabdeckplatte Gr. I

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 88 mm, Frontplatte 60 x 60 mm,  
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm).



mit Frontplatte bombiert, gesteckt

VE 10  
E-No

378 010 002

VE 10  
E-No

378 710 002

VE 1  
E-No

378 110 002

VE 1  
E-No

378 925 002

VE 10  
E-No

145 720 002

Weiss glänzend  
Anthrazit

... .. 102  
... .. 042

... .. 102  
... .. 042

... .. 102  
... .. 042

... .. 102  
... .. 042

... .. 102  
... .. 042

Zubehör  
Adapterring  
Blindplatte  
Adapterring B  
376 909 002





## Abdeckrahmen / Kopfzeilen

### Abdeckrahmen Kunststoff

Kopfzeile in Kunststoff für mehrteilige Kombinationen  
bestehend aus: Abdeckrahmen, Befestigungsplatte und Montage



	Abdeckrahmen Weiss (Masse H x B)	E-No	Kopfzeile Weiss (Masse H x B)	E-No
	1 x 1	88 x 88 mm	334 911 002*	–
	2 x 1	148 x 88 mm / 88 x 148 mm	334 912 002	148 x 88 mm 383 111 002
	3 x 1	208 x 88 mm / 88 x 208 mm	334 913 002	208 x 88 mm 383 121 002
	3 x 2	208 x 148 mm / 148 x 208 mm	334 932 002	208 x 148 mm 383 122 002
	4 x 1	268 x 88 mm / 88 x 268 mm	334 914 002	268 x 88 mm 383 131 002
	4 x 2	268 x 148 mm / 148 x 268 mm	334 942 002 <sup>1)</sup>	268 x 148 mm 383 132 002 <sup>1)</sup>
	4 x 3	268 x 208 mm / 208 x 268 mm	334 943 002 <sup>1)</sup>	268 x 208 mm 383 134 002 <sup>1)</sup>
	2 x 2	148 x 148 mm	334 920 002	148 x 148 mm 383 112 002
	2 x 3	148 x 208 mm / 208 x 148 mm	334 932 002	148 x 208 mm 383 113 002
	2 x 4	148 x 268 mm / 268 x 148 mm	334 942 002 <sup>1)</sup>	148 x 268 mm 383 114 002 <sup>1)</sup>
	3 x 4	208 x 268 mm / 268 x 208 mm	334 943 002 <sup>1)</sup>	208 x 268 mm 383 124 002 <sup>1)</sup>
	3 x 3	208 x 208 mm	334 933 002	208 x 208 mm 383 123 002
	1 x 2	88 x 148 mm / 148 x 88 mm	334 912 002	88 x 148 mm 383 102 002
	1 x 3	88 x 208 mm / 208 x 88 mm	334 913 002	88 x 208 mm 383 103 002
	1 x 4	88 x 268 mm / 268 x 88 mm	334 914 002	88 x 268 mm 383 104 002
	Weiss glänzend	... .. 102	... .. 102	
	Anthrazit	... .. 042	... .. 042	
	Lichtgrau	... .. 032	... .. 032	
	Terra	... .. 902	... .. 902	
	Crema	... .. 012	... .. 012	
	Alu	... .. 932	... .. 932	
	Titan	... .. 972	... .. 972	
	Atlantikkblau	... .. 922	... .. 922	
	*Orange	... .. 962		

<sup>1)</sup> Nur in den Farben Weiss, Weiss glänzend, Anthrazit und Alu erhältlich.

### Abdeckrahmen Echtmaterialien

Kopfzeile in Echtmaterialien zu mehrteilige Kombinationen  
bestehend aus: Abdeckrahmen, Befestigungsplatte und Montage



	Echtmetall Abdeckrahmen Messing (Masse H x B)	E-No	Echtmetall Kopfzeile Messing (Masse H x B)	E-No
	1 x 1	88 x 88 mm	334 911 262	–
	2 x 1	148 x 88 mm / 88 x 148 mm	334 912 262	148 x 88 mm 383 111 262
	3 x 1	208 x 88 mm / 88 x 208 mm	334 913 262	208 x 88 mm 383 121 262
	3 x 2	208 x 148 mm / 148 x 208 mm	334 932 262	208 x 148 mm 383 122 262
	4 x 1	268 x 88 mm / 88 x 268 mm	334 914 262	268 x 88 mm 383 131 262
	4 x 2	268 x 148 mm / 148 x 268 mm	334 942 262	268 x 148 mm 383 132 262
	4 x 3	268 x 208 mm / 208 x 268 mm	334 943 262	268 x 208 mm 383 133 262
	2 x 2	148 x 148 mm	334 920 262	148 x 148 mm 383 112 262
	2 x 3	148 x 208 mm / 208 x 148 mm	334 932 262	148 x 208 mm 383 113 262
	2 x 4	148 x 268 mm / 268 x 148 mm	334 942 262	148 x 268 mm 383 114 262
	3 x 3	208 x 208 mm	334 933 262	208 x 208 mm 383 123 262
	3 x 4	208 x 268 mm / 268 x 208 mm	334 943 262	208 x 268 mm 383 124 262
	1 x 2	88 x 148 mm / 148 x 88 mm	334 912 262	88 x 148 mm 383 102 262
	1 x 3	88 x 208 mm / 208 x 88 mm	334 913 262	88 x 208 mm 383 103 262
	1 x 4	88 x 268 mm / 268 x 88 mm	334 914 262	88 x 268 mm 383 104 262
	Aluminium Eloxiert	... .. 232	... .. 232	
	Edelstahl	... .. 202	... .. 202	
	<b>Glas</b>			
	Glas Weiss	... .. 402	... .. 402	
	Glas Grau	... .. 442	... .. 442	
	Glas Grün	... .. 422	... .. 422	
	<b>Passend zu priOn</b>			
	Glas Schwarz	... .. 452	... .. 452	
	Glas Weiss satiniert	... .. 412	... .. 412	

# Sidus Abdeckrahmen



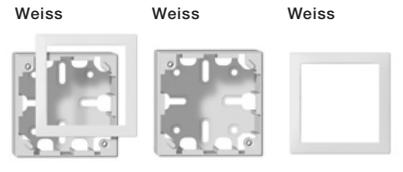
Abdeckrahmen Kunststoff für Brüstungskanäle

		<b>Abdeckrahmen Weiss</b> (Masse H x B)	<b>E-No</b>
<input type="checkbox"/>	1 x 1	80 x 86 mm	<b>334 811 002</b>
		<b>Weiss glänzend</b>	... .. 102
		<b>Anthrazit</b>	... .. 042
		<b>Alu</b>	... .. 932

# Sidus AP-Gehäuse

Gehäuse mit Abdeckrahmen 71 x 71 mm Ausschnitt 60 x 60 mm mit Befestigungsplatte mit 2-Punktbefestigung 70 x 70 mm	Gehäuse allein	Abdeckrahmen 1-teilig: 71 x 71 mm 2-teilig: 71 x 141 mm
--	----------------	---

## Aufputzgehäuse Kunststoff



<b>VE 10</b> <b>E-No</b>	<b>VE 10</b> <b>E-No</b>	<b>VE 10</b> <b>E-No</b>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	75 x 75 mm, Höhe 38 mm	<b>283 930 002*</b>	<b>283 900 002*</b>	<b>334 950 002*</b>
	75 x 75 mm, Höhe 48 mm	<b>283 931 002*</b>	<b>283 901 002*</b>	<b>334 950 002*</b>
	75 x 75 mm, Höhe 38 mm mit Blind-Frontplatte bombiert	<b>145 720 002</b>		
	75 x 145 mm, Höhe 38 mm	<b>283 938 002*</b>	<b>283 908 002*</b>	<b>334 951 002*</b>
	75 x 145 mm, Höhe 48 mm	<b>283 939 002*</b>	<b>283 909 002*</b>	<b>334 951 002*</b>
	Weiss glänzend	..... <b>102</b>	..... <b>102</b>	..... <b>102</b>
	Anthrazit	..... <b>042</b>	..... <b>042</b>	..... <b>042</b>
	*Orange	..... <b>962</b>	..... <b>962</b>	..... <b>962</b>

# AP-Gehäuse

## Befestigungsplatten 70 x 70 mm für Aufputzgehäuse

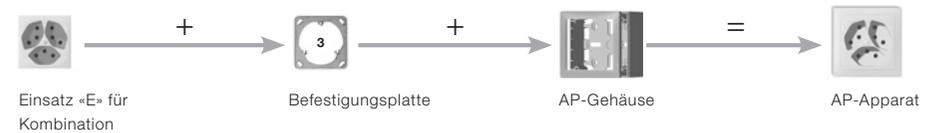
Für Apparate mit 2-Punktbefestigung, Befestigungsdistanz 52 mm.



	Befestigungsplatte für Apparate mit 2-Punktbefestigung, Befestigungsdistanz 52 mm	<b>E-No</b> <b>376 163 002</b>
--	---	-----------------------------------

## Befestigungsplatten 70 x 70 mm für Aufputzgehäuse

Für Apparate mit 3-Punktbefestigung, RTR und RJ45.



	Befestigungsplatte für 3-fach-Steckdosen mit 3-Punktbefestigung	<b>E-No</b> <b>376 155 002</b>
	Befestigungsplatte für RJ45 freenet (Adapterring nicht notwendig)	<b>E-No</b> <b>376 188 002</b>




# Sidus
   
## Beschriftungsmöglichkeiten

### Beschriftungsmöglichkeiten

Beschriftungen können je nach Wunsch und Apparat auf den verschiedenen Teilen angefertigt werden (Abdeckrahmen, Frontrahmen, Knopf, usw.).

Die Tabelle zeigt die gebräuchlichsten Apparate mit der Angabe der Beschriftungsmöglichkeit.  
(Kein Foto = keine Beschriftungsmöglichkeit)

Schalter	Drehdimmer	Drehschalter	Signallampe	Kombi Gr. I	Steckdose	Telekommunikation	Blindplatte	Stören	Automatic	Anschluss-Dose	
											
Abdeckrahmen											
											
Frontrahmen/ Frontplatten											
						teilweise*		teilweise*		teilweise*	
Knopf											
											*Auf Anfrage
Standard-Symbole											
										Gravuren werden Standard mit der Schrift Arial graviert. Andere Schriften auf Anfrage. Andere Symbole auf Anfrage.	
Symbol-No 001	Symbol-No 002	Symbol-No 003	Symbol-No 004	Symbol-No 005	Symbol-No 006	Symbol-No 007	Symbol-No 008	Symbol-No 009	Symbol-No 010		

# Sidus

## Fertige Mehrfachkombinationen

### 2er-Kombi senkrecht

Abdeckrahmen Gr. I, 88 × 148 mm, Druckknopf 41 × 41 mm, Frontrahmen 60 × 60 mm, Befestigungsplatte 77 × 137 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen.

B Gr. I-I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 137 mm

Weiss



E-No

	Schalter Sch. 3	482 100 002
	Schalter Sch. 3	482 126 002
	Schalter Sch. 3+3 Steckdose Typ 13	482 127 002
	Schalter Sch. 3 Kombi Sch 3/ Typ 13	482 128 002
	Leucht-Taster Sonnerie mit Namenschild	482 104 002
	Weiss glänzend	... .. 102
	Anthrazit	... .. 042

# Fertige Mehrfachkombinationen

### 2er-Kombi senkrecht, oben leer

Abdeckrahmen Gr. I, 88 × 148 mm, Druckknopf 41 × 41 mm, Frontrahmen 60 × 60 mm, Befestigungsplatte 77 × 137 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen, oben leer.

B Gr. I-I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 137 mm

Weiss



E-No

	Leer	551 103 002
	Schalter Sch. 3	556 103 002
	Leer	556 133 002
	Kombi Sch 3/ Typ 13	556 133 002
	Leer	657 116 002
	Steckdose 3 × Typ 13	657 116 002
	Leer	482 106 002
	Sonnerie mit Namenschild	482 106 002
	Weiss glänzend	... .. 102
	Anthrazit	... .. 042

# Sidus

## Fertige Mehrfachkombinationen

B Gr. I-I  
mit Abdeck-  
rahmen  
mit Einsatz  
mit Befesti-  
gungsplatte  
137 x 77 mm

Weiss

### 2er-Kombi, waagrecht

Abdeckrahmen Gr. I, 88 x 148 mm, Druckknopf 41 x 41 mm, Frontrahmen 60 x 60 mm, Befestigungsplatte 137 x 77 mm, umschaltbar Schalter-Impulskontakt, mit Steckklemmen, Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Seite 3/206.



E-No



Schalter Sch. 3  
Steckdose 3 x Typ 13

482 132 002



Sonnerietaster  
Leuchttaster

482 114 002



Leuchttaster  
Sonnerietaster

482 115 002

Weiss glänzend . . . . . 102  
Anthrazit . . . . . 042

## Fertige Mehrfachkombinationen

B Gr. I-I mit AP  
Gehäuse  
75 x 145 mm  
mit Abdeck-  
rahmen mit  
Einsatz mit  
Befestigungs-  
platte  
70 x 70 mm

Weiss

### AP-Kombi, 2-teilig



E-No



Schalter Sch. 3  
Steckdose Typ 13

283 400 002



Schalter Sch. 3  
Steckdose 3 x Typ 13

283 402 002

Weiss glänzend . . . . . 102  
Anthrazit . . . . . 042

# Sidus

## Beleuchtungselemente / LEDs

Verschiedene Beleuchtungselemente  
 Glühlampe, Sockel E 14 zu Signallampe  
 16 x 35 mm.



VE 10  
 E-No

Glühlampe 5 W, 6 V	944 300 159
Glühlampe 3 W, 12 V	944 301 039
Glühlampe 5 W, 24 V	944 302 159
Glühlampe 5 W, 36 V	944 304 159
Glühlampe 5 W, 48 V	944 307 159
Glühlampe 5 W, 60 V	944 308 159
Glühlampe 5 W, 130 V	944 310 159
Glühlampe 5 W, 230 V	944 317 259

Glüh-Glimmlampe BA9s zu Leucht-Schalter  
 9 x 23 mm.

Glühlampe ohne Steckfassung	Glühlampe mit Steckfassung	Glimmlampe ohne Steckfassung	Glimmlampe mit Steckfassung
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
---------------	---------------	---------------	---------------

Glimmlampe 220 V, 0,6 mA	-	-	945 210 009	209 945 002
Glimmlampe 380 V, 0,9 mA	-	-	945 220 109	-
Glühlampe 6 V, 50 mA	091 202 206	209 943 002	-	-
Glühlampe 12 V, 50 mA	091 202 212	209 944 002	-	-
Glühlampe 24 V, 50 mA	091 202 224	-	-	-
Glühlampe 36 V, 50 mA	091 202 236	-	-	-

LED BA9s zu Leucht-Schalter/Leucht-Kombination Gr. I  
 220 V.



E-No                      E-No

Weiss	209 950 002	209 960 002
Gelb	209 952 002	209 962 002
Rot	209 953 002	209 963 002
Grün	209 955 002	209 965 002
Blau	209 957 002	209 967 002