


Classic

Schalter / Taster

B Gr. I mit Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	Z ohne Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Druckknopf ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 49 mm komplett mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	---	---	--	--	---	---	--

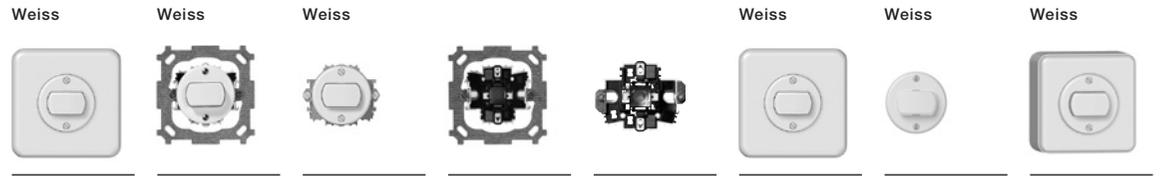

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Druckschalter 10 A / 250 V~


Abdeckplatten Gr. I, 86x86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70x70 mm), umschaltbar Schalter / Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.

	Wechselschalter 1L	3	326 311 102	326 314 102	326 317 102	326 318 902	326 318 802	377 003 002	377 003 102	201 831 002
	Wechselschalter 2L	3/2P	326 321 102	326 324 102	326 327 102	326 328 902	326 328 802	377 003 002	377 003 102	201 832 002
	Kreuzungsschalter	6	326 601 102	326 604 102	326 607 102	326 608 902	326 608 802	377 003 002	377 003 102	201 860 002
	Serie- / Doppel-Wechselschalter 1L nicht beleuchtbar	1/3+3	326 111 102	326 114 102	326 117 102	326 118 902	326 118 802	377 004 002	377 004 102	201 811 002
	Wechselschalter 1P + Wechselkontakt 1L nicht beleuchtbar	3+W	326 351 102	326 354 102	326 357 102	326 358 902	326 358 802	377 004 002	377 004 102	201 835 002
	Schwarz	 5 5 5 5 5 5 .

Classic

Schalter / Taster

B Gr. I mit Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe, mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 49 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	---	---	---	--	---	---	---

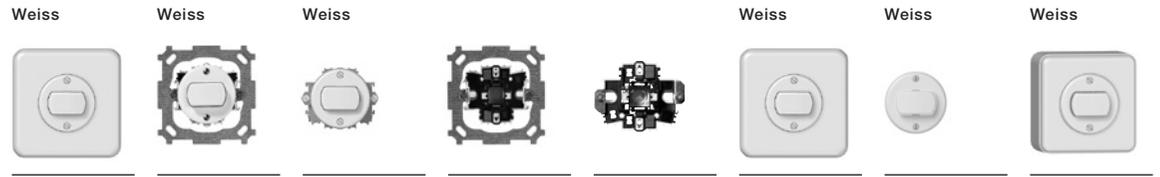

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------


Drucktaster 10 A / 250 V-
Abdeckplatten Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar Schalter / Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 18,5 mm.

	Wechselkontakt 1P	W	351 521 002	351 524 002	351 527 002	354 528 902	354 528 802	377 003 002	377 003 102	260 452 002
	Wechselkontakt 2P	W / 2P	351 551 002	351 554 002	351 557 002	354 558 902	354 558 802	377 003 002	377 003 102	260 455 002
	2 x Wechselkontakt 1P nicht beleuchtbar	W + W	351 621 002	351 624 002	351 627 002	354 628 902	354 628 802	377 004 002	377 004 102	260 462 002
	Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild Einbautiefe 36 mm	W	963 702 102	963 705 102	963 708 102	963 706 102	963 707 102	377 085 002	377 545 002 Nur Druckknopf	963 011 102
		Schwarz 5 5 5 5 5 5 .
	Zubehör: Namensschild		173 309 042							
	Plexiglas, Namensschild, Schrauben									

Classic

Schalter / Taster

B Gr. I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP
mit Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf ohne Befestigungsplatte	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Grundelement für Kombi	Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontscheibe Druckknopf	75 x 75 x 49 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch

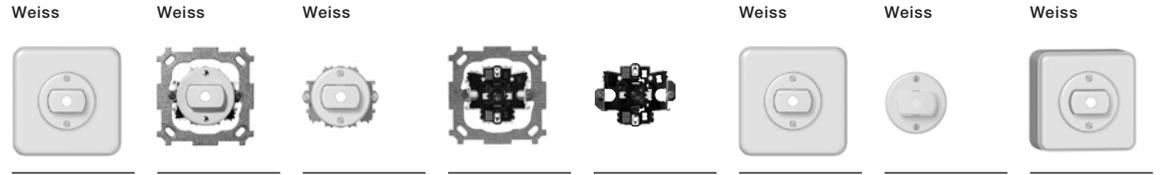

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------


Leucht-Druckschalter 10 A / 250 V~, ohne Linse (nur in weiss erhältlich)
 Abdeckplatten Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar Schalter/Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 22 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Kapitel Zubehör.

	Wechselschalter 1L Orientierung	3	327 311 102	327 314 102	327 317 102	327 318 902	327 318 802	377 003 002	377 003 102	201 831 102
	Wechselschalter 2L Orientierung	3/2P	327 321 102	327 324 102	327 327 102	327 328 902	327 328 802	377 003 002	377 003 102	201 832 102
	Kreuzungsschalter Orientierung	6	327 601 102	327 604 102	327 607 102	327 608 902	327 608 802	377 003 002	377 003 102	201 860 102
	Wechselschalter 1L Kontroll oder Orientierung	3K								201 831 402

Classic

Schalter / Taster

B Gr. I mit Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 49 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	--	---	---	--	---	---	---

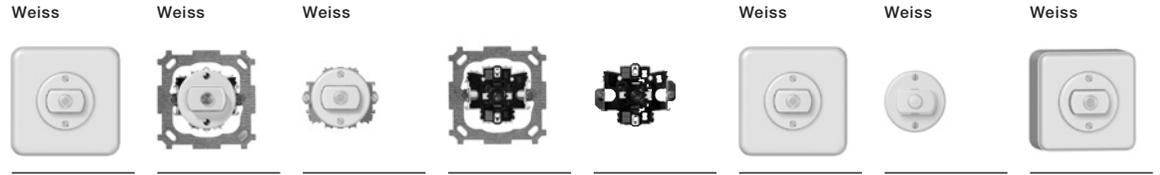

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------


Leucht-Druckschalter 10 A / 250 V~, mit Linse
Abdeckplatten Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar Schalter/Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 22 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Kapitel Zubehör.

	Wechselschalter 1L Orientierung	3	327 312 102	327 315 102	327 318 102	327 318 902	327 318 802	377 063 002	377 063 102	201 831 202
	Wechselschalter 2L Orientierung	3/2P	327 322 102	327 325 102	327 328 102	327 328 902	327 328 802	377 063 002	377 063 102	201 832 202
	Kreuzungsschalter Orientierung	6	327 602 102	327 605 102	327 608 102	327 608 902	327 608 802	377 063 002	377 063 102	201 860 202
	Wechselschalter 1L Kontroll oder Orientierung	3K	328 312 102	328 315 102	328 318 102	328 318 902	328 318 802	377 063 002	377 063 102	201 831 502
	Schwarz	 5. 5. 5.		 5. 5. 5.

Classic

Schalter / Taster

B Gr. I mit Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Druckknopf ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 49 mm komplett mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	---	--	---	-------------------------------------	--	--	---

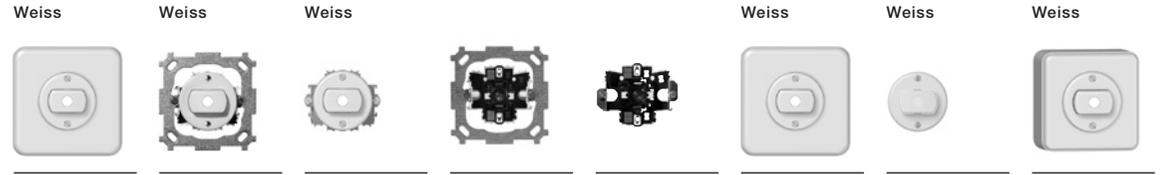

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No				
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Leucht-Drucktaster 10 A / 250 V-, ohne Linse (nur in weiss erhältlich)
 Abdeckplatten Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte
 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar Schalter / Taster, mit Steckklemmen,
 Einbautiefe 22 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Kapitel Zubehör.

	Wechselkontakt 1P Orientierung	W	351 521 202	351 524 202	351 527 202	354 228 902	354 228 802	377 003 002	377 003 102	260 452 202
	Wechselkontakt 2P Orientierung	W / 2P	351 551 202	351 554 202	351 557 202	354 278 902	354 278 802	377 003 002	377 003 102	260 455 202
	Wechselkontakt 1P Kontroll Orientierung	WK				354 428 902	354 428 802	377 003 002	377 003 102	260 452 402


Leucht-Drucktaster 10 A / 250 V-, mit Linse (auch in schwarz erhältlich)

	Wechselkontakt 1P Orientierung	W	351 522 202	351 525 202	351 528 202	354 228 902	354 228 802	377 063 002	377 063 102	260 452 222
	Wechselkontakt 2P Orientierung	W / 2P	351 552 202	351 555 202	351 558 202	354 278 902	354 278 802	377 063 002	377 063 102	260 455 222
	Wechselkontakt 1P Kontroll oder Orientierung	WK	351 522 402	351 525 402	351 528 402	354 428 902	354 428 802	377 063 002	377 063 102	260 452 422
	Schwarz	 5 5 5 5 5 1 .

Classic

Schalter / Taster

B Gr. I mit Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	Z ohne Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Druckknopf mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	E Einsatz für Kombi wenn Sch. 1, dann nur zusammen mit kompletter mehr- teiliger Kombination erhältlich	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 68 mm komplett mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
--	--	--	--	--	---	---	--

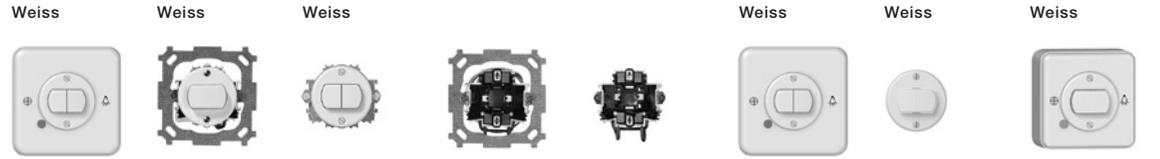

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Druckschalter mit Zeitrelais Typ ZT, 6 A / 250 V


Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), mit Steckklemmen, Einbautiefe 35 mm (mit Relais), 18,5 mm (ohne Relais), Einschaltverzögerung ca. 20 s, Nachventilation 3–15 mn, 1 Schliesser, 230 V–6 A, Aufnahmeleistung 3 W, Betriebs-Umgebungstemperatur 0–30 °C, Einschaltdauer 100 %.

	Serieschalter mit Relais, Symbolen und Signallampe	1/3+3	328 161 402		328 167 402	328 425 002	328 427 002	377 180 002*	377 004 102	201 500 002
	Serieschalter ohne Relais, mit Symbolen und Signallampe	1/3+3	328 111 402		328 117 402	328 405 002	328 407 002	377 180 002*	377 004 102	201 510 002
	Serieschalter mit Relais, ohne Symbole, mit Signallampe	1/3+3	328 161 102		328 167 102	328 425 002	328 427 002	377 182 002	377 004 102	201 501 002
	Serieschalter mit Relais, mit Symbolen, ohne Signallampe	1/3+3	326 161 402		326 167 402	326 425 002	326 427 002	377 181 002	377 004 102	201 800 002
	Wechselschalter mit Relais	3	326 360 102	326 364 102	326 367 102	326 305 002	326 307 002	377 003 002	377 003 102	201 836 002
	Schwarz	 5. 5. 5.		 5. 5. 5.

* Signallampe nicht in Lieferumfang enthalten

Classic Kleinkombination

B Gr. I mit Abdeckplatte mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z mit Frontbecher mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi mit Frontbecher ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm (für Kombination mit Frontset «Z/E»)	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontbecher Druckknopf	AP 75 x 75 x 59 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
--	---	--	--	--	---	--	---

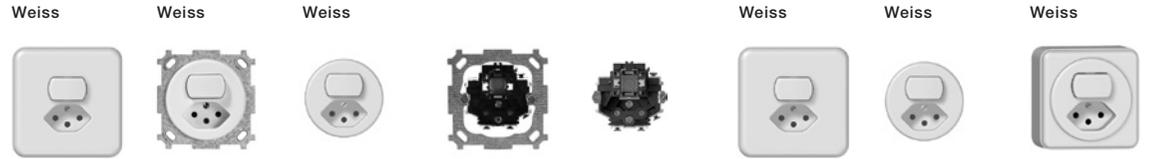

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No				
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Kombination Gr. I, 10 A/250 V-, Druckschalter/-taster und Steckdose Typ 13, mit «Shutter»*
Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontbecher Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar
Schalter / Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 35 mm, beleuchtbar
mittels Steckfassung 220 V, **E-No 209 945 002**. Ersatz-Knopf einzel
Weiss: **E-No 377 503 002**, Ersatz-Knopf doppelt Weiss: **E-No 377 504 002**.



	Wechselschalter 1L	3	655 443 202	655 443 302	655 443 602	655 343 002	655 143 002	377 835 602	377 535 602	603 073 102
	Kreuzungsschalter	6	655 446 202	655 446 302	655 446 602	655 353 002	655 153 002	377 835 602	377 535 602	603 076 102
	Wechselkontakt 1P	W	655 846 202	655 846 302	655 846 602	655 346 002	655 746 002	377 835 602	377 535 602	603 058 102
	Serie- / Doppel-Wechselschalter 1L nicht beleuchtbar	1 / 3+3	655 441 202	655 441 302	655 441 602	655 841 002	655 741 002	377 836 602	377 536 602	603 071 102
	Wechselschalter 1L + Wechselkontakt 1L nicht beleuchtbar	3 + W	655 843 202	655 843 302	655 843 602	655 543 002	655 743 002	377 836 602	377 536 602	603 056 102
	2x Wechselkontakt 1P nicht beleuchtbar	W + W	655 847 202	655 847 302	655 847 602	655 347 002	655 747 002	377 836 602	377 536 602	603 068 102
	Schwarz	 5. 5. 5.		 5. 5. 5.

Classic

Kleinkombination

Kombination Gr. I. 10 A/250 V-, Leucht-Druckschalter/-Drucktaster und Steckdose Typ 13 mit «Shutter»*, ohne Linse (nur in weiss erhältlich)

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), umschaltbar Schalter / Taster, mit Steckklemmen, Einbautiefe 35 mm. Ersatzlampe sowie farbige LEDs siehe Kapitel Zubehör.



B Gr. I mit Abdeck- platte mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z mit Front- scheibe mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi mit Frontscheibe ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm (für Kombinati- on mit Frontset «Z/E»)	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Druckknopf	Frontset «Z/E» Frontscheibe Druckknopf	AP 75 x 75 x 59 mm komplett mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No				
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

	Wechselschalter 1L Orientierungslampe	3	655 313 202	655 313 302	655 313 602	655 313 002	655 713 002	377 835 602	377 535 602	603 073 202
	Kreuzungsschalter Orientierungslampe	6	655 316 202	655 316 302	655 316 602	655 320 002	655 120 002	377 835 602	377 535 602	603 076 202
	Wechselkontakt 1L Orientierungslampe	W	655 716 202	655 716 302	655 716 602	655 816 002	655 716 002	377 835 602	377 535 602	603 058 202
	Wechselschalter 1L, Kontroll Kontroll- oder Orientierungslampe	3K				655 811 002	655 711 002		377 535 602	603 073 602

Kombination Gr. I. 10 A/250 V-, Leucht-Druckschalter/-Drucktaster und Steckdose Typ 13 mit «Shutter»*, mit Linse

	Wechselschalter 1L Orientierungslampe	3	655 323 202	655 323 302	655 323 602	655 313 002	655 713 002	377 837 602	377 537 602	603 073 302
	Kreuzungsschalter Orientierungslampe	6	655 326 202	655 326 302	655 326 602	655 320 002	655 120 002	377 837 602	377 537 602	603 076 302
	Wechselkontakt 1L Orientierungslampe	W	655 726 202	655 726 302	655 726 602	655 816 002	655 716 002	377 837 602	377 537 602	603 058 302
	Wechselschalter 1L Kontroll- oder Orientierungslampe	3K	655 333 202	655 333 302	655 333 602	655 811 002	655 711 002	377 837 602	377 537 602	603 073 702
	Wechselkontakt 1L Kontroll- oder Orientierungslampe	WK	655 736 202	655 736 302	655 736 602	655 026 002	655 726 002	377 837 602	377 537 602	603 058 702
	Schwarz	 5. 5. 5.		 5. 5. 5.

Classic Drehdimmer

B Gr. I mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckrahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckrahmen Frontplatte Drehknopf	Frontset «Z/E» Frontplatte Drehknopf	AP 75 x 75 x 68 mm mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
---	--	--	--	--	---	---	---



VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

348 762 002	348 763 002	348 766 002	548 763 392	548 667 792	377 424 002	377 425 002	248 762 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Phasenanschnitt 60–600 W
für ohmsche Lasten (z.B. Glühlampen)
Typ: 2250 U



Phasenanschnitt 60–500 W
für induktive Lasten (z.B. Niedervolt Halogenlampen mit
konventionellem Trafo, 230VAC Glühlampen, 230VAC Halogenlampen)
nicht geeignet für elektronische Trafos
Typ: 2247 U



Phasenabschnitt 40–400 W / VA
für kapazitive Lasten (z.B. Niedervolt-Halogenlampen mit
elektronischen Trafo)
Typ: 6513 U

348 802 002	348 803 002	348 806 002	548 803 792	548 806 792	377 424 002	377 425 002	248 802 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

348 822 002	348 823 002	348 826 002	548 823 792	548 826 792	377 424 002	377 425 002	248 822 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schwarz 5 5 5 5 5 5 .
----------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Classic Drehdimmer

B Gr. I mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckrahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckrahmen Frontplatte Drehknopf	Frontset «Z/E» Frontplatte Drehknopf	AP 75 x 75 x 68 mm mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	--



VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

348 832 002	348 833 002	348 836 002	548 833 792	548 836 792	377 424 002	377 425 002	248 832 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drehdimmer

Abdeckplatte Gr. I 86 x 86 mm, Einsatz mit Frontbecher und Drehknopf, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 36 mm



LED-Dimmer
optimiert für Philips Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi)
für Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit
knoventionellen oder elektrischen Transformatoren, dimmbare Halo-
gen-Energiesparlampen
Mischbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich
Typ: 6523 U

348 622 002	348 623 002	348 626 002	548 623 792	548 626 792	377 424 002	377 425 002	248 622 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Dimmer 1-10 V
mit Drehbetätigung und Drehausschalter
zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
und LED-Lampen
nicht beleuchtbar
Typ: 2112 U

348 502 002	348 532 002	348 562 002	548 532 792	548 562 792	377 424 002	377 425 002	348 512 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Dimmer «DALI»
mit Netzteil
Typ 2117/11



348 503 002	348 533 002	348 563 002	548 533 792	548 536 792	377 424 002	377 425 002	348 513 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Dimmer «DALI»
ohne Netzteil
Typ 2117



Technische Informationen siehe Seite 3/403–3/404
Andere Abdeckrahmen siehe Seiten 3/300–3/301

Schwarz 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Classic Drehdimmer

B Gr. I mit Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckrahmen mit Einsatz ohne Befesti- gungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckrahmen Frontplatte Drehknopf	Frontset «Z/E» Frontplatte Drehknopf	AP 75 x 75 x 68 mm mit Einsatz mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
---	--	--	--	--	---	---	---



VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

348 250 002	348 253 002	348 256 002	548 253 792	548 256 792	377 424 002	377 425 002	348 251 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

348 260 002	348 263 002	348 266 002	548 263 792	548 266 792	377 424 002	377 425 002	348 261 002
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schwarz 5 5 5 5 5 5 .
---------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Drehdimmer
Abdeckplatte Gr. I 86 x 86 mm, Einsatz mit Frontbecher und Drehknopf,
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 36 mm



Dimmer Universal 60 - 420 W / VA
für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten
Typ 6591



Dimmer-Nebenstelle 60 - 420 W / VA
zu Dimmer Universal
für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten
Typ 6592

Classic

Bewegungsmelder

B Gr. I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP Grundelement
Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	für Kombinationen Grundelement mit F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	für Kombinationen Grundelement	F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71 x 71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch Weiss
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss



| VE 1
E-No |
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

545 312 002	545 212 002	545 112 002	545 981 002	545 980 002	545 303 002	545 103 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 311 002	545 211 002	545 111 002	546 517 002	546 515 002	545 303 002	545 103 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 390 002	545 290 002	545 190 002	545 510 002	545 610 002	545 303 002	545 103 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 300 002	545 200 002	545 100 002	545 520 002	545 620 002	545 303 002	545 103 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Schwarz	... 95.	... 95.	... 95.		... 95.	... 95.	... 95.
---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------

Bewegungsmelder Standard

Einbauhöhe 0.8 bis 1.2 m

Timer fix 80 Sek.

Abdeckrahmen Gr. I 86 x 86 mm, Sensoraufsatz 55 x 55 mm

Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 36 mm



- mit Relais-Einsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 700 W/VA
- Neutralleiter notwendig



- mit Universal-Relaiseinsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 2300 W/VA
- Neutralleiter notwendig



- mit Mos-Fet-Einsatz
- 1 Ausgang
- Schaltleistung 420 W/VA
- Neutralleiter ist nicht notwendig



- mit Nebenstellen Einsatz
- Kann in Kombination mit dem Universal-Relais-Einsatz und dem Mos-Fet-Einsatz verwendet werden
- 1 Elektronikausgang
- Neutralleiter notwendig
- Anzahlnebenstellen nicht begrenzt
- Max. Leiterlänge 100 m

Classic

Bewegungsmelder

B Gr. I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP Grundelement
Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	für Kombinationen Grundelement mit F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	für Kombinationen Grundelement	F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71 x 71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss



| VE 1
E-No |
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

545 340 002	545 240 002	545 140 002	545 981 002	545 980 002	545 301 002	545 101 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 330 002	545 230 002	545 130 002	546 517 002	546 515 002	545 301 002	545 101 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 310 002	545 210 002	545 110 002	545 510 002	545 610 002	545 301 002	545 101 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 320 002	545 220 002	545 120 002	545 520 002	545 620 002	545 301 002	545 101 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Schwarz	... 95.	... 95.	... 95.		... 95.	... 95.	... 95.
---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------

Bewegungsmelder Komfort

Einbauhöhe 0.8 bis 1.2 m

Timer einstellbar 10 Sek. bis 30 Min.

Schalter Ein/Auto./Aus

Abdeckrahmen Gr. I 86 x 86 mm, Sensoraufsatz 55 x 55 mm,

Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 36 mm



- mit Relais-Einsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 700 W/VA
- Neutralleiter notwendig



- mit Universal-Relaiseinsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 2300 W/VA
- Neutralleiter notwendig



- mit Mos-Fet-Einsatz
- 1 Ausgang
- Schaltleistung 420 W/VA
- Neutralleiter ist nicht notwendig



- mit Nebenstellen Einsatz
- Kann in Kombination mit dem Universal-Relais-Einsatz und dem Mos-Fet-Einsatz verwendet werden
- 1 Elektronikausgang
- Neutralleiter notwendig
- Anzahl Nebenstellen nicht begrenzt
- Max. Leiterlänge 100 m

Classic

Bewegungsmelder

B Gr. I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP Grundelement
Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	für Kombinationen Grundelement mit F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	für Kombinationen Grundelement	F-Set Z/E Abdeckrahmen 86 x 86 mm	F-Set Z/E	Grundelement mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71 x 71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss			Weiss	Weiss	Weiss



| VE 1
E-No |
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

545 380 002	545 280 002	545 180 002	545 981 002	545 980 002	545 302 002	545 102 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 370 002	545 270 002	545 170 002	546 517 002	546 515 002	545 302 002	545 102 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 350 002	545 250 002	545 150 002	545 510 002	545 610 002	545 302 002	545 102 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

545 360 002	545 260 002	545 160 002	545 520 002	545 620 002	545 302 002	545 102 002	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Schwarz	... 95.	... 95.	... 95.		... 95.	... 95.	... 95.
---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------

Bewegungsmelder Multilinsre

Einbauhöhe 0.8 m bis 2.5 m

Timer einstellbar 10 Sek. bis 30 Min.

Schalter Ein/Auto./Aus

Abdeckrahmen Gr. I 86 x 86 mm, Sensoraufsatz 55 x 55 mm

Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP 70 x 70 mm), Einbautiefe 36 mm



- mit Relais-Einsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 700 W/VA
- Neutralleiter notwendig



- mit Universal-Relaiseinsatz
- 1 Schaltausgang
- Schaltleistung 2300 W/VA
- Neutralleiter notwendig




- mit Mos-Fet-Einsatz
- 1 Ausgang
- Schaltleistung 420 W/VA
- Neutralleiter ist nicht notwendig



- mit Nebenstellen Einsatz
- Kann in Kombination mit dem Universal-Relais-Einsatz und dem Mos-Fet-Einsatz verwendet werden
- 1 Elektronikausgang
- Neutralleiter notwendig
- AnzahlNebenstellen nicht begrenzt
- Max. Leiterlänge 100 m

Classic Drehschalter

B Gr. I mit Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckrahmen mit Frontscheibe mit Drehgriff ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Drehgriff und Stellungs-scheibe	Frontset «Z/E» Frontscheibe Drehgriff und Stellungs-scheibe	AP 75 x 75 x 63 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	---	--	---	---	--	---	--

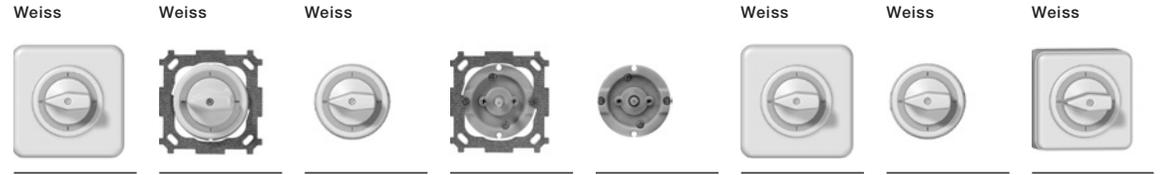

Drehschalter mit Drehgriff, 25 A/250 V

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, Ausladung 26 mm, andere Gravuren auf Anfrage. Schaltstellungsscheibe leer: **E-No 091 113 622**.

		Positionen	Schaltwinkel	Einbautiefe	VE 1 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No				
	Ausschalter 2P 0/2P	0-I-0-I	4x90°	30 mm	347 002 002	347 002 302	347 002 602	347 102 602	347 102 502	377 636 002	377 936 002	217 002 102
	Ausschalter 2P 0/3P	0-I-0-I	4x90°	42 mm	347 003 002	347003 302	347 003 602	347 103 602	347 103 502			217 003 102*
	Ausschalter 4P 0/4P	0-I	1x90°	42 mm	347 004 002	347 004 302	347 004 602	347 114 602	347 114 502	377 687 002	377 987 002	217 004 102*
	Serieschalter 1P 1/1P	0-I-II-I+II	3x30°	30 mm	347 011 002	347 011 302	347 011 602	347 111 602	347 111 502	377 688 002	377 988 002	217 011 102
	Serieschalter 2P 1/2P	0-I-II-I+II	3x30°	42 mm	347 012 002	347 012 302	347 012 602	347 012 702	347 012 502	377 688 002	377 988 002	
	Umschalter 1P 2/1P	0-I-0-II	4x90°	30 mm	347 021 002	347 021 302	347 021 602	347 120 602	347 120 502	377 637 002	377 937 002	217 021 102
	Umschalter 2P 2/2P	0-I-0-II	4x90°	42 mm	347 022 002	347 022 302	347 022 602	347 022 702	347 022 502	377 637 002	377 937 002	
	Umschalter 3P 2/3P	0-I-0-II	4x90°	55 mm	347 023 002	347 023 302	347 023 602	347 023 702	347 023 502	377 637 002	377 937 002	
	Wechselschalter 1P	3/1P	I-II-I-II	4x90°	347 031 002	347 031 302	347 031 602	347 130 602	347 130 502	377 689 002	377 989 002	217 031 102*
	Wechselschalter 2P	3/2P	I-II-I-II	4x90°	347 032 002	347 032 302	347 032 602	347 032 702	347 032 502	377 689 002	377 989 002	
	Mehrfachumschalter 1P	5/1P	0-I-II-III	3x45°	347 051 002	347 051 302	347 051 602	347 140 602	347 140 502	377 639 002	377 939 002	217 051 102*
	Mehrfachumschalter 2P	5/2P	0-I-II-III	3x45°	347 052 002	347 052 302	347 052 602	347 052 702	347 052 502	347 639 002	377 939 002	
			Schwarz	 5. 5. 5.		 5. 5. 5.

Classic

Drehschalter / Schlüsselschalter

Schaltstellungsscheibe

E-No



Schaltstellungsscheibe zu Schlüsselschalter
Schwarz ohne Gravur

011 561 900




Schaltstellungsscheibe zu Drehschalter
Alu ohne Gravur

091 113 622

Classic

Schlüsselschalter

B Gr. I mit Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Zylinder mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Zylinder mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Zylinder ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm mit Zylinder	GE «E» Grundelement für Kombi mit Zylinder	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe mit Stellungscheibe	Frontset «Z/E» Frontscheibe mit Stellungscheibe	Zylinder Kaba 8 Durchmesser 22 mm Länge 25 mm
---	--	---	--	--	--	---	---

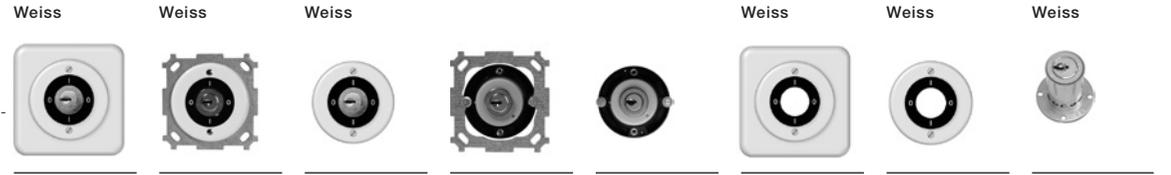

Schlüsselschalter, 25 A / 250 V


Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm, Ausladung 9 mm, Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, Sicherheitschloss Kaba 8 mit 2 Schlüsseln, Schlüsselabzug aus allen Schaltstellungen, andere Gravuren auf Anfrage.

Frontscheibe allein: **E-No 377 116 002**, Schaltstellungsanzeige leer: **E-No 011 561 900**

			Positionen	Schaltwinkel	Einbautiefe	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No		
	Ausschalter 2P	0/2P	0-I-0-I	4x90°	54 mm	347 002 102	347 002 402	347 002 702	347 102 702	347 102 402	377 636 102	377 936 102	Typ 1065 A
	Ausschalter 4P	0/4P	0-I	1x90°	67 mm	347 004 102	347 004 402	347 004 702	347 104 702	347 104 402	377 687 102	377 987 102	Typ 1065 A
	Serieschalter 1P	1/1P	0-I-II-I+I	3x30°	62 mm	347 011 102	347 011 402	347 011 702	347 181 702	347 181 402	377 688 102	377 988 102	Typ 1262 D
	Umschalter 1P	2/1P	0-I-0-II	4x90°	54 mm	347 021 102	347 021 402	347 021 702	347 121 702	347 121 402	377 637 102	377 937 102	Typ 1065 A
	Wechselschalter 1P	3/1P	I-II-I-II	4x90°	67 mm	347 031 102	347 031 402	347 031 702	347 131 702	347 131 402	377 698 102	377 989 102	Typ 1065 A
	Mehrfachumschalter 1P	5/1P	0-I-II-III	3x45°	67 mm	347 051 102	347 051 402	347 051 702	347 151 702	347 151 402	377 639 102	377 939 102	Typ 1262 C
					Schwarz 5 5 5 5 5 .	

Classic Schlüsselschalter

B Gr. I mit Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- platte, mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Front- scheibe ohne Befestigungs- platte	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe mit Stellungs- scheibe	Frontset «Z/E» Frontscheibe mit Stellungs- scheibe	Zylinder Durchmesser 22 mm Länge 35 mm
---	--	--	--	--	--	--	--

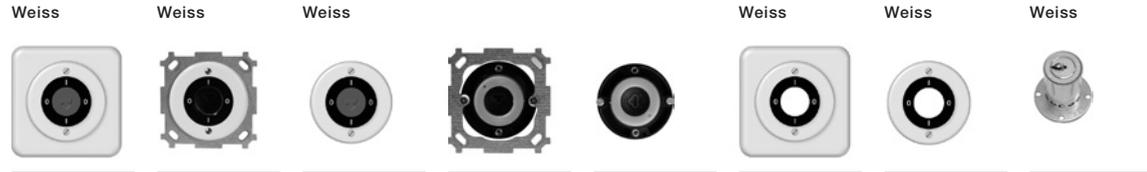

Schlüsselschalter, 25 A / 250 V, ohne Sicherheitsschloss, für Schliessplan-Anlagen

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm, Ausladung 9 mm, Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, andere Gravuren auf Anfrage.

Frontscheibe allein: **E-No 377 116 002**


Schaltstellungsanzeige leer: **E-No 011 561 900**

			Positionen	Schaltwinkel	Einbautiefe	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No		
	Ausschalter 2P	0/2P	0-I-0-I	4x90°	64 mm	347 002 202	347 002 502	347 002 802	347 302 702	347 302 402	377 636 102	377 936 102	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S1.4
	Ausschalter 4P	0/4P	0-I	1x90°	77 mm	347 004 202	347 004 502	347 004 802	347 304 702	347 304 402	377 687 102	377 987 102	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S1.4
	Serieschalter 1P	1/1P	0-I-II-I-II	3x30°	62 mm	347 011 202	347 011 502	347 011 802	347 381 702	347 381 402	377 688 102	377 988 102	Kaba 8-1262 D Keso 16052.S1.12
	Umschalter 1P	2/1P	0-I-0-II	4x90°	64 mm	347 021 202	347 021 502	347 021 802	347 321 702	347 321 402	377 637 102	377 937 102	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S1.4
	Wechselschalter 1P	3/1P	I-II-I-II	4x90°	77 mm	347 031 202	347 031 502	347 031 802	347 331 702	347 331 402	377 698 102	377 989 102	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S1.4
	Mehrfachumschalter 1P	5/1P	0-I-II-III	3x45°	77 mm	347 051 202	347 051 502	347 051 802	347 333 702	347 333 402	377 639 102	377 939 102	Kaba 8-1262 C Keso 16052.S1.8
					Schwarz 5 5 5 5 5 .	

Classic

Schlüssel-Schwenktaster

B Gr. I mit Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Drehgriff ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Drehgriff	Frontset «Z/E» Frontscheibe Drehgriff	Zylinder Durchmesser 22 mm Länge 25 mm
--	---	--	---	---	--	---	--

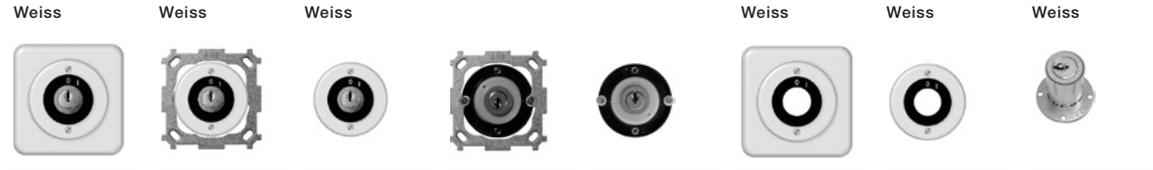

Schlüssel-Schwenktaster, 25 A / 250 V

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm, Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, Einbautiefe 54 mm, Schlüsselabzug aus Nullstellung, Zylinder Kaba 8 Typ 1065 A, Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, andere Gravuren auf Anfrage.

	Positionen	Schaltwinkel	VE 1 E-No							
1 x Arbeitskontakt Schliessen eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	0-I	1 x 30°	347 633 102	347 633 402	347 633 702	347 706 702	347 706 402	377 687 402	377 987 402	Typ 1065 A
2 x Arbeitskontakt Schliessen je eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	I-0-I	2 x 30°	347 630 102	347 630 402	347 630 702	347 721 702	347 721 402	377 690 402	377 990 402	Typ 1065 A

Schwarz

..... 5 5 5 5 5 5 5 .

Länge 35 mm

Schlüssel-Schwenktaster, 25 A / 250 V, ohne Sicherheitsschloss, für Schliessplan-Anlagen

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm, Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, Einbautiefe 64 mm, Ausladung 9 mm, für Zylinder Kaba 8 Typ 1062A oder Keso 16052.S1.4, Durchmesser 22 mm, Länge 35 mm, andere Gravuren auf Anfrage.



	Positionen	Schaltwinkel	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	
1 x Arbeitskontakt Schliessen eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	0-I	1 x 30°	347 633 202	347 633 502	347 633 802	347 906 702	347 906 402	377 687 402	377 987 402	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S.14
2 x Arbeitskontakt Schliessen je eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	I-0-I	2 x 30°	347 630 202	347 630 502	347 630 802	347 921 702	347 921 402	377 690 402	377 990 402	Kaba 8-1262 A Keso 16052.S.14

Schaltstellungsanzeige leer: E-No 011 561 900


Schwarz

..... 5 5 5 5 5 5 5 .

Classic

Schwenktaster

B Gr. I mit Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeckplatte, mit Frontscheibe mit Drehgriff mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckplatte mit Frontscheibe mit Drehgriff ohne Befestigungsplatte	GE «Z» Grundelement mit Befestigungsplatte 77 x 77 mm	GE «E» Grundelement für Kombi	Frontset «B» Abdeckplatte Frontscheibe Drehgriff	Frontset «Z/E» Frontscheibe Drehgriff	AP 75 x 75 x 63 mm komplett mit Befestigungsplatte 70 x 70 mm Gehäuse 38 mm hoch
--	---	--	---	---	--	---	--

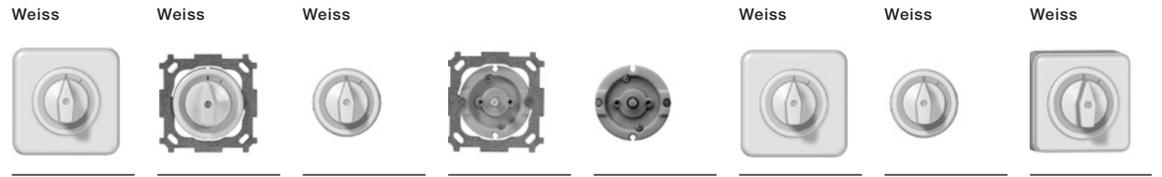

Schwenktaster mit Drehgriff, 25 A/250 V
 Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), Einsatz Fabrikat Kraus & Naimer BA20, Einbautiefe 30 mm, andere Gravuren auf Anfrage.
 Schaltstellungsanzeige leer: **E-No 091 113 622**

		Positionen	Schaltwinkel	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No
	1 x Arbeitskontakt Schliessen eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	0-I	1 x 30°	347 633 002	347 633 302	347 633 602	347 351 602	347 351 502	377 687 202	377 987 202	217 633 102
	2 x Arbeitskontakt Schliessen je eines Stromkreises von der Ruhestellung aus	I-0-I	2 x 30°	347 630 002	347 630 302	347 630 602	347 363 602	347 363 502	377 690 302	377 990 302	217 630 102
		Schwarz	 5 5 5 5 5 5 .