

Frontset «Z/E»
Frontscheibe
Druckknopf

Radio-TV-SAT-Daten
Frontscheibe Durchmesser 45 mm
für Einsätze Fabrikat WISI

Weiss



VE 1
E-No

	Radio TV-SAT	weiss	377 379 003
		schwarz	377 379 053
	Radio TV-Daten	weiss	377 372 109
	5–65 MHz	schwarz	377 376 159
	Radio TV	weiss	377 795 002
		schwarz	377 795 052


Classic
Datendosen R&M

Multimediadosen HWSforte
Einsatz Fabrikat R&M
Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm
Abdeckplatte 86x86 mm
Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm)
Einbautiefe 36 mm

	B Gr. I Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm Abdeckplatte 86x86 mm F-Set Z/E	Z Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	E für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	GE «E» für Kombi- nationen Grundelement	Frontset «B» F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	Frontset «Z/E» F-Set Z/E	AP Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70x70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71x71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
								
	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
	Radio-TV-Daten, 2x RJ45					377 965 402	377 965 502	
	Radio-TV-SAT, 2x RJ45					377 965 202	377 965 302	
	2-Loch, 5-2000 MHz, 2x RJ45					377 965 002	377 965 102	
	Schwarz	 5 .	 5 .	 5 .		 5 .	 5 .	 5 .
	Blindabdeckung rechteckig E-No 378 950 002							

Classic
Datendosen R&M

RJ-45-Dose freenet Easy Lock, Kat. 5e
Abdeckplatte Gr. I, 86 × 86 mm, Einsatz mit Frontscheibe schräg, Bohrung Durchmesser 58 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm (AP: 70 × 70 mm), mit Steckklemmen, Einbautiefe 36 mm, Einsatz Fabrikat R&M

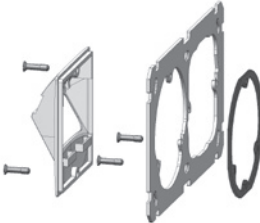			B Gr. I mit Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 × 77 mm	Z ohne Abdeck- platte mit Frontscheibe mit Befesti- gungsplatte 77 × 77 mm	E Einsatz für Kombi ohne Abdeck- platte mit Frontscheibe ohne Befestig- ungsplatte (mit Adaptring)	Frontscheibe mit Buchsenträger	Einsätze	AP 75 × 75 × 61 mm komplett mit Befestigungs- platte 70 × 70 mm Gehäuse 48 mm hoch
			Weiss	Weiss	Weiss			Weiss
								
			VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No	VE 1 E-No
	einfach ungeschirmt	8-polig	977 042 002	977 045 002	977 048 002	377 089 002	977 841 005	977 242 002
	einfach geschirmt	8-polig				377 089 002	977 801 005	
	zweifach ungeschirmt	8-polig	977 142 002	977 145 002	977 148 002	377 089 002	2x977 841 005	977 342 002
	zweifach geschirmt	8-polig				377 089 002	2x977 801 005	
Schwarz			 5 .	 5 .	 5 .	 5 .		 5 .
	Befestigungsplatte für RJ45 freenet (Adaptring nicht notwendig)	77 × 77 mm	376 189 002	Mit Adaptring, auch mehrfach in die 3-Punkt-Befestigung von Kombinationen einbaubar.				
								
				Befestigungsplatte	Adaptring 376 162 202	Frontplatte		

Classic

Datendosen R&M

RJ-45-Dose freenet Easy Look, Kat. 6e

Einsatz Fabrikat R&M

Frontscheibe; Bohrung Druchmesser 58 mm

Einbautiefe 36 mm



1-fach ungeschirmt, 8-polig



1-fach geschirmt, 8-polig



2-fach ungeschirmt, 8-polig



2-fach geschirmt, 8-polig

Schwarz



Befestigungsplatte für RJ45 freenet
(Adaptring nicht notwendig)

77 x 77 mm

376 189 002




Befestigungsplatte



Adaptring
376 162 202



Frontplatte

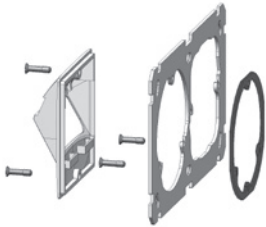

Mit Adaptring, auch mehrfach in die 3-Punkt-Befestigung von Kombinationen einbaubar.

B Gr. I	Z	E	GE «Z»	GE «E»	Frontset «B»	Frontset «Z/E»	AP
Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm Abdeckplatte 86x86 mm F-Set Z/E	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	für Kombi- nationen Grundelement	F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	mit Buchsenr��ger	Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70x70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71x71 mm AP Geh��use 48 mm hoch
Weiss	Weiss	Weiss					Weiss
				VE 1 E-No		VE 10 E-No	
				977 821 045		377 089 002	
				977 821 035		377 089 002	
				2x 977 821 045		377 089 002	
				2x 977 821 035		377 089 002	
						5.	

Classic

Elbro Informatiksteckdosen Keystone

Montageset Keystone

Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Buchsenträger, Befestigungsplatte 77 x 77 mm



2-fach

4-fach

Schwarz

Montageset «B»

mit Buchsen-
träger

mit Befesti-
gungsplatte

Abdeckplatte

Frontscheibe

Frontset «Z/E»

Buchsenträger

Frontscheibe

Zubehör

Blindabdeckung



VE 1

E-No

VE 1

E-No

VE 1

E-No

378 946 002

378 947 002

378 940 002

378 948 002

378 949 002

378 940 002

. 5 .

. 5 .

Classic

Telefondose R&M

T+T 83, swissline

Einsatz Fabrikat R&M

Einsatz mit Frontset Z/E 60x60 mm

Abdeckplatte 86x86 mm

Befestigungsplatte 77x77 mm (AP 70x70 mm)

Einbautiefe 36 mm

	B Gr. I Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm Abdeckplatte 86x86 mm F-Set Z/E	Z Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm F-Set Z/E	E für Kombi- nationen Grundelement mit F-Set Z/E	GE «Z» Grundelement mit Befesti- gungsplatte 77x77 mm	GE «E» für Kombi- nationen Grundelement	Frontset «B» F-Set Z/E Abdeckrahmen 88 x 88 mm	Frontset «Z/E» F-Set Z/E	AP Grundelement mit Befesti- gungsplatte 70 x 70 mm F-Set Z/E Abdeckrahmen 71x71 mm AP Gehäuse 48 mm hoch
	Weiss	Weiss	Weiss					Weiss
								
	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No				VE 10 E-No	VE 10 E-No
T+T 83, 6-polig	975 030 105	975 033 105	975 036 105				377 083 105	975 231 102
Schwarz	 5 .	 5 .	 5 .				 5 .	 5 .