


Classic Signallampe

B Gr. I mit Abdeckrah- men mit Befesti- gungsplatte 77 x 77 mm	Z ohne Abdeck- rahmen mit Befesti- gungsplatte	E Einsatz für Kombi ohne Abdeckrahmen ohne Befestig- ungsplatte	Linse
--	---	---	-------

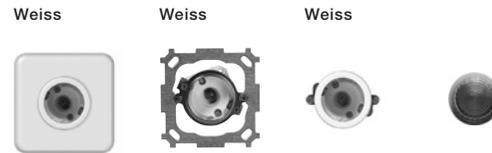

VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 1 E-No
355 000 000	355 003 000	355 006 000	275 020 000

Signallampe, ohne Linse
Abdeckplatte Gr. I, 86 x 86 mm, Frontscheibe Durchmesser 43 mm, Befestigungsplatte 77 x 77 mm,
mit Steckklemmen, Einbautiefe 54 mm, Einsatz Fabrikat AFH.
Glühlampe nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel Sidus Seite 3/206.



ohne Linse

Schwarz 5 5 5 .	
Opal			 2
Gelb			 3
Rot			 4
Grün			 6